

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Systemabdeckungen für Leiteranschluss- und Plattenklemmen – SV 3091.000

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Systemabdeckungen für Leiteranschluss- und Plattenklemmen – SV 3091.000

erstellt am : 31.01.2014 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)

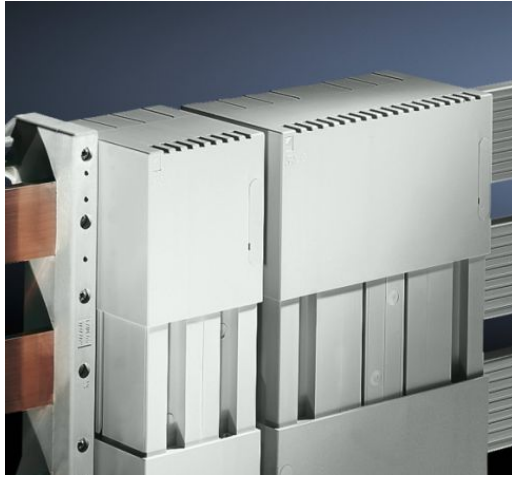

## Produkt-Beschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Für Leiteranschluss- und Plattenklemmen.
<b>Material:</b>	ABS Brandverhalten gemäß UL 94-V0
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Hinweis:</b>	Für 3-polige Systeme mit 60/100 mm Schienenmittenabstand. Einsatz nur bei Systemen ohne Bodenwanne möglich. Bei Systemen mit Bodenwanne müssen die Systemabdeckungen mechanisch gekürzt werden.
<b>Verpackungseinheit:</b>	4 St.
<b>EAN:</b>	4028177036369
<b>Zolltarifnummer:</b>	85472000

## Produkt-Merkmale

<b>Abmessungen:</b>	Breite: 200 mm
<b>Höhe bei Montage auf Sammelschienen-Systeme:</b>	mit Mittenabstand 60 mm: 230 mm mit Mittenabstand 100 mm: 325 mm

## Approbationen

<b>Approbationen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
----------------------	--

**Erklärungen**                      Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Zertifikate**                      Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Downloads / CAD

**Dokumentationen**              Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Videos**                              Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**CAD-Zeichnungen**              Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Datenblätter**                       Technik im Detail (DE)

**Kennlinien**                        Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Treiber/Software**                Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Ausschreibungstext

### Systemabdeckungen

Systemabdeckung für Leiteranschluss- und Plattenklemmen  
Technische Daten  
Breite: 200 mm  
Höhe: 230 bis 325 mm  
Tiefe: 70  
System:  
Rittal RiLine60