






Artikel-Nr.	Farbe	Bündel-Ø max.	Zugfestigkeit min. N.	L	B	MOQ/ Stück
LP-07-050	natur	44,5	227	190,5	4,5	100
LP-07-050-UV	schwarz	44,5	227	190,5	4,5	100
LP-11-050	natur	77,7	227	287	4,5	100
LP-11-050-UV	schwarz	77,7	227	287	4,5	100
LP-14-050	natur	103,1	227	370,8	4,5	100
LP-14-050-UV	schwarz	103,1	227	370,8	4,5	100
LP-14-120	natur	103,1	545	406,4	7,6	100
LP-14-120-UV	schwarz	103,1	545	406,4	7,6	100
LP-18-120	natur	127	545	467,4	7,7	50
LP-18-120-UV	schwarz	127	545	467,4	7,7	50
LP-24-120	natur	177,8	545	619,8	7,7	50
LP-24-120-UV	schwarz	177,8	545	619,8	7,7	50
LP-30-120	natur	228,6	545	777,2	7,7	50
LP-30-120-UV	schwarz	228,6	545	777,2	7,7	50
LP-36-120	natur	279,4	545	939,8	7,7	50
LP-36-120-UV	schwarz	279,4	545	939,8	7,7	50



Cobra-Ties

Die nächste Generation Kabelbinder

NEU

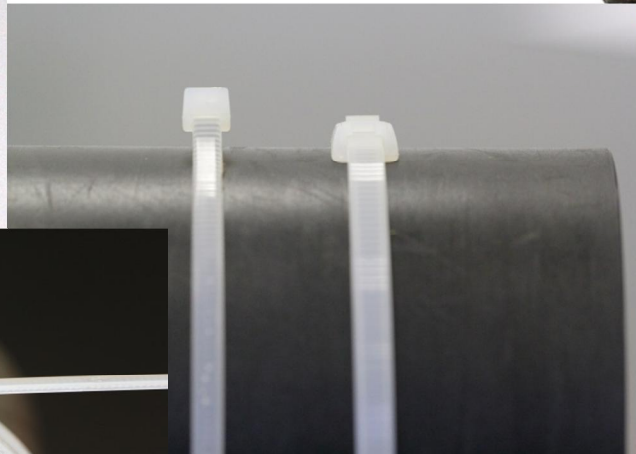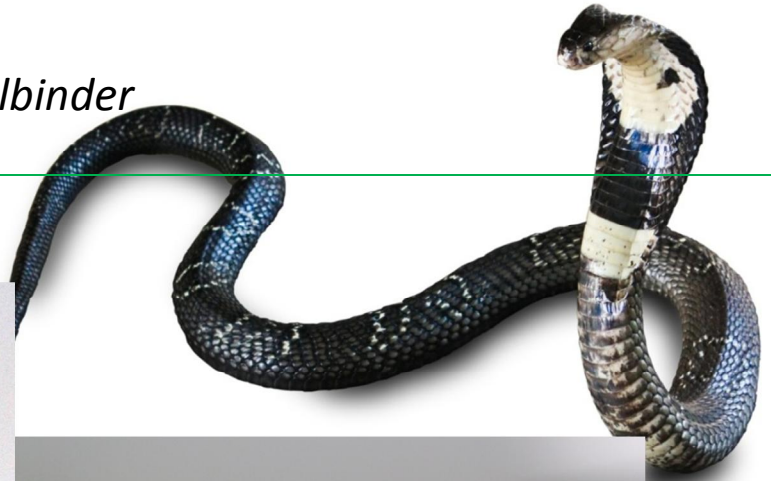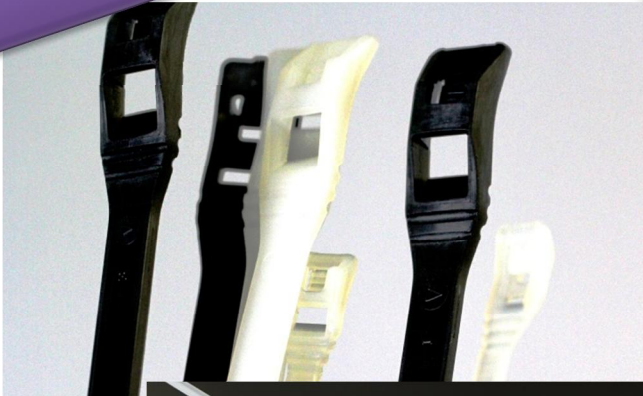

- Platzsparend durch verringerte Kopfhöhe.
- Der flexible Binderkopf liegt komplett an Rundungen an.
- Haltekraft bis 545N
- Material: Polyamid natur und schwarz UV-beständig
- Dauertemperatur : +85°C , Brennbarkeit V-2 gelistet, REACH- und RohS-konform

Für weitere Informationen bitte wenden!