

# Kabelsteckverbinder - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 9 mm...11 mm

Die Abbildung zeigt die 8-polige Produktvariante



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356708616

## Technische Daten

### Allgemein

Hinweis	Bestellhinweis Crimpkontakte Ø 0,6 mm separat bestellen
Verriegelungsart	SPEEDCON-Verriegelung
Drehrichtung Kontaktkammer-Nummerierung	Standard
Kodierung	N
Kontaktanschlussart	Crimpanschluss
Art der Kontakte	Buchse
Polzahl	17
Kontaktdurchmesser Leistungskontakte	0,6 mm
Nennstrom je Leistungskontakt bei 25°C	3,6 A
Leitungseinführung	9 mm ... 11 mm

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
-----------	------

### Angaben nach DIN EN 61984:2001

Aufstellhöhe max.	3000 m
Nenn-/Betriebsspannung Leistungskontakte	60 V
Bemessungsstoßspannung Leistungskontakte	1,5 kV
Überspannungskategorie Leistungskontakte	III
Verschmutzungsgrad Leistungskontakte	3

# Kabelsteckverbinder - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440102

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635


### UNSPSC


UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

## Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /


### Approbationsdetails

<b>UL Recognized</b> 	
Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	0.14-0.6

<b>cUL Recognized</b> 	
Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	0.14-0.6

# Kabelsteckverbinder - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

## Approbationen

cULus Recognized  US

## Zubehör

### Crimpkontakt

ST-06KS010 - 1607580



ST-06KS020 - 1607581



ST-06KS030 - 1607582



### Schutzdeckel

ST-Z0007 - 1607777



### Montagematerial

## Kabelsteckverbinder - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

### Zubehör

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049



ST-Z0018 - 1618050




ST-Z0001 - 1607770



### Zeichnungen

# Kabelsteckverbinder - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Maßzeichnung

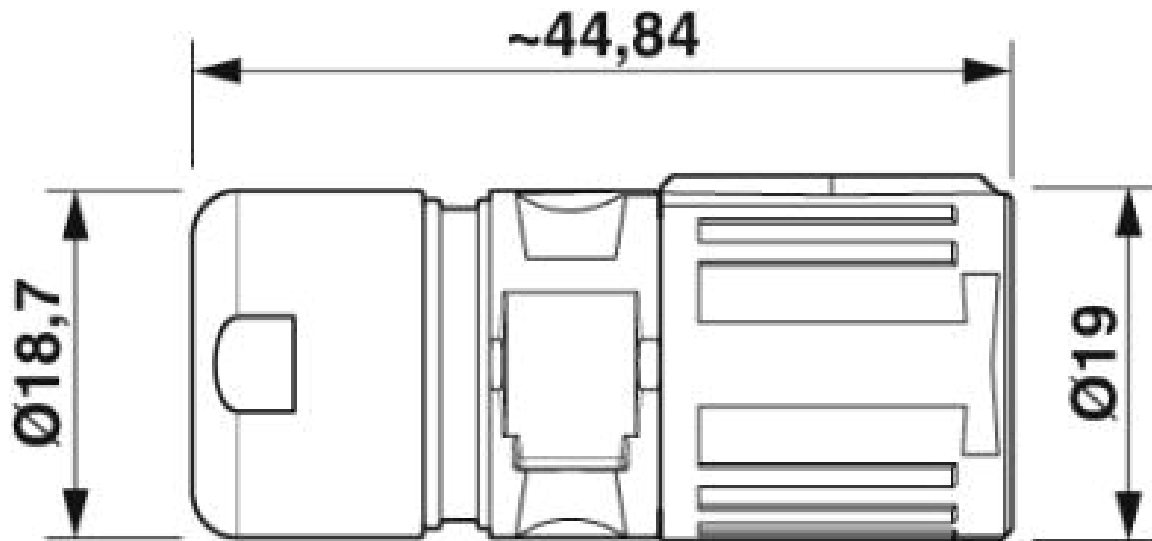

## Kabelsteckverbinder - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

Schemazeichnung

