

Kupplungssteckverbinder - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Kupplungssteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 9 mm...11 mm

Die Abbildung zeigt die 8-polige Produktvariante

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356708746

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Bestellhinweis Crimpkontakte Ø 0,6 mm separat bestellen
Verriegelungsart	SPEEDCON-Verriegelung
Drehrichtung Kontaktkammer-Nummerierung	Standard
Kodierung	N
Kontaktanschlussart	Crimpanschluss
Art der Kontakte	Stift
Polzahl	17
Nennstrom je Leistungskontakt bei 25°C	3,6 A
Leitungseinführung	9 mm ... 11 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
------------------	------

Angaben nach DIN EN 61984:2001

Aufstellhöhe max.	3000 m
Nenn-/Betriebsspannung Leistungskontakte	60 V
Bemessungsstoßspannung Leistungskontakte	1,5 kV
Überspannungskategorie Leistungskontakte	II
Verschmutzungsgrad Leistungskontakte	3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701

Kupplungssteckverbinder - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Approbationen

UL Recognized / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized	
Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

cUL Recognized	
-----------------------	--

Kupplungssteckverbinder - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

Approbationen

Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

Nennspannung UN	60 V
Nennstrom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	0.14-0.6

cULus Recognized	
------------------	--

Zubehör

Crimpkontakt

ST-06KP010 - 1607577



ST-06KP020 - 1607578



ST-06KP030 - 1607579



Schutzdeckel

Kupplungssteckverbinder - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

Zubehör

ST-Z0006 - 1607776




Montagematerial

ST-Z0001 - 1607770



Zeichnungen

Maßzeichnung

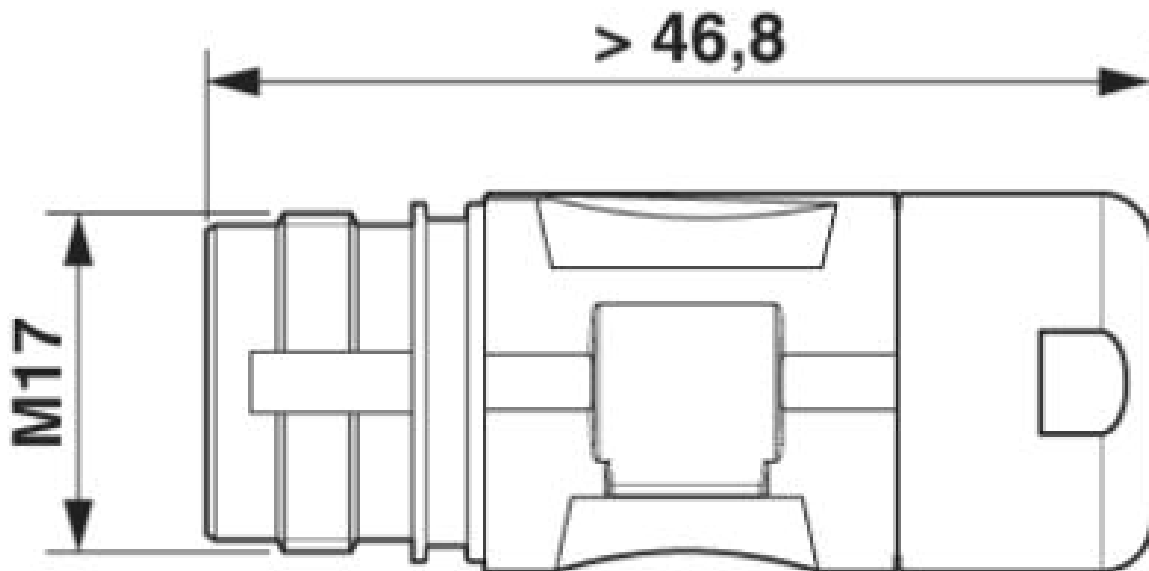

Kupplungssteckverbinder - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

Schemazeichnung

