
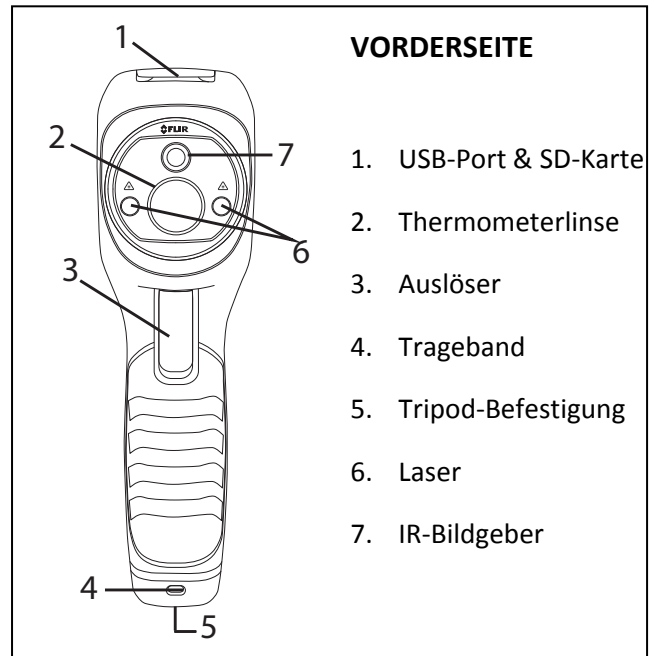


LOKALISIERUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG: Die ausführliche Bedienungsanleitung befindet sich auf der mitgelieferten SD-Speicherkarte, die werkseitig im TG165 installiert ist. Verbinden Sie das TG165 unter Verwendung des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Port eines Computers. Zeigen Sie die Inhalte der Karte wie bei jedem anderen externen Speichergerät an. Sie können die mehrsprachige Bedienungsanleitung in PDF-Format öffnen oder kopieren. Bitte lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung durch, um sich mit der Funktionsweise des TG165 vertraut zu machen.



TG165 IR-Thermometer mit Wärmebild


Kurzanleitungen

- Laden Sie die Batterie per USB-Kabel auf (USB-Port unterhalb der Klappe)
- Halten Sie die Taste  > 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät EIN- oder AUSZUSCHALTEN
- Zeigen Sie IR-Bilder & Temperaturen des IR-Thermometers an
- Betätigen Sie den Auslöser, um die Laserpointer zu AKTIVIEREN
- Lassen Sie den Auslöser los und drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden die Taste , um das Bild zu speichern, oder , um das Bild zu löschen
- Betätigen Sie den Auslöser erneut, um zur Echtbildanzeige zurückzukehren
- Verwenden Sie die Laserpointer als Orientierungs- und Zielhilfe
- Verwenden Sie das Fadenkreuz für punktgenaue Temperaturmessungen







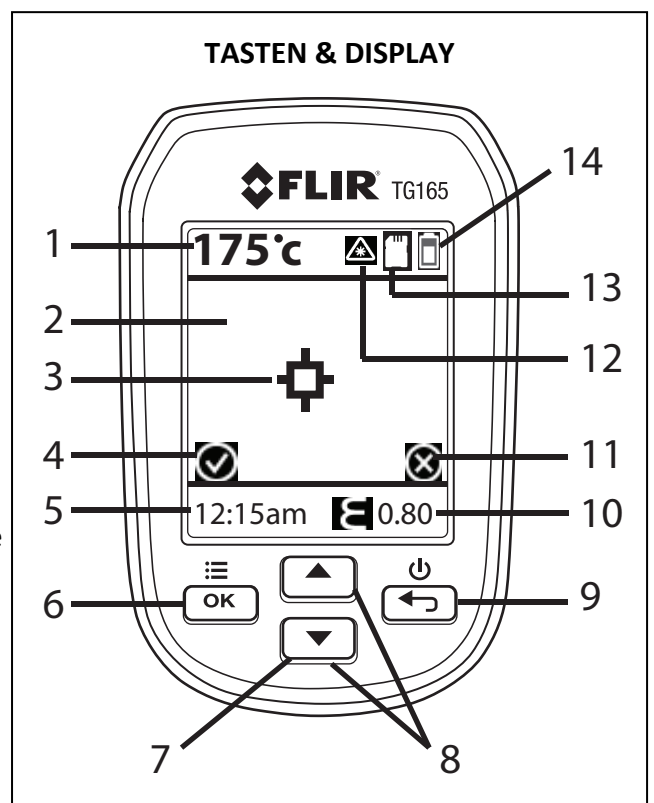






 





 


Übersicht der Tasten und des Displays

1. Temperatur des IR-Thermometers
2. IR-Bildbereich
3. Fadenkreuz für Messpunkterfassung
4. Speicherbefehl; Taste  drücken
5. Echtzeituhr
6. Kurz drücken, um Einstellungsmenü zu öffnen, Einstellungen auszuwählen oder Untermenüs zu öffnen
7. 4 Sekunden lang gedrückt halten, um Bildanzeigemodus zu aktivieren
8. Menüoptionen und gespeicherte Bilder durchsuchen
9. Für EIN/AUS gedrückt halten; kurz drücken, um eine Anzeige zu verlassen
10. Aktueller Emissionsgrad
11. Bildlöschbefehl; Taste  drücken
12. Icon Laserpointer EIN
13. Icon für erkannte Micro-SD-Karte
14. Batteriestatus




Einstellungsmenü

- Drücken Sie die Taste  zum Öffnen des Einstellungsmenüs (siehe nachfolgende Tabelle mit Erläuterungen der Icons und Menüanzeige rechts)
- Verwenden Sie die Pfeiltasten für die Navigation
- Die aktuell ausgewählte Option wird hervorgehoben
- Drücken Sie , um eine Option zu öffnen oder einzustellen
- Folgende Optionen können mit der Taste  eingestellt werden: Farbpalette (Hot Iron/Schwarz & Weiß), Laserpointer EIN/AUS, Temperatureinheiten (C/F) und Fadenkreuz EIN/AUS
- Optionen mit Untermenü: Bilder anzeigen/löschen, Emissionsgrad, Autom. Abschaltung (APO), Datum/Uhrzeit und Informationsseite
- In den Untermenüs sind weitere Tastenbefehle erforderlich. Informieren Sie sich in der auf der Speicherkarte enthaltenen Bedienungsanleitung näher

Icon	Erläuterung
	Bilder anzeigen/löschen (siehe Einstellungsmenü in der Bedienungsanleitung)
	Hot Iron  Schwarz & Weiß; Auswahl mit der Taste 
	Emissionsgrad (siehe Einstellungsmenü in der Bedienungsanleitung)
	Laserpointer: Mit der Taste  EIN/AUS auswählen
	Temperatureinheiten: Mit der Taste  °C/°F auswählen
	Fadenkreuz: Mit der Taste  EIN/AUS auswählen
	Autom. Abschaltung (siehe Einstellungsmenü in der Bedienungsanleitung)
	Datum/Uhrzeit (siehe Einstellungsmenü in der Bedienungsanleitung)
	Mit der Taste  die Option  Firmware oder  Kalibrierungsdatum auswählen

ANZEIGE DES EINSTELLUNGSMENÜS

1. Icon für Menümodus
2. Vorherige Seite
3. Ausgewählte Menüoption
4. Icons der Menüoptionen
5. Nächste Seite
6. Aktuelle Einstellungen

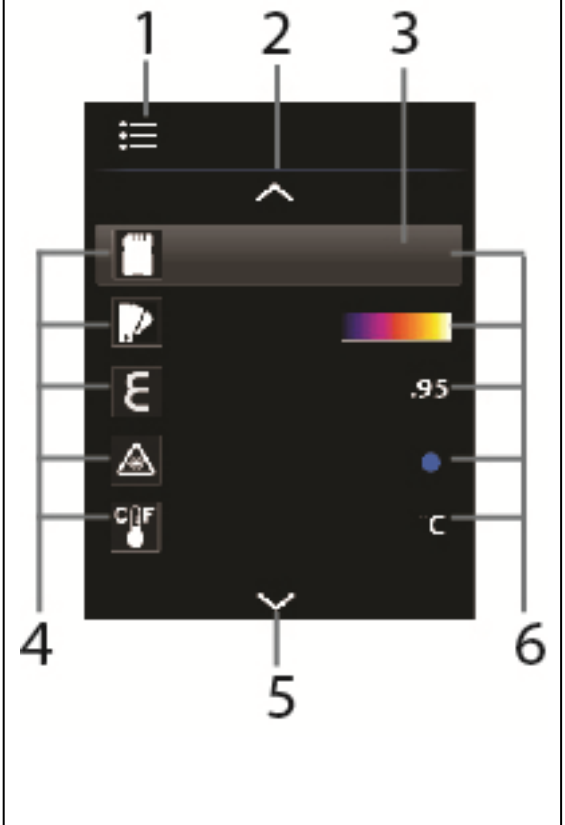

Copyright © 2014 FLIR Systems, Inc.

Alle Rechte vorbehalten einschließlich des Rechts der vollständigen oder auszugsweisen Vervielfältigung in jeglicher Form.

www.flir.com