



NAVODILA ZA UPORABO

Infrardeči termometer Flir TG165


Kataloška št.: 127 08 65

KAZALO

OPIS SPREDNJEGA DELA NAPRAVE	3
HITRI KORAKI	3
PREGLED GUMBOV IN PRIKAZOV NA ZASLONU	4
MENI NASTAVITEV	4
GARANCIJSKI LIST	6


 
 
PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO: Podrobna navodila za uporabo se nahajajo na priloženi SD kartici, ki je že v tovarni nameščena v IR termometer TG165. S priloženim USB kablom TG165 povežite na računalnik. Vsebino na SD kartici si oglejte na enak način, kot če bi v računalnik vstavili zunanji pogon. Navodila za uporabo v PDF obliki v več jezikih lahko odprete ali kopirate. Za popolno razumevanje delovanja TG 165 preberite celotna navodila za uporabo.

OPIS SPREDNJEGA DELA NAPRAVE

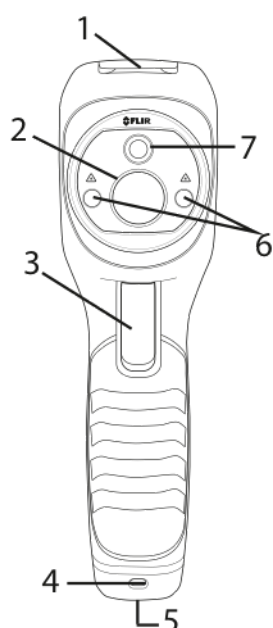




1. USB vtičnica & reža za SD kartico
2. Leča termometra
3. Sprožilec
4. Odprtina za zapestni pašček
5. Odprtina za namestitev trinožnega stojala
6. Laserji
7. IR tipalo

HITRI KORAKI

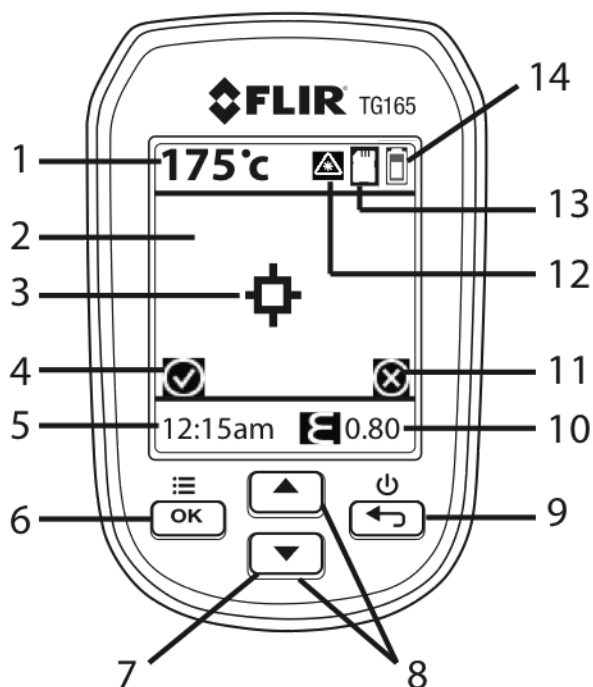

- Preko USB kabla napolnite baterijo (USB vtičnica se nahaja pod pokrovčkom).
- Pritisnite in več kot 2 sekundi držite gumb , da napravo vklopite ali izklopite.
- Poglejte IR sliko in temperaturo IR termometra.
- Za vklop prikaza laserske točke pritisnite na sprožilec.
- Sprožilec spustite in v 5 sekundah pritisnite gumb  da sliko shranite ali gumb  da sliko zavržete.
- Za povratek na prikaz slike v živo, ponovno pritisnite na sprožilec.
- Laserske točke uporabite za pomoč pri orientaciji in ciljanju zelenega mesta.
- Križec uporabite za točno določitev mesta meritve temperature.

 
PREGLED GUMBOV IN PRIKAZOV NA ZASLONU










 





 




1. Temperatura IR termometra
2. Območje IR slike
3. Križec za ciljanje
4. Simbol za shranjevanje slike; pritisnite gumb 
5. Realna ura
6. S kratkim pritiskom na gumb dostopate do menija nastavitvev, preklopite med nastavitvami in dostopate do pod-menijev
7. S 4 sekundnim pritiskom na gumb dostopate do načina pregleda slik
8. Premikanje po elementih menija in po shranjenih slikah
9. Za vklop/izklop gumb pritisnite in držite; s kratkim pritiskom na gumb zapustite prikaz na zaslonu
10. Trenutna nastavitvev emisivnosti
11. Simbol za preklic slike; pritisnite gumb 
12. Simbol vključene laserske točke
13. Simbol zaznave SD kartice
14. Status baterije


MENI NASTAVITEV

- S pritiskom na gumb  pridete do menija nastavitvev (glejte pomen simbolov v spodnji tabeli in na sliki menija).
- Za premikanje po meniju uporabite smerne gumb.
- Trenutno izbrana možnost je obarvana.
- Za odpiranje elementa ali preklop med možnostmi uporabite gumb 

- Elementi pri katerih za preklop med možnostmi lahko uporabite gumb  so: barvna paleta (barve/črno&belo), vklop/izklop laserske točke, merska enota temperature (C/F), vklop/izklop križca.
- Elementi menija, ki imajo svoje pod-menije: pregled/brisanje slike, emisivnost, samodejni izklop naprave (APO), datum/ura in stran z informacijami.
- Pod-meniji zahtevajo dodatno uporabo gumbov: podrobnosti poiščite v podrobnih navodilih za uporabo, ki se nahajajo na priloženi SD kartici.

Simbol	Opis
	Pregled/brisanje slike (glejte meni nastavitve v podrobnih navodilih za uporabo)
	Barvna lestvica  Črno/bela lestvica  Za preklop pritisnite gumb  .
	Emisivnost (glejte meni nastavitve v podrobnih navodilih za uporabo)
	Laserske točke: za vklop/izklop pritisnite gumb  .
	Merska enota temperature: za preklop med °C/°F pritisnite gumb  .
	Križec: za vklop/izklop pritisnite gumb  .
	Samodejni izklop (glejte meni nastavitve v podrobnih navodilih za uporabo)
	Datum/ura (glejte meni nastavitve v podrobnih navodilih za uporabo)
	S pritiskom na gumb  dobite podatek o različici programske opreme  in informacije o kalibraciji  .

PRIKAZ MENIJA NASTAVITEV

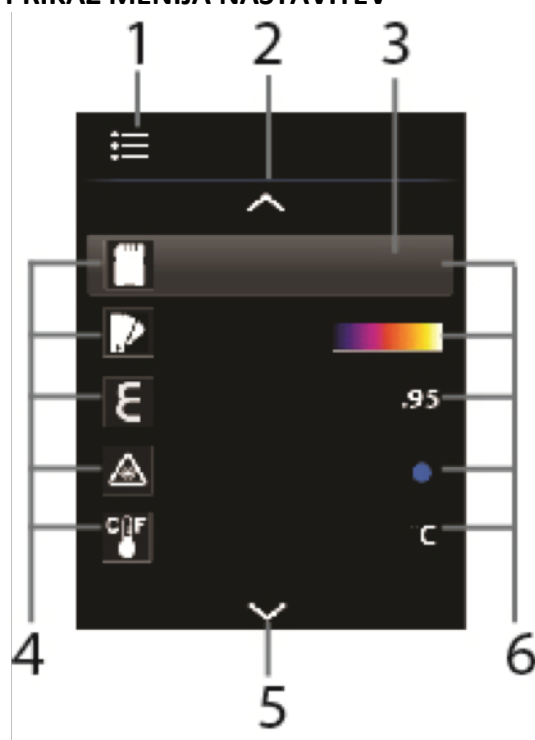

1. Simbol menija
2. Prejšnja stran
3. Izbrani element menija
4. Simbol elementa menija
5. Naslednja stran
6. Trenutne nastavitve



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Infrardeči termometer Flir TG165**
Kat. št.: **127 08 65**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.