

## Maße für Stifte




### Zylinderstifte

#### ISO 8735

entspricht DIN 7979

Zylinderstifte  
mit Innengewinde  
Form D = gehärtet

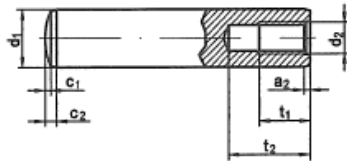

d = Nennmaß  
Toleranzfeld m6

Maße	4	5	6	8	10	12
$a_2$	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6
$c_1$	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2
$c_2$	1,3	1,7	2,1	2,6	3	3,8
$d_2$	M3	M3	M4	M5	M6	M6
$t_1$	6	6	6	8	10	10
$t_{2 \text{ min.}}$	7	7	10	12	16	16

Maße	14	16	20	25	30	40
$a_2$	1,8	2	2,5	3	4	5
$c_1$	1,4	1,6	2	2,5	3	4
$c_2$	4	4,7	6	6	7	8
$d_2$	M8	M8	M10	M16	M20	M20
$t_1$	12	12	16	24	30	30
$t_{2 \text{ min.}}$	20	20	25	34	42	42