



## Dell UltraSharp 34 gewölbter Monitor U3417W




## Beeindruckendes Display. Unnachahmliche Leistung.

### Optimiertes geschwungenes Design

Tauchen Sie in Ihre Arbeit und Ihr Spiel ein mit diesem beeindruckenden gewölbten Monitor.

- Optimieren Sie Ihr Sichtfeld, minimieren Sie Bildschirmreflexion und genießen Sie einen nahezu einheitlichen Blickpunkt mit der optimierten Monitorwölbung des U3417W.
- Arbeiten Sie komfortabel an Büroanwendungen mit reduzierten Augenbewegungen dank dieses gewölbten Monitors.
- Tauchen Sie in die Aktion ein und verbessern Sie Ihr Spiel mit einer erweiterten peripheren Sicht.
- Genießen Sie Home-Entertainment in Kinoqualität mit dem Panorama-Rundumblick.

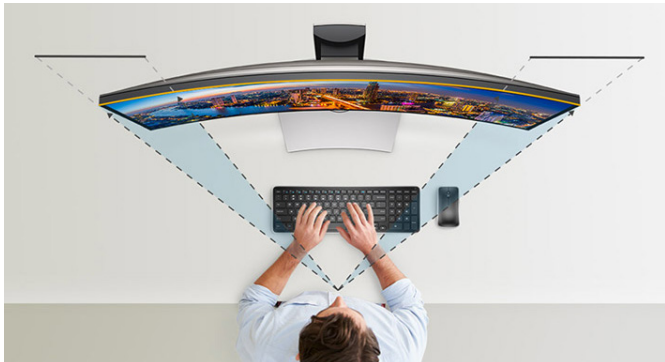

### Erstklassige Leistung

Genießen Sie erstklassige Leistung über die Wölbung hinaus.

- Der ultrabreite Monitor mit WQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 sorgt für ein herausragende Bildqualität mit einheitlichen Farben.
- Präzise Farben mit sofortiger 99 % sRGB-Farbabdeckung
- Optimieren Sie den Anzeigekomfort mit einem flimmerfreien Bildschirm und der Dell Funktion ComfortView.<sup>5</sup>
- Optimiertes Seh- und Hörerlebnis auf einem großen 34-Zoll-Bildschirm mit zwei leistungsstarken 9-W-Lautsprechern

### Produktiver Arbeitsplatz

Problemloses Arbeiten mit mehreren Anwendungen gleichzeitig für maximale Produktivität

- Passen Sie Ihr Bildschirmlayout an, indem Sie Ihre Apps mit der Dell Funktion Easy Arrange nebeneinander anordnen.
- Problemloses Multitasking mit den Funktionen Picture-by-Picture (PBP) und Picture-in-Picture (PIP)
- Navigation zwischen Inhalten auf zwei verschiedenen PCs mit einer Tastatur und einer Maus mit KVM

### Zuverlässigkeit

Unvergleichliche Zuverlässigkeit von Dell, den Herstellern der weltweit führenden Monitormarke\*

- Genießen Sie Sorgenfreiheit mit dem Premium Panel-Service<sup>1</sup> von Dell während der dreijährigen Laufzeit des begrenzten Hardwareservice<sup>2</sup>.
- Nutzen Sie das Upgrade auf Telefon-Support rund um die Uhr und den Advanced Exchange Service mit optionalem Dell ProSupport.<sup>6</sup>
- Minimieren Sie die Ausfallzeiten mit dem dreijährigen Advanced Exchange Service.<sup>3</sup>

Thank you  
for making  
Dell Monitors

**#1**  
worldwide\*

 
Weitere Informationen  
finden Sie unter  
[www.dell.com/monitors](http://www.dell.com/monitors).



Der U3417W lässt sich immer an Ihre optimale Blickposition anpassen:



### Konnektivität



- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>A</b> Netzanschluss                     | <b>F</b> DisplayPort-Ausgang        |
| <b>B</b> Steckplatz für Sicherheitsschloss | <b>G</b> Audio-Ausgang              |
| <b>C</b> HDMI                              | <b>H</b> USB-Upstream               |
| <b>D</b> DisplayPort-Eingang               | <b>I</b> USB-Downstream             |
| <b>E</b> Mini DisplayPort-Eingang          | <b>J</b> USB-Downstream mit BC1.2** |
|  | <b>K</b> Ständerverriegelung        |



Lieferumfang
<b>Komponenten</b>
• Überwachung
• Ständer
<b>Kabel</b>
• HDMI, DisplayPort – Mini-DisplayPort, USB 3.0-Upstream-Kabel
• Netzkabel (je nach Land)
<b>Dokumentation</b>
• Werkseitig erstellter Farbkalibrierungsbericht
• Treiber und Dokumentation (CD)
• Kurzanleitung
• Sicherheitsinformationen und Hinweise zu Richtlinien



## Dell UltraSharp 34 geschwungener Monitor | U3417W.

Display	
Modellnummer	U3417W
Sichtbare Bildschirmgröße (Diagonale)	86,72 cm (34,14 Zoll)
Aktive Bildschirmfläche	
Horizontal	799,80 mm (31,49 Zoll)
Vertikal	334,80 mm (13,18 Zoll)
Maximale Auflösung	3.440 x 1.440 bei 60 Hz
Wölbungsradius	1900 R
Seitenverhältnis	21:9
Bildpunktgröße	0,233 mm x 0,233 mm
Helligkeit (Standard)	300 cd/m <sup>2</sup>
Farbspektrum (Standard)	99 % sRGB (deltaE <3)
Farbtiefe	1,07 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis (Standard)	1.000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	5 Millionen:1
Betrachtungswinkel (Standard) (vertikal/horizontal)	178°/178°
Reaktionszeit (Standard)	Schnellmodus: 5 ms (Standard im Schnellmodus) Normalmodus: 8 ms (Standard im Normalmodus)
Bildschirmtechnologie, Oberfläche	In-Plane Switching, reflexionsarm
Hintergrundbeleuchtung	LED
Integrierte Lautsprecher	2 x 9 W
Blendenfarbe	Schwarz
Sonstige	Picture-by-Picture, Picture-in-Picture
Konnektivität	
Anschlüsse	DisplayPort 1.2 <sup>4</sup> (HDCP 1.4), mini-DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), DisplayPort-Ausgang mit MST (HD 1.4), 2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4), 4 x USB 3.0-Downstream-Ports (2 an der Seite mit BC1.2-Lademöglichkeit bei 2 A (max.), 2 unten mit BC1.2-Lademöglichkeit bei 2 A (max.)), 2 x USB 3.0-Upstream-Ports, 1 x analoger 2.0-Audioausgang (3,5 mm Buchse)
Funktion	KVM (Tastatur, Video, Maus)
Designmerkmale	
Ständer	Kippbar (Standard: 5° nach vorne oder 21° nach hinten), schwenkbar und höhenverstellbar (115 mm), integrierte Kabelführung
Sicherheit	Steckplatz für Sicherheitsschloss (Sicherheitsschloss nicht im Lieferumfang enthalten)
VESA-Montagehalterung (Wandhalterung separat erhältlich)	100 mm x 100 mm
Stromversorgung	
Wechselstromeingang	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz
Spannung/Frequenz/Strom (Standard)	± 3 Hz/1,5 A (Standard)
Stromverbrauch (normaler Betrieb, Standard)	50 W
Stromverbrauch (Standby-Modus)	<0,5 W
Abmessungen (mit Ständer)	
Höhe (eingefahren/ausgefahren)	417,0 mm (16,42 Zoll) ~ 532,0 mm (20,94 Zoll)
Breite	813,6 mm (32,03 Zoll)
Tiefe	226,4 mm (8,91 Zoll)
Gewicht	
Gewicht (nur Bildschirm, ohne Ständer)	7,7 kg (16,97 lb)
Gewicht (mit Ständer)	10,4 kg (22,92 lb)
Versandgewicht	15,4 kg (33,94 lb)
<b>Standardserviceplan</b>	<b>Einhaltung von Umweltstandards</b>
• 3 Jahre Advanced Exchange Service <sup>3</sup> und 3 Jahre begrenzter Hardwareservice <sup>2</sup>	BFR/PVC-freier Monitor (ausschließlich Kabel), arsenfreies Glas und quecksilberfreies Bedienfeld, RoHS-konform
<b>Optionales Service-Upgrade</b>	
• Dell ProSupport <sup>6</sup>	

\* Monitore von Dell sind seit drei Jahren in Folge weltweit die Nummer 1. Quelle: IHS Global Inc. Desktop Monitor Market Tracker (2013 bis 2015) ID# G16000073

\*\* Zum Laden von BC1.2-Geräten und zudem Unterstützung von bis zu 2 A beim Einschalten gewöhnlicher USB-Geräte

<sup>1</sup> Bei Pixelfehlern gilt für alle Monitore während des begrenzten Hardwareservice ein kostenloser Monitoraustausch. Ausführliche Informationen zu Pixeln auf dem Bildschirm erhalten Sie auf der Website von Dell unter <http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?docid=414288>.

<sup>2</sup> Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, Großbritannien. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: [www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty).

<sup>3</sup> Advanced Exchange Service: Falls erforderlich, wird nach dem Versuch einer telefonischen Fehlerbehebung oder Onlinediagnose ein Ersatzteil bzw. ein Ersatzgerät bereitgestellt. Wird das defekte Gerät nicht zurückgegeben, fallen Gebühren an. Die Verfügbarkeit ist regional unterschiedlich. Es gelten weitere Bedingungen.

<sup>4</sup> DisplayPort 1.2 – unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2) und Multi-Stream-Transport (MST). Fast AUX-Transaktion, 3D-Stereotransport und HBR Audio (High Bit Rate Audio) werden vom U3417W Monitor nicht unterstützt.

<sup>5</sup> Die ComfortView Funktion reduziert die Emission von blauem Licht und die Bildschirmhelligkeit.

<sup>6</sup> Einschließlich telefonischem Support in der Region rund um die Uhr und Versand eines Ersatzmonitors am nächsten Arbeitstag.

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen wünschen, hilft Ihnen der für Sie zuständige Dell Mitarbeiter gerne weiter.

Basiert auf dem Dell Dokument ID#G16000106 [dell.de/monitors](http://dell.de/monitors)