

PC 6/ 4-ST-10,16


Rendelési szám: 1913523

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1913523>

Dugaszrész, Névleges áram: 41 A, Méretezési feszültség (III/2): 1000 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 10,16 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Ezüst

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 179007
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 550 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méreték / pólusok

Raszterméret	10,16 mm
„a” méret	30,48 mm
Pólusszám	4
Csavarmenet	M4
Meghúzási forgatónyomaték min	1,2 Nm

Meghúzási nyomaték max.	1,5 Nm
-------------------------	--------

Műszaki adatok

Termékcsalád	PC 6/...-ST
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	8 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV
Méretezési feszültség (III/2)	1000 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	41 A
U _N névleges feszültség	1000 V
Névleges keresztmetszet	6 mm ²
Maximális terhelőáram	41 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Idomszer	A5
Csupaszolási hossz	12 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	50 A
UL/CUL Usegroup C névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup C névleges áram	50 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,75 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	10 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,75 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	6 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	18

Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	8
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,75 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	4 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,75 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	6 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	2,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	4 mm ²
AWG az UL/CUL szerint min.	20
AWG az UL/CUL szerint max.	8

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
1600027	CP-HCC 4	Kódoló profil, Szín: vörös
szerszámok		
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

További termékek


Termék Típus leírás Leírás

Általános


1913662	PC 6-16/ 4-G-10,16	Alap készülékház, Névleges áram: 41 A, Méretezési feszültség (III/2): 1000 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 10,16 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Ezüst, Szerelés: forrasztás, A 76 A-es névleges áram a PC 16 családba tartozó csatlakozókkal kapcsolatban érvényes. A PC 6 csatlakozókkal kapcsolatban 41 A-t lehet elérni (50 A az UL szerint).
1922501	PCV 6-16/ 4-G-10,16	Alap készülékház, Névleges áram: 76 A, Pólusszám: 4, Raszterméret: 10,16 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Ezüst, Szerelés: forrasztás, A 76 A-es névleges áram a PC 16 családba tartozó csatlakozókkal kapcsolatban érvényes. A PC 6 csatlakozókkal kapcsolatban 41 A-t lehet elérni (50 A az UL szerint).

Rajzok

Diagram

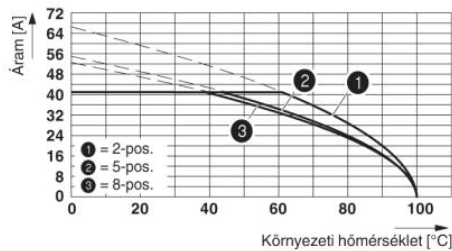


Derating görbe a következőkhöz: PC 6/..-ST-10,16, PC 6-16/..-G1-10,16-tal

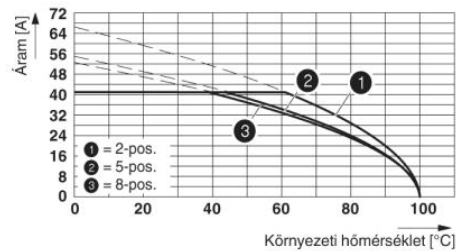

Derating görbe a következőkhöz: PC 6/..-ST-10,16, PCV 6-16/..-G1-10,16-tal

Méretrajz

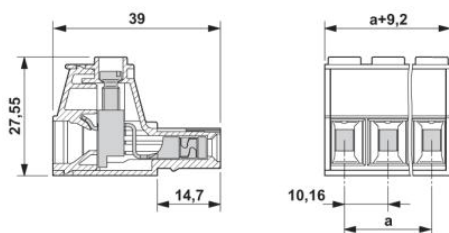

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;