

FLX ASI DIO 2/2 M12-2A

Obj.č.: 2773432




<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2773432>

Digitální vstupní/výstupní zařízení AS-i, AB-Slave, 2 digitální vstupy, 24 V DC, technika připojení 2, 3 a 4 vodiči, 2 digitální výstupy, 24 V DC třída krytí IP67



Údaje

EAN	 4 046356 156615
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85176200
Váha brutto v kusech	0,2266 kg
Informace v katalogu	Strana 313 (CAT-8-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
14.03.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Popis výrobku

Digitální rozhraní AS Fieldline, vstupního/výstupního zařízení M12 v pouzdře s třídou krytí IP67, umožňuje připojení digitálních snímačů a ovládacích prvků pro AS-i pomocí konektorů M12, s technologií připojení SPEEDCON.

Připojení modulů k AS-i se provádí pomocí plochých kabelů technologií proniknutí.

Technické údaje

Rozhraní

Systém polní sběrnice	AS-i
Způsob připojení	technologie prořezání plochých kabelů
Označení místa připojení	AS-i
Rychlost přenosu	167 kBit/s
Počet pólů	4

Rozhraní AS-i

Typ Slave	A/B-Slave
Specifikace AS-i	2.1
Kód IO	B
Kód ID1	7
Kód ID2	2
ID-kód (hex)	A
ID-kód (dez)	10
Profil AS-i	S-B.A.2
Nezbytná specifikace master	>= 2.0

Digitální vstupy

Název vstupu	digitální vstupy:
Způsob připojení	Konektor M12
Technika připojení	2-, 3- vodič
Počet vstupů	2
Vstupní charakteristika	IEC 61131-2 Typ 2

Digitální výstupy

Název výstupu	digitální výstupy
Způsob připojení	Konektor M12
Technika připojení	2vodič
Počet výstupů	2
Maximální výstupní proud pro každý kanál	2 A
Maximální výstupní proud pro každý modul / svorku	4 A

Obecná data

Šířka	58 mm
-------	-------

Výška	118 mm
Hloubka	35 mm
Vzdálenost otvorů	108 mm
Hmotnost	195 g
Způsob montáže	Montáž na stěnu
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 85 °C
Druh ochrany	IP65/IP67
Třída ochrany	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Listed, ASI-Interface

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2741341	ASI CC ADR CAB CINCH	Spojovací kabel Cinch, k adresování přístrojů FLX ASI M12
1434646	VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M	Ploché vedení AS-Interface EPDM ve žluté, 2 x 1,5 mm ² , 1000 m na jednosměrném bubnu
1432402	VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M	Ploché vedení AS-Interface EPDM ve žluté, 2 x 1,5 mm ² , 100 m kotouč
1404906	VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M	Ploché vedení AS-Interface PVC s UL ve žluté, 2 x 1,5 mm ² , 100 kotouč
1404867	VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000	Ploché vedení AS-Interface PVC s UL ve žluté, 2 x 1,5 mm ² , 1000 m na jednosměrném bubnu
1434662	VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M	Ploché vedení AS-Interface TPE s UL ve žluté, 2 x 1,5 mm ² , 1000 m na jednosměrném bubnu
1404922	VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M	Ploché vedení AS-Interface TPE s UL ve žluté, 2 x 1,5 mm ² , 100 m kotouč

Obecně

2773539	FLX ASI M12 FS	Zajištění proti nepovolenému uvolnění zařízení FLX ASI M12
---------	----------------	--

Ochranné a uzavírací prvky

1680539	PROT-M12	Ucpávkový šroub M12 pro neosazené zásuvky M12 kabelů senzoru/aktoru, boxů a vestavných zástrčkových konektorů
---------	----------	---

Zařízení pro lokální manuální ovládání


2741338	ASI CC ADR	Zařízení pro ruční adresování pro moduly AS-i
---------	------------	---

Značení

0821807	BMKL 64X16 WH	Arch etiket A4, Arch, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Office-Drucksysteme, Způsob montáže: Lepení, Velikost popisovaného pole: 64 x 16 mm
---------	---------------	--

Výkres/schéma

Výkres připojení

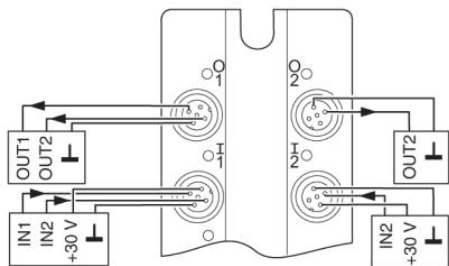

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.