

FLX ASI DIO 2/2 M12-2A

Rendelési szám: 2773432

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2773432>

AS-Interface digitális be-/kimeneti eszköz, AB-Slave, 2 digitális bemenet, 24 V DC, 2-, 3- és 4-vezetékes csatlakozás, 2 digitális kimenet, 24 V DC IP67 védettség



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 156615
Csomag	1
Vámtarifa	85176200
Katalógusoldal információ	Oldal 313 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.03.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Termék leírás

Az IP67 védettségű digitális Fieldline AS-Interface M12 kimeneti eszközök lehetővé teszik a digitális szenzoroknak és aktoroknak a SPEEDCON csatlakozású M12 csatlakozón keresztül történő csatlakoztatását az AS-Interface-hez.

A modulok AS-Interface-hez történő csatlakoztatása a szalagkábeles áthatolástechnika segítségével történik.

Muszaki adatok

Interfész

Terepi buszrendszer	AS-i
Csatlakozási mód	Lapos szalagkábel áthatolás technika
Csatlakozási hely jelölése	AS-Interface
Átviteli sebesség	167 kBit/s
Pólusszám	4

AS-Interface

Slave típus	A/B Slave
AS-Interface specifikáció	2.1
IO kód	B
ID1 kód	7
ID2 kód	2
ID kód (hex)	A
ID kód (dec)	10
AS-i profil	S-B.A.2
Szükséges Maszter specifikáció	>= 2.0

Digitális bemenetek

Bemenet megnevezése	Digitális bemenetek
Csatlakozási mód	M12 csatlakozó
Csatlakozástechnika	2, 3 vezetékes
Bemenetek száma	2
Bemeneti karakterisztika	2. típusú IEC 61131-2

Digitális kimenetek

Kimenet megnevezése	Digitális kimenetek
Csatlakozási mód	M12 csatlakozó
Csatlakozástechnika	2 vezetékes
Kimenetek száma	2
Maximális kimeneti áram csatornánként	2 A
Maximális kimeneti áram modulonként	4 A

Általános adatok

Szélesség	58 mm
Magasság	118 mm

Mélység	35 mm
Furattávolság	108 mm
Súly	195 g
Szerelési mód	Falra szerelhető
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 85 °C
Védettség	IP65/IP67
Védelmi osztály	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed, ASI-Interface

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0821807	BMKL 64X16 WH	DIN-A4 jelölőcímké-ív, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Office-Drucksysteme, Szerelési mód: Ragasztható, Szövegmező mérete: 64 x 16 mm
Védelmi és záró elemek		
1680539	PROT-M12	M12 védősapka a szenzor/aktor kábelek, dobozok és beépíthető csatlakozók üres M12 aljzataihoz
helyi kézi kezelőkészülék		
2741338	ASI CC ADR	Kézi címzőkészülék, AS-Interface modulokhoz
kábelek/vezetők		
2741341	ASI CC ADR CAB CINCH	Cinch összekötőkábel, az FLX ASI M12 készülékek címzésére
1434646	VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M	AS-Interface EPDM szalagkábel sárga, 2 x 1,5 mm ² , 1000 m egyszerhasználatos dobon


1432402	VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M	AS-Interface EPDM szalagkábel sárga színben, 2 x 1,5 mm ² , 100 m tekercsen
1404906	VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M	AS-Interface PVC szalagkábel UL-lel sárga színben, 2 x 1,5 mm ² , 100 m tekercs
1404867	VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000	AS-Interface PVC szalagkábel UL-lel sárga színben, 2 x 1,5 mm ² , 1000 m egyszer használatos dobon
1434662	VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M	AS-Interface TPE szalagkábel UL-lel sárga, 2 x 1,5 mm ² , 1000 m egyszerhasználatos dobon
1404922	VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M	AS-Interface TPE szalagkábel UL-lel sárga színben, 2 x 1,5 mm ² , 100 m tekercs

Általános

2773539	FLX ASI M12 FS	Biztosíték az FLX ASI M12-eszközök akaratlan reteszelésoldása ellen
---------	----------------	---

Rajzok

Csatlakozási rajz

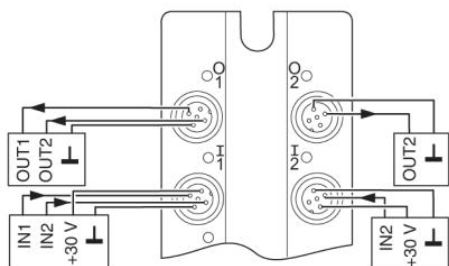

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;