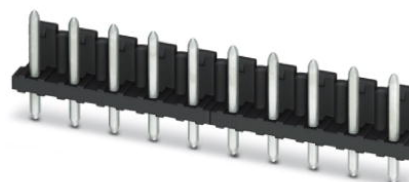



PST 1,3/ 2-5,0-SF

Rendelési szám: 1805627

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1805627>

Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, A feszültség és az áram a behelyezett csatlakozókapocstól függ, mindig a gyengébb alkatrész értéke számít. 16-nál magasabb pólusszámok rendelésre. A túskesáv a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból készül, ezért alkalmas a reflow eljáráshoz.

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 680035
Csomag	250
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 417 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.07.15



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok


Méretek / pólusok	
Raszterméret	5 mm
„a” méret	5 mm

Pólusszám	2
Csapméretek	1,3 mm
Furatlyuk átmérője	1,5 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	PST 1,3/..-SF
Szigetelőanyag csoport	IIIa
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	600 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	12 A (Az alkalmazott dugasztól függően)
U_N névleges feszültség	250 V
Maximális terhelőáram	12 A (Az alkalmazott dugasztól függően)
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	zöld

 Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

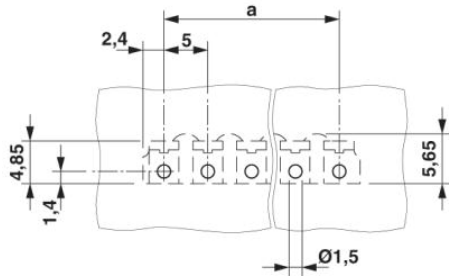

Méretrajz

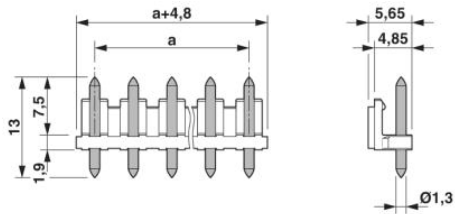

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;