

**HDC - Gehäuse  
HDC IP68 06B TOS 1M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Die neuen seewasserbeständigen und höchst schlagfesten RockStar®-Gehäuse in IP68 und IP69K sind für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen entwickelt und für die hohen Vibrationsanforderungen nach der DIN EN 61373 Kat 2 (Drehgestell) ausgelegt worden. Damit eignet sich diese Gehäusefamilie hervorragend für den störungs- und wartungsfreien Betrieb von schweren Steckverbindern in der Transport- und Verkehrstechnik sowie in der Energietechnik und in Anwendungen mit extremen Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1082420000</a>   |
| Typ        | HDC IP68 06B TOS 1M20  |
| Ausführung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP 68, Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248845507  |
| VPE        | 1 Stück  |

**HDC - Gehäuse  
HDC IP68 06B TOS 1M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |          |              |       |
|-------|----------|--------------|-------|
| Länge | 132 mm   | Breite       | 58 mm |
| Höhe  | 100,5 mm | Nettogewicht | 486 g |

**Abmessungen**

|                |          |                  |             |
|----------------|----------|------------------|-------------|
| Länge Gehäuse  | 132 mm   | Breite Gehäuse C | 58 mm       |
| Höhe Gehäuse B | 100,5 mm | Kabeleingang     | mit Gewinde |

**Allgemeine Daten**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Gehäusebasismaterial | Aluminiumdruckguss |
|----------------------|--------------------|

**Ausführung**

|                              |                   |                           |             |
|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| Ausführung Gehäuse           | Steckergehäuse    | Baugröße                  | 3           |
| Bauform                      | Standard          | Oberteil/Unterteil/Deckel | Oberteil    |
| Ausführung Verschlussystem   | Schraubverschluss | Kabeleingang              | mit Gewinde |
| Größe Kabeleingänge          | M 20              | Anzahl Kabeleingang oben  | 1           |
| Anzahl Kabeleingang seitlich | 0                 |                           |             |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000437    | ETIM 3.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 4.1 | 27-14-08-05 |
| eClass 5.1 | 27-14-34-19 | eClass 6.0 | 27-14-34-19 |
| eClass 7.0 | 27-44-05-15 |            |             |

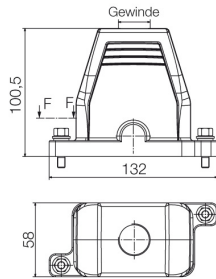
**Zulassungen**

Zulassungen



**HDC - Gehäuse  
HDC IP68 06B TOS 1M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Datenblatt****HDC - Gehäuse  
HDC IP68 06B TOS 1M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör****Stiftschlüsselsätze**

Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ               | Ausführung      | GTIN (EAN)    | VPE     |
|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|
| <a href="#">9008850000</a> | SK WSD-S 1,5-10,0 | Schraubwerkzeug | 4032248266609 | 1 Stück |