

**HDC - Gehäuse
HDC IP68 24B TOS 1PG36****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Die neuen seewasserbeständigen und höchst schlagfesten RockStar®-Gehäuse in IP68 und IP69K sind für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen entwickelt und für die hohen Vibrationsanforderungen nach der DIN EN 61373 Kat 2 (Drehgestell) ausgelegt worden. Damit eignet sich diese Gehäusefamilie hervorragend für den störungs- und wartungsfreien Betrieb von schweren Steckverbindern in der Transport- und Verkehrstechnik sowie in der Energietechnik und in Anwendungen mit extremen Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1082930000
Typ	HDC IP68 24B TOS 1PG36
Ausführung	HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP 68, Steckergehäuse, Schraubverschluss, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 36
GTIN (EAN)	4032248846450
VPE	1 Stück

**HDC - Gehäuse
HDC IP68 24B TOS 1PG36**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	191 mm	Breite	58 mm
Höhe	110,5 mm	Nettogewicht	660 g

Abmessungen

Länge Gehäuse	191 mm	Breite Gehäuse C	58 mm
Höhe Gehäuse B	110,5 mm	Kabeleingang	mit Gewinde

Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss
----------------------	--------------------

Ausführung

Ausführung Gehäuse	Steckergehäuse	Baugröße	8
Bauform	Standard	Oberteil/Unterteil/Deckel	Oberteil
Ausführung Verschlussystem	Schraubverschluss	Kabeleingang	mit Gewinde
Größe Kabeleingänge	PG 36	Anzahl Kabeleingang oben	1
Anzahl Kabeleingang seitlich	0		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000437	ETIM 3.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-08-05
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.0	27-14-34-19
eClass 7.0	27-44-05-15		

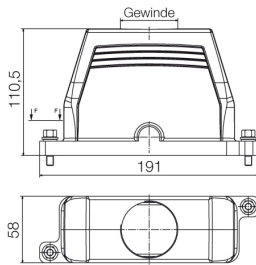
Zulassungen

Zulassungen



**HDC - Gehäuse
HDC IP68 24B TOS 1PG36**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Datenblatt**HDC - Gehäuse
HDC IP68 24B TOS 1PG36**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Stiftschlüsselsätze**

Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9008850000	SK WSD-S 1,5-10,0	Schraubwerkzeug	4032248266609	1 Stück