


DATENBLATT

ARTIKELNUMMER:

6002-ZZ

ARTIKELBESCHREIBUNG:

**Radial-Rillenkugellager
einreihig, DIN625
beidseitig Deckscheiben**

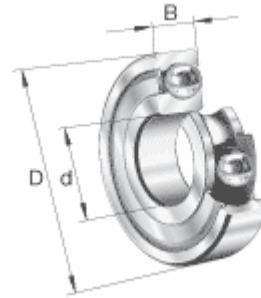

ABMESSUNGEN / TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen in mm			Gewicht	Drehzahl	Tragzahlen	
d	D	B	in Gramm	min -1	Dyn. C in kN	Stat. C in kN
15	32	9	31	24.000	5600	2830

TOLERANZKLASSE

P0 = Normaltoleranz

TOLERANZWERTE

d= max. 0 min. -8 µm

D= max. 0 min. -9 µm

B= max. 0 min. -120 µm

LAGERLUFT

C0 = Normalluft

min. 3 µm max. 18 µm

SCHMIERUNG

Standard-Lebensdauerbefettung, Temperaturbereich: -30 bis +130°C