

Type Standard



Spannung Voltage	28 V	Strom Current	5 A - 30 A	Ausschaltvermögen Breaking capacity	200 A
----------------------------	-------------	-------------------------	-------------------	---	--------------



Spezifikation / Specification:

Manuelle Rückstellung (Typ III) /
Manual reset type (Type III)

Einpoliger thermischer Schutzschalter /
Single pole temperature circuit breaker

Prüfnorm / Testing standards:

SAE J553 Type III

Temperaturbereich / Operating temperature:

-40°C (-40°F) bis / to 85°C (185°F)

Lagerung / storage:

-40°C (-40°F) bis / to 125°C (260°F)

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

100 St. im Polybeutel / 100 pcs. in polybag

Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I [A]	U [V]	I _{bc} [A]	Farbe / Colour
340.024 – Manual Reset	5	28	100	Hellbraun / Tan
340.026 – Manual Reset	7,5	28	100	Moosgrün / Moss green
340.027 – Manual Reset	10	28	100	Rot / Red
340.029 – Manual Reset	15	28	150	Blau / Blue
340.031 – Manual Reset	20	28	200	Gelb / Yellow
340.032 – Manual Reset	25	28	300	Weiß / White
340.033 – Manual Reset	30	28	300	Grün / Green


Legende / Caption:

U = Spannung / Voltage

I = Strom / Current

I_{bc} = Ausschaltvermögen / Breaking capacity

TRIP TIME VS. PERCENT OF RATED CURRENT

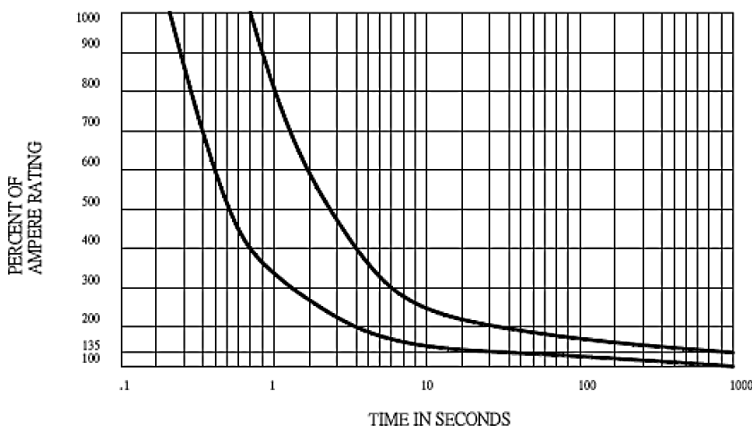

Maße / Dimensions:

