



## **RADIJSKO VODENI MODEL DIGIT PRO RTR SERIJE SILVERLIT 1 : 16**

**Št. izdelka: 231661**

## KAZALO

1	OBSEG DOBAVE.....	3
2	GLAVNE ZNAČILNOSTI.....	3
3	VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
3.1	Baterije.....	4
4	NAPOTKI ZA ODRASLE.....	4
5	OPIS DELOV.....	5
6	PREDPRIPRAVA ZA UPORABO.....	6
6.1	Baterije.....	6
6.2	Vstavitev baterij.....	6
6.3	Polnjenje akumulatorja.....	7
7	UPRAVLJANJE.....	7
7.1	Napotki za krmiljenje.....	8
7.2	Nasveti za krmiljenje.....	8
8	VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	9
9	MOTNJE.....	9

## 1 OBSEG DOBAVE

- 1:16 R / C Mercedes-Benz CLK DTM AMG
- Daljinsko krmiljenje
- 6V Ni-Cd baterija
- 4 baterije tipa »AA«
- AC / DC polnilnik
- Navodilo za uporabo.

## 2 GLAVNE ZNAČILNOSTI

- Radijsko krmiljeno vozilo z vsemi funkcijami in digitalno proporcionalno tehnologijo.
- Nastavitev frekvence po izbiri.
- Proporcionalno krmiljenje hitrosti.
- Vpetje za sprednje in zadnje kolo.
- Delujoči sprednji žaromet, zavorne luči in smerokazi.

## 3 VARNOSTNI NAPOTKI

- Ta igrača je primerna za otroke starejše od 5 let. Za zagotovitev varnega upravljanja tega izdelka preberite navodilo za uporabo.
- Nikoli ne dvignite obratujočega vozila.
- Medtem, ko se glavno stikalo nahaja na poziciji za vklop morate držati roke, lase in široka oblačila stran od pnevmatik in osi koles.
- Kadar tega izdelka ne boste uporabljali odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.
- S tem vozilom se nikoli ne igrajte na javnih cestah. S tem izdelkom ne vozite proti ljudem ali živalim.

**Opozorilo:** nedovoljene spremembe vozila lahko vodijo k izgubi dovoljenja za obratovanje tega izdelka.

### **3.1 Baterije**



- Baterijo za polnjenje ne polnite takrat, ko je le-ta še topla. Pred polnjenjem se naj le-ta ohladi.
- Ne polnite baterij, katere nakazujejo na iztek ali korozijo.
- Baterij nikoli ne razstavite.
- Baterij nikoli ne vrzite v ogenj.
- Baterij, katere niso primerne za polnjenje, ne smete polniti.
- Pred začetkom polnjenja morate baterije odstraniti iz vozila.
- Baterije lahko polnijo samo odrasle osebe.
- Nikoli ne mešajte starih in novih baterij ali baterij različnih tipov.
- Vedno uporabite samo baterije istega tipa.
- Baterije morate vstaviti glede na pravilno polarnost (+ in -).
- Prazne baterije morate odstraniti iz naprave.
- Z kontakti baterij nikoli ne naredite kratkega stika.

### **4 NAPOTKI ZA ODRASLE**


- Redno preverite, če so prisotne poškodbe na kablu, vtiču, ohišju in ostalih delih polnilnika. V primeru poškodb ne smete tega izdelka tako dolgo uporabljati, dokler niso popravljene vse poškodbe.
- Ta izdelek ni primeren za otroke mlajše od 3 let.
- Ta izdelek lahko uporabite samo z polnilnikom, katerega priporoča proizvajalec.
- Izrabljene baterije oddajte na zbirnih mestih za baterije / akumulatorje.

## 5 OPIS DELOV

### Daljinski upravljalnik

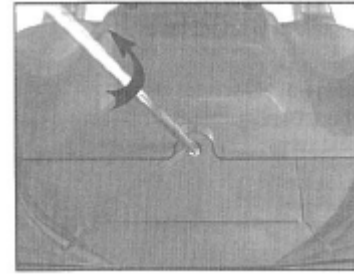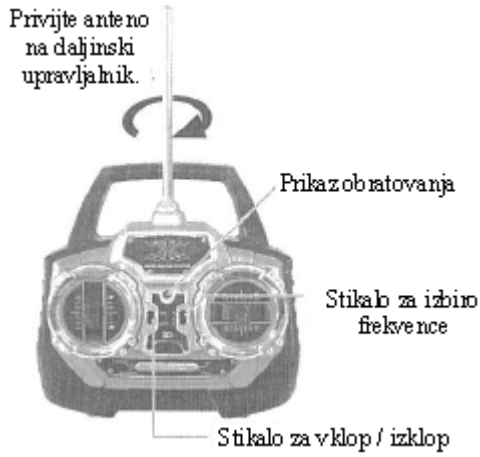

### 1:16 R / C Mercedes-Benz CLK DTM AMG

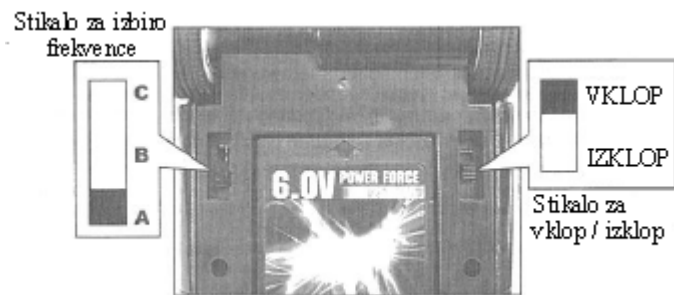

## 6 PREDPRIPRAVA ZA UPORABO

### 6.1 Baterije



- 1:16 R / C Mercedes-Benz CLK DTM AMG bo oskrbovan s tokom preko 6V Ni-Cd akumulatorja.
- Za daljinsko krmiljenje potrebujete štiri 1,5V baterije tipa AA.

### 6.2 Vstavitev baterij

#### Daljinsko krmiljenje

Zagotovite, da je glavno stikalo na poziciji izklopa.


1. Z križnim izvijačem odvijte vijak na pokrovu od predala za baterije (slika 1).
2. V predal za baterije vstavite nove baterije tipa AA z upoštevanje polarnosti »+« in »-« (slika 2).
3. Zaprite predal za baterije in privijte vijak pokrova z križnim izvijačem.

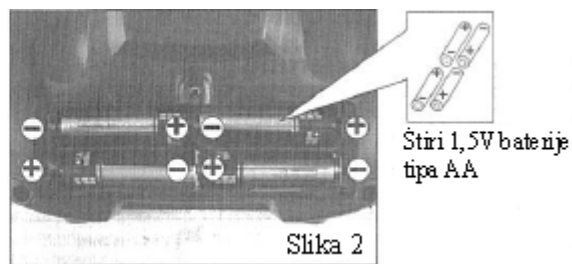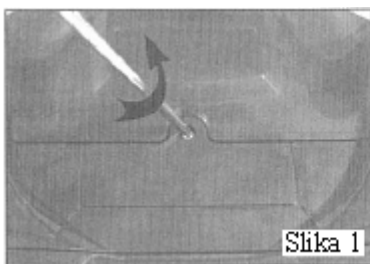

### 1:16 R / C Mercedes-Benz CLK DTM AMG

Zagotovite, da je glavno stikalo na poziciji izklopa.

1. Odprite zapah (slika 3).
2. V predal za akumulator vstavite popolnoma napolnjen akumulator (slika 4).
3. Sedaj nastavite zapah v pozicijo »LOCK« (zaklep).

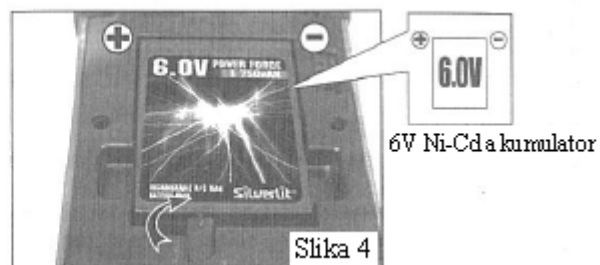


### 6.3 Polnjenje akumulatorja

Pred začetkom uporabe morate napolniti 6V akumulator:

- Otroci lahko akumulator polnijo samo pod nadzorom odraslih.
- Akumulator vstavite v polnilnik (slika 5) in priključite polnilnik na vtičnico.
- Čas polnjenja mora znašati 5 ur.
- Po končanem polnjenju odstranite polnilnik iz vtičnice (slika 6).

**Opozorilo:** akumulatorja ne polnite več kot 7 ur.

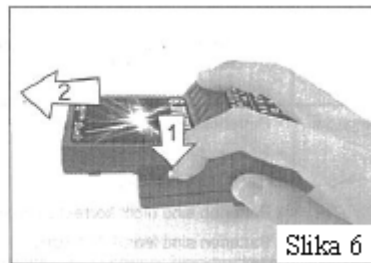












## 7 UPRAVLJANJE

1. Privijte anteno na daljinsko krmiljenje in jo izvlecite na popolno dolžino.
2. Stikalo za vklop / izklop nastavite na pozicijo za vklop in prikaz obratovanja bo zasvetil.
3. Stikalo za vklop / izklop na vozilu nastavite na pozicijo za vklop.
4. Daljinsko krmiljenje in vozilo nastavite na isti kanal (napotek: kanal je označen z A, B ali C).
5. Vozilo usmerjajte tako, da vzvod daljinskega krmiljenja daste v ustrezne pozicije za različne manevre krmiljenja.
6. Za vklop osvetlitve pritisnite tipko za osvetlitev na daljinskem krmiljenju.
7. Za izboljšano vožnjo naravnost lahko na dnu vozila izvedete nastavitve (slika 7).



## 7.1 Napotki za krmiljenje

Levi krmilni vzvod	Desni krmilni vzvod	Akcija
		↑ naprej in pospešitev
		↓ nazaj in pospešitev
		↶ naprej levo
		↷ naprej desno
		↶ vzvratno levo
		↷ vzvratno desno

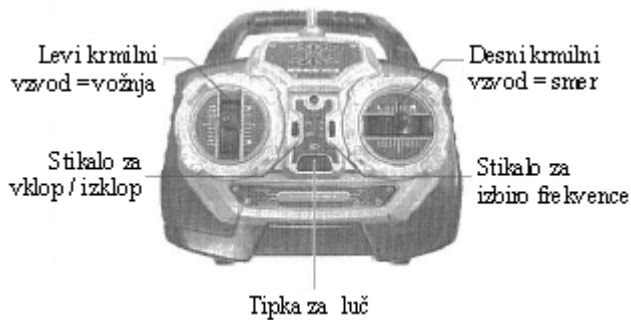

## 7.2 Nasveti za krmiljenje

1. Pospešitev je odvisna od nastavitve krmilnega vzvoda.
2. Hitrost obračanja in radij obračanja sta odvisna od nastavitve krmilnega vzvoda.
3. Ne dotikajte se antene na daljinskem krmiljenju.
4. To vozilo vozite samo po gladkih površinah in ne na spolzkih površinah ali po preprogah.
5. Vozila ne vozite po pesku.
6. Preprečite vožnjo po vodi in snegu. Če vseeno izdelek postane moker ga obrišite z krpo in pustite, da se popolnoma posuši.
7. Radijski oddajniki ali druga R / C vozila, katera obratujejo na isti frekvenci lahko motijo krmiljenje avta. V tem primeru poiščite drug prostor za obratovanje tega izdelka.
8. Moč oddajanja se lahko v bližini betonskih sten zmanjša.

## 8 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Baterije odstranite iz izdelka, kadar le-tega ne boste uporabljali dlje časa.
- Izdelek obrišite s čisto in vlažno krpo.
- Preprečite direktno sončno sevanje in / ali direktno vplivanje toplote.
- Izdelka nikoli ne potopite v vodo, ker se lahko s tem poškodujejo elektronska integrirana vezja.

### Napotki

- Otroci lahko zamenjajo ali vstavijo baterije samo pod nadzorom odraslih oseb.
- Zamenjavo baterij priporočamo tudi takrat, ko delovanje ni več zanesljivo.
- To navodilo za uporabo shranite.
- Pri uporabi tega izdelka upoštevajte napotke proizvajalca.
- Na krajih, kjer bo ta izdelek izpostavljen močni elektrostatični izpraznitvi, se lahko zgodi da se bodo pojavile motnje in boste morali izvesti povrnitev. Za povrnitev za kratek čas odstranite baterije.
- Za zagotovitev optimalnega delovanja tega izdelka priporočamo uporabo novih alkalično-manganovih baterij.

## 9 MOTNJE

Motnja	Vzrok	Pomoč
Vozilo ne reagira na signale daljinskega krmiljenja ali pa je samo zelo nezanesljiv.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visoko frekvenčne motnje v bližini visoko napetostnih napeljav, transformatorjev in nekaj vrst zgradb.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motnje pri obratovanju preprečite tako, da poiščete drug kraj.</li></ul>
Izguba kontrole.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drugo daljinsko krmiljeno vozilo obratuje na isti frekvenci v bližini vašega izdelka.</li><li>• Vozilo se nahaja izven dosega daljinskega krmiljenja.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vozilo nastavite na drugo frekvenco.</li><li>• Vozilo uporabljajte na drugem kraju.</li><li>• Zagotovite, da je antena potegnjena ven na celotno dolžino.</li></ul>
Vozilo vozi počasi ali pa sploh ne vozi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontakti baterije niso v redu.</li><li>• Glavno stikalo se ne nahaja na poziciji za vklop.</li><li>• Baterije niso pravilno vstavljene.</li><li>• Baterije so prazne.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite kontakte baterij.</li><li>• Vključite vozilo.</li><li>• Preverite polarnost.</li><li>• Stare baterije zamenjajte z novimi.</li></ul>

**Garancijska Izjava:**

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05