


17 SZ „X-Race“ Made by Force Engine

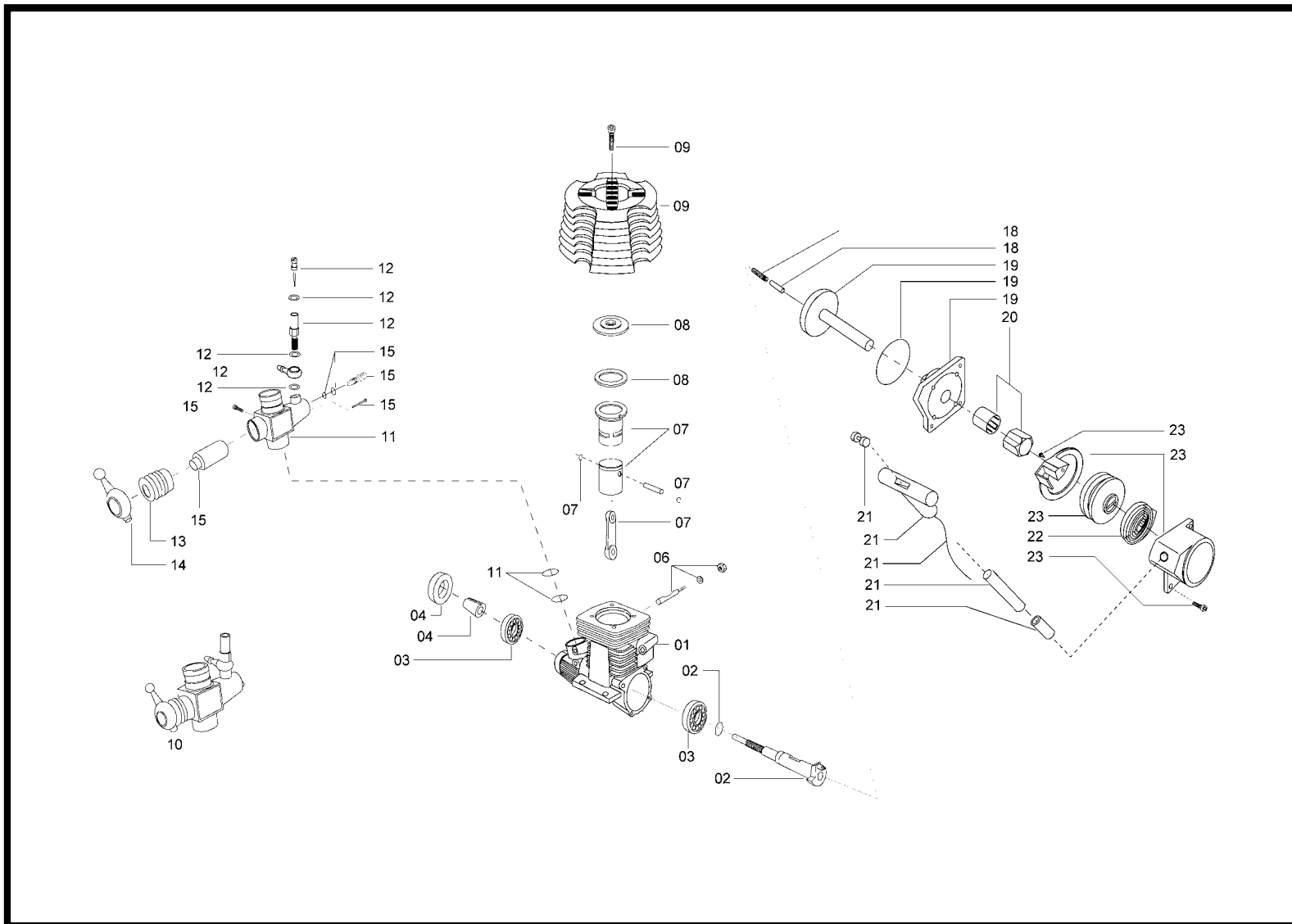

Nr.:	Best.-Nr.
No.:	Item-No.
N°:	N° de commande
Nr:	Bestnr.
01	224321
02	224517
03	224525
04	224528
06	224539
07	224550
08	224557
09	224565
10	224577
11	224582
12	224590
13	224591
14	224593
15	224599
18	224605
19	224607
20	224609
21	224610
22	224611
23	224612

Hersteller Art.-Nr.	CONRAD Best.-Nr.	Beschreibung
951099P1	235189	1:10 KAROSSERIE MONSTERTRUCK HOTLANDER 2
BB051004	295620	RC-CAR KUGELLAGER 5X10X4
BB081404	295647	RC-CAR KUGELLAGER 8X14X4
CB103	223519	ET-MITNEHMER FÜR ANTRIEBSWELLE 15 MM
CB104	223465	ET 1:10 ANTRIEBSWELLE 71 MM (2)
CB120	225701	1.10 KAROSSERIE-KLAMMERN 25 MM (10) SILB
CB123	223458	ET MITTELDIFFERENZIAL KUNSTSTOFF P-240
CB126	223517	ET-BREMSEXCENTER P-190/P-240
CB130	235198	ET SPURSTANGEN-SET P240MT (234967)
CB144	223518	ET-MITNEHMER FÜR ANTRIEBSWELLE 17 MM
CB150A	223515	ET SCHAFTSCHRAUBEN 23MM (4)
CB150S	223516	ET SCHAFTSCHRAUBEN 13,5MM (4)
CB165	223481	1:10 KAROSSERIEHALTER P-190/P-240/EB-240
CB184	223526	ET MITTELHAUPTGERTRIEBE 2WD P190/P240
CB189	223463	KRÜMMER SEITENAUSLASS 2,5 CM³ P190
CB190A	223446	ET KRÜMMERDICHTUNG FORCE MOTOR (2)
CB195	223455	ET DISTANZSCHEIBE 5,8MM P-190/P-240
CB1951	223457	ET-DISTANZSCHEIBE F.SCHWUNGSSCHEIBE 3mm
CB197	223421	KURBELWELLEN-ADAPTER OS-WELLE 2,5 CCM
CB198	223442	ET-3-BACKEN-KUPPLUNG MIT FEDER
CB199	223452	ET-FEDER FÜR KUPPLUNGSBACKEN
CB2031BA	235093	1:10 LUFTFILTER SCHWARZ
CB304	223525	ET MITTELDIFF-/BREMS-HALTER P-240
CB305	223482	ET ALU ABSTANDSHALTER 22 MM RUND
CB308	223483	ET ALU ABSTANDHALTER 32 MM RUND
CB353	223431	ET SCHAFTSCHRAUBEN 10,0 MM (4)
CB359	223462	ET STAHLMITTELDIFFERENZIAL 42Z P190/P240
CB374	223459	ET 1:10 EMPFÄNGER/AKKU-BOX P-190/P-240
CB376BA1	223566	RESONANZSCHALLDÄMPFER 2,5 CM³ P190
D10R02SBA	235127	1:10 KOMPLETTRAD HOTLANDER 2 (2) SW
MVC13T3	223359	1:10/1:8 KUPPLUNGSGLOCKE 1-GANG 13 Z
MVC14T3	230639	1:10/1:8 KUPPLUNGSGLOCKE 1-GANG 14 Z
MVC15T3	226115	1:10/1:8 KUPPLUNGSGLOCKE 1-GANG 15 Z
MVC16T3	226116	1:10/1:8 KUPPLUNGSGLOCKE 1-GANG 16 Z
MVC17T3	226117	1:10/1:8 KUPPLUNGSGLOCKE 1-GANG 17 Z
MVC18T3	226118	1:10/1:8 KUPPLUNGSGLOCKE 1-GANG 18 Z
SE0031BA	234744	ET KUNSTSTOFF-TEILE VERGASER-ANLENKUNG
SE009BA	235081	SILIKONVERBINDER RESOROHR 13X20X32 SW (29
V2102	223444	ET KEGELRAD KLEIN STAHL P-1907p-240
V21061	225982	ET 1:10 RADACHSE 37 MM P190/P240 (2)
V21051L	232729	ET 1:10 RADACHSE 41.8MM STA-4/EB-250/P-240 (2)
V21052L	234712	ET 2WD RADACHSEN (2) (234597)
V21071	225985	ET FELGENMITNEHMER 12MM 6-KANT (4)
V21071L	232728	ET FELGENMITNEHMER 12MM 6-KANT (4)
V21083	223493	ET-QUERLENKER OBEN EINSTELLBAR P240
V21084	223502	ET-SPURSTANGEN VERSTÄRKT F.P240 MT
V2111	223466	ET SCHAFTSCHRAUBEN 50,0 MM (4)
V21302	225697	ET LENKGESTÄNGE EINSTELLBAR 20MM (2)
V211302	223323	ET ALU-KUGELN 7X3 MM (4) P-300
V2133	229174	ET-DÄMPFERBRÜCKE P-240MT
V2140	229604	ET STOßFÄNGER PREDATOR/HOTLANDER P240MT
V21556	235956	UMRÜSTSATZ AUF 4WD (234965+234967)
V2215	223555	ET LENKGESTÄNGE P-190/P-240 (4)

Hersteller Art.-Nr.	CONRAD Best.-Nr.	Beschreibung
V221513	229133	ET KUGELKOPFPFANNE F. 7MM KUGELN 25,5MM
V221523	225656	ET 7MM KUGELKOPFPFANNE 22,5MM M3 (4)
V2225	223533	OP 2-GANG-GETRIEBE 4WD P-190/P-240
V2227	223460	OP DIFFERENZIAL-GETRIEBE & KEGELRAD P240
V23012T	223531	ET-CHASSISPLATTE P 240 BLAU / BUGGY / MT
V23022T	223529	ET-RADIOPLATTE P 240 FÜR MT / BUGGY
V23032BA	235207	1.10 KRAFTSTOFFTANK 80 ML P-240
V2306	223544	ET-BREMSBACKENSET P-190/P-240
V23072	223503	ET SERVOSAVER MIT ANLENKUNG P240
V23073	223504	ET SERVOSAVER-ALUTEILE P-240
V23076	232719	ET SERVOSAVER-SCHRAUBEN P-240 (6)
V2309	223547	ET BREMSSCHEIBE P-190/P-240
V23401	223556	ET TRAGEGRIFF P-190 / P240
V23473	235802	ET QUERLENKER UNTER 102MM(2) EB250/P240
V2346	230640	ET ACHSSCHENKEL HINTEN P-240MT
V2348	223542	ET ACHSSCHENKELHALTER P190/P240/EB-250
V2350	223546	ET DIFFERENZIALGEHÄUSE VO/HI P240
V2351	223550	ET GETRIEBEGEHÄUSE V/H LINKS/RECHTS P240
V23611	223561	ET STABILISATOREN-HALTEPLATTEN P190/P240
VA1302	235206	ET SPANNSCHRAUBEN 75 MM M3 (2)
VA134	234713	ET ALUACHSSCHENKEL VORNE(2) EB240/P240
VA3552	235204	ET 1:10 ANTRIEBSWELLE 104,5 MM (2)
VB112TBA	235203	ALU ÖLDRUCKSTOßDÄMPFER L=100 MM SIL/SW
VX0241	234730	ET STOßDÄMPFER-BOLZEN (4) P-240
V2228	223456	ET-KEGELRAD GROß/KLEIN STAHL F.P190/P240
V2357L	235208	OP CVD WELLE L=100 MM EB250/P240MT
SE033	223498	OP CNC ACHSSCHENKEL VORNE P190/P240 (2)
SE074	214787	RC-CAR KUGELLAGER 5X8X2,5
SECB346	223496	OP CNC ACHSSCHENKEL HINTEN P-190/P-240
SEV2111	223489	ET QUERLENKERBEFESTIGUNGS-WELLEN P240
SEV2307BL	236418	OP SERVO-SAVER (234965 / 234967)
SEV2313	223471	1:10 KUPPLUNGSGLOCKE 2-GANG OHNE ZAHNRAD
SEV2315	223472	1:10 KUPPLUNGSAHNRAD 2 GANG 15Z
SEV2316	223427	1:10 KUPPLUNGSAHNRAD 2 GANG 16Z
SEV2317	223426	1:10 KUPPLUNGSAHNRAD 2 GANG 17Z
SEV2318	223432	1:10 KUPPLUNGSAHNRAD 2 GANG 18Z
SEV2319	223439	1:10 KUPPLUNGSAHNRAD 2 GANG 19Z
SEV2320	223469	1:10 KUPPLUNGSAHNRAD 2 GANG 20Z
SEV2321	223467	1:10 KUPPLUNGSAHNRAD 2 GANG 21Z
SEV2322	223443	1:10 KUPPLUNGSAHNRAD 2 GANG 22Z
SEV2347	225710	OP CNC-QUERLENKER UNTEN P190/P240 (2)
SEV23471	223499	OP ALU-QUERLENKER-HALTER P-190/P-240
SEV2348	223495	OP CNC ACHSSCHENKEL VORNE P-190/P-240
SEV2349	223497	OP CNC QUERLENKER OBEN P190/P240 VO/HI
SEV23491	235205	OP EINSTELLBAR. LENKGESTÄNGE (2) (234967
SETM062	232723	OP - STAHL-HAUPTZAHNRAD 48Z FÜR 2 GANGG.
SETM063	232722	OP - STAHL-HAUPTZAHNRAD 52Z FÜR 2-GANGG.
SETM065	223453	OP STAHL-HAUPTZAHNRAD 42Z F. 1 & 2 GANGG
SETM066	223424	OP STAHL-HAUPTZAHNRAD 38Z F. 1 & 2 GANGG

Schnell - einfach - zuverlässig

Ersatzteilbestellung bei Conrad Electronic

Für viele Artikel können wir schnell und zuverlässig Ersatzteile liefern.
Unser Lager hält im Bedarfsfall mehrere Tausend Teile für Sie bereit.

Bestellung per Telefon: 0180 - 531 21 11*

Bestellung per Telefax: 0180 - 531 21 10*

Bestellung per Mail: sales@conrad.de

Bestellung per Internet: www.conrad.de/ersatzteilservice

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung

CONRAD ELECTRONIC SE

* (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, evtl. abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz, ab 01.03.2010 maximal 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

