


Produktbeschreibung

- 12 SMD-LEDs mit 120° Strahlungswinkel
- Superflache Leiste 300 x 10 x 7,6 mm
- Extrem niedriger Energieverbrauch $\leq 1,0$ W
- Schneller und einfacher Einbau mittels Schrauben oder doppelseitigem Klebeband
- Keine UV-/ Infrarotstrahlung
- Betrieben mit unserem sicherheitsstabilisierenden LED-Konverter, um eine Lebensdauer von 50.000 Stunden zu garantieren

Technische Daten

Model no.	Rated Supply	Power	No. of LED	Cable, etc.	Colour	Linkable
Modell Bestellnr.	Nennspannung	Leistung	Anzahl der LEDs	Zuleitung, etc.	Farbe	Verlängerbar
DF-7012-12-1 30083112126	12 V	1,0W	12	30cm	Rot	Ja
DF-7012-12-2 30083112123	12 V	1,0W	12	30cm	Weiss-cw	Ja
DF-7012-12-3 30083112128	12 V	1,0W	12	30cm	Weiss-ww	Ja
DF-7012-12-4 30083112124	12 V	1,0W	12	30cm	Blau	Ja
DF-7012-12-5 30083112125	12 V	1,0W	12	30cm	Grün	Ja
DF-7012-12-6 30083112127	12 V	1,0W	12	30cm	Gelb	Ja

Abmessungen in mm

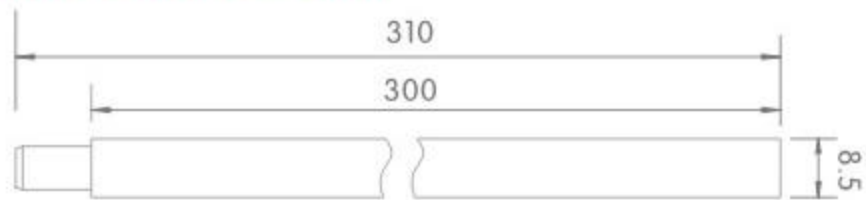





SELV

