




## SVETOVNI SPREJEMNIK SUPERTECH WR-30

Št. izdelka: 342966

## KAZALO

1	ELEMENTI.....	3
2	VSTAVITEV BATERIJ.....	3
3	UPORABA ZUNANJEGA OSKRBOVANJA S TOKOM.....	3
4	UPORABA SLUŠALK.....	3
5	SPREJEM.....	4
6	VKLOP / IZKLOP AM IN FM.....	4
7	IZBIRA MW ALI SW1-7.....	4
8	ISKANJE POSTAJE.....	4
9	NASTAVITEV GLASNOSTI.....	4
10	NASTAVITEV URE.....	4
11	NASTAVITEV ČASA.....	5
12	NASTAVITEV ALARMA.....	5
13	ODSTRANITEV.....	5

## 1 ELEMENTI

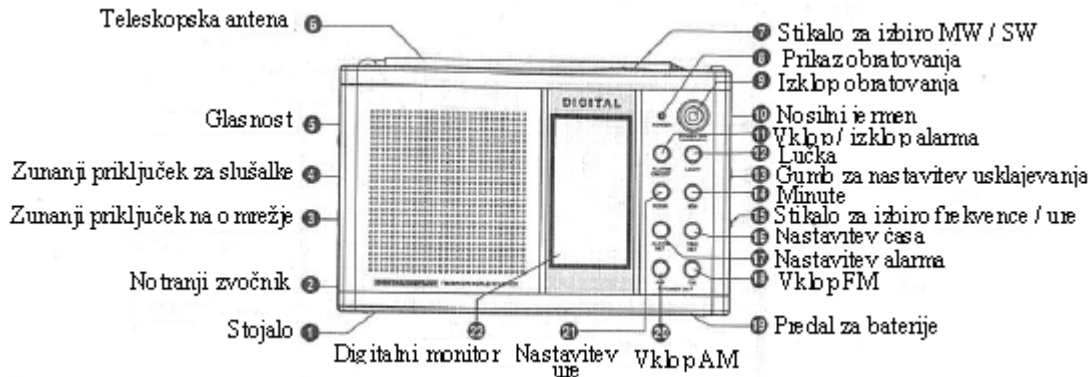

## 2 VSTAVITEV BATERIJ

V predal za baterije pravilno vstavite dve bateriji tipa AA.

### Napotek:

Ko so baterije šibke, zvok ni več čist. Baterije morate zamenjati. Ne mešajte rabljenih baterij z novimi. Če dlje časa ne boste uporabljali naprave, potem odstranite baterije, da preprečite iztek le-teh.

## 3 UPORABA ZUNANJEGA OSKRBOVANJA S TOKOM

Ta izdelek lahko obratujete preko zunanjega oskrbovanja s tokom. Pri tem bo oskrbovanje s tokom preko baterij avtomatsko izklopljeno.

### Napotek:

Pri zunanji dozi upoštevajte plus (+) in minus (-).

## 4 UPORABA SLUŠALK

Za poslušanje postaje lahko na vašo napravo priključite slušalke.

## **5 SPREJEM**

Ko je naprava vklopljena, nastavite s stikalom za frekvenco / uro (15) na uro. Po tem je na monitorju prikazan čas. Če boste s stikalom nastavili stikalom za frekvenco / uro (15) na frekvenco, bo prikazana frekvenca. Frekvenca / ura ne deluje če je naprava izklopljena.

## **6 VKLOP / IZKLOP AM IN FM**

Vi lahko sprejemate AM / FM tako, da pritisnete na vklop AM (20) ali vklop FM (18). Napravo izklopite s pritiskom na gumb za izklop obratovanja (9).

## **7 IZBIRA MW ALI SW1-7**

Po pritisku na vklop AM (20), pritisnite stikalo za izbiro MW / SW (7) v levo ali desno, da nastavite želeno frekvenco. Po tem lahko oddajo sprejemate na želeni frekvenci.

## **8 ISKANJE POSTAJE**

Po izbiri frekvence vrtite gumb za nastavitve postaje in opazujte na digitalnem monitorju (22) tako dolgo, dokler niste našli zelene postaje.

## **9 NASTAVITEV GLASNOSTI**

Ko je radio vklopljen vrtite regulator glasnosti v levo ali desno, da nastavite želeno glasnost.

## **10 NASTAVITEV URE**

Radio uporablja 12 urni format. Ko je stikalo za izbiro frekvence / ure (15) nastavljen na uro in ko je naprava izklopljena, je na digitalnem monitorju prikazan nastavljen čas (PM pomeni popoldan).

## 11 NASTAVITEV ČASA

Pritisnite tipko za nastavev časa (16). Potem pritisnite tipko za nastavev ure (21) ali minut (14), da nastavite uro ali minuto. Stikalo za frekvenco / uro nastavite na uro. Pri vklopljeni napravi je sprejeta postaja. Za nastavev časa ponovite zgornje korake.

### Napotek:

Nastavite pravilen dopoldanski (AM) in popoldanski čas (PM).

## 12 NASTAVITEV ALARMA

Po nastavitvi časa pojdite po naslednjih korakih:

Radio pustite na prikazu časa in pritisnite tipko za nastavev alarma (17). Na to je na monitorju viden drugačen čas. Za nastavev ur ali minut alarma pritisnite tipko za nastavev ur (21) ali minut (14).

1. Po nastavitvi alarma vklopite radio in izberite v FM frekvenci zeleno radijsko postajo. Po tem izklopite radio in nastavite način čakanja.
2. Za uporabo funkcije alarma pritisnite tipko za vklop / izklop alarma (11). Po tem bo signal prikazan na monitorju.
3. Ko je nastavljeni čas dosežen, bo radio avtomatsko vklopil alarm.
4. Tipka za izklop (9) ne deluje tako dolgo, dokler ne pritisnete na tipko za vklop / izklop alarma (11). Ko je naprava v stanju bujenja pritisnite za izklop radia tipko za izklop obratovanja (9).
5. Če ne želite nastaviti funkcije alarma, potem pritisnite tipko za vklop / izklop alarma (11) in signal ne bo več prikazan.

Alarm lahko upravljate s tipko za vklop / izklop alarma (11) ne glede na to ali je naprava vklopljena ali izklopljena.

## 13 ODSTRANITEV



Če boste kdajkoli kasneje izdelek želeli odstrani, potem upoštevajte sledeče:

Električnega odpada ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Električne odpadke reciklirajte po svojih najboljših močeh.

V zvezi z ponovno uporabo se pozanimajte pri komunalnem organu ali pa pri vašem podajalcu.

**Garancijska Izjava:**

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05