


**Zubehör (allgemein)  
SKMU PG 13,5-K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

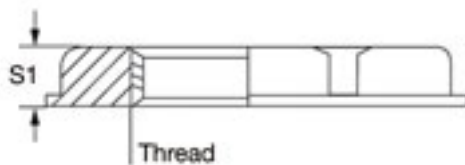

Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel/ Leitungseinführungen im Portfolio: Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP 66, 67,68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/ Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar.

- Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing
- EMV Verschraubungen
- Für Explosionsgefährdete Bereiche
- VDE, CSA und UL Zulassungen

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1697470000</a>
Typ	SKMU PG 13,5-K GR
Ausführung	Zubehör (allgemein), Gegenmutter, Polyamid 6 (PA6 - GF30), PG 13,5
GTIN (EAN)	4008190880583
VPE	100 Stück

**Datenblatt**

**Zubehör (allgemein)  
SKMU PG 13,5-K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 2,2 g

**Breite**

Stärke 6 mm

**Allgemeine Angaben**

Außendurchmesser	31,19 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbcode	RAL 7035	Gewinde (außen)	PG 13,5
Gewindelänge	6 mm	Schlüsselweite 1	27 mm
Stärke	6 mm	Verschraubung	PG
Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000940	ETIM 3.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	23-11-07-01
eClass 5.1	23-11-07-01	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

**Zulassungen**

Zulassungen

