

Kabelmarkierer WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



WSM Plättchen

- Komplett rostfrei und säurebeständig
- Geprägte Zeichen auch nach Lackierung noch gut lesbar
- Auch als Sonderdruck, geprägt auf Halter, erhältlich
- Inhalt WSM Service Box, je 40 Stück 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, Erde, Neutral. 200 Stück
Stahlkabelbinder 200mm. Edelstahlhalter 30 Stück in 48 mm und 60 mm, 20 Stück in 84 mm und 10 Stück in 108 mm und 288 mm

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1712501663
Typ	WSM 10 N
Ausführung	Kabelmarkierer, 5,5 x 9,9 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber
GTIN (EAN)	4008190947415
VPE	200 Stück

Kabelmarkierer WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	5,5 mm	Breite	9,9 mm
Höhe	0,3 mm	Tiefe	0,3 mm
Nettogewicht	0,15 g		

Markierungen

Art des Aufdrucks	Standard	Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß
Cadmium	Nein	Einsatztemperaturbereich, max.	500 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-80 °C	Farbe	silber
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	40 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Silikone	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Werkstoff	Edelstahl 1.4404		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

Produkthinweise

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • komplett rostfrei und säurebeständig • geprägte Zeichen auch nach Lackierung noch gut lesbar • Auch als Sonderdruck, geprägt auf Halter, erhältlich • Inhalt WSM Service Box, je 40 Stück 0-9,A-Ö,+,-,x,/;:.,~,ü,Erde,Neutral. 200 Stück Stahlkabelbinder 200 mm. Edelstahlhalter 30 Stück in 48 mm und 60 mm, 20 Stück in 84 mm und 10 Stück in 108 mm und 288 mm.
---------------------	--

Zulassungen


Zulassungen

Kabelmarkierer WSM 10 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Stahl

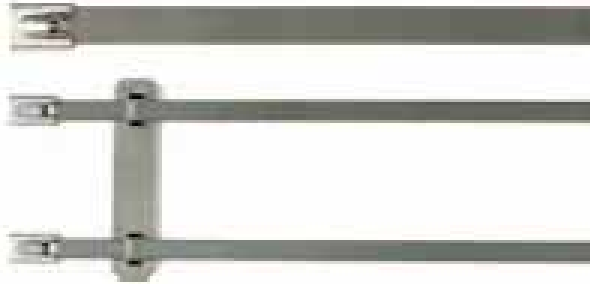

WeidSteel beinhaltet ein umfangreiches Sortiment an Stahlkabelbindern für extreme Materialbeanspruchungen, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.

- Edelstahl AISI 304
- Leichte und sichere Installation durch patentierten Verschlusskopf
- Patentierte abgerundete Kanten, dadurch keine Verletzungsgefahr
- Ideal für Außenbereiche
- Strahlen- und korrosionsbeständig
- Anti-magnetisch
- Keine Verzahnung, daher kein Abreiben der Isolation

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1699910000	SCT 4,6/360 C	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 360 x 4,6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892357	100 Stück
1699930000	SCT 4,6/679	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 679 x 4,6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892371	100 Stück
1699810000	SCT 4,6/201 C	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 201 x 4,6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892258	100 Stück
1699800000	SCT 4,6/127 C	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 127 x 4,6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892241	100 Stück
1699940000	SCT 4,6/838	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 838 x 4,6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892388	100 Stück
1699920000	SCT 4,6/520	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 520 x 4,6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892364	100 Stück
1699900000	SCT 4,6/266C	Zubehör (allgemein), Kabelbinder, 266 x 4,6 mm, Edelstahl 1.4301, 445 Nm	4008190892340	100 Stück

**Kabelmarkierer
WSM 10 N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör



Das **WSM-Tool** ist ein Werkzeug mit dem Stahlkabelbinder festgezogen werden. Zwei verschiedene Ausführungen sind vorhanden: Mit der **Automatik**-Ausführung lassen sich Kabelbinder festziehen und die überstehenden Binderenden in einem Arbeitsgang abschneiden. Das WSM-Tool in der Variante **Manuell** dient ausschließlich zum Festziehen der Kabelbinder, danach ist das Kabelband per 90°-Drehung abzusetzen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1774470000	WSM TOOL AUTOMATIK	Kabelmarkierer, 275	4032248149261	1 Stück
1774480000	WSM TOOL MANUELL	Kabelmarkierer, 220	4032248149278	1 Stück

Halter



WSM ist ein komplettes Markierungssystem für Kabel, Leitungen, Rohre und Komponenten - es bietet dauerhafte Markierungen in Umgebungen, denen sonst kein Markierer standhält. Das Programm besteht aus Markierungsplättchen, Halter und Kabelbindern aus Edelstahl - einzeln oder komplett im **WSM-Set** und Service-Box.

Vorteile:

- Kräftiger Prägetext für optimale Lesbarkeit
- Beständig gegen Wärme, Kälte, Korrosion, Säuren, Chemikalien, Feuer etc.
- Einzeichen- und Mehrzeichenmarkierung, auch kombinierbar
- Schnelle Montage
- Ideal für den Außenbereich
- Einfache Befestigung mit Kabelbindern

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1774500000	WSMH 48mm	Kabelmarkierer, 48 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber	4032248149292	50 Stück
1774490000	WSMH 288mm	Kabelmarkierer, 288 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber	4032248149285	50 Stück
1774530000	WSMH 108mm	Kabelmarkierer, 108 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber	4032248149322	50 Stück
1774520000	WSMH 84mm	Kabelmarkierer, 84 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber	4032248149315	50 Stück

Datenblatt**Kabelmarkierer
WSM 10 N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

[1774510000](#) WSMH 60mm

Kabelmarkierer, 60 x 11 mm, Edelstahl 1.4404,
Farbe: silber 4032248149308 50 Stück