


## Kabelmarkierer CLI M 2-4 GE/SW J MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

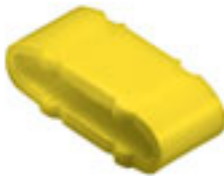

{Reference (Object) not found: prod32188158582590}

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1733651655</a>
Typ	CLI M 2-4 GE/SW J MP
Ausführung	Kabelmarkierer, 4 x 11.3 mm, PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4008190398149
VPE	100 Stück

## Kabelmarkierer CLI M 2-4 GE/SW J MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	4 mm	Breite	11,3 mm
Höhe	3 mm	Tiefe	3 mm
Nettogewicht	0,13 g		

### Markierungen

Art des Aufdrucks	Standard	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufdruckverfahren	Laserdruck	Aufgedruckte Zeichen	Buchstaben, groß
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Cadmium	Nein
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	gelb	Isolationsdurchmesser, max.	40 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm <sup>2</sup>
Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Orientierung des Aufdrucks	waagrecht	Plotterbeschriftbar	Nein
Silikone	Nein	Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein
Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium		

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

### Zulassungen

Zulassungen

**Datenblatt**

**Kabelmarkierer  
CLI M 2-4 GE/SW J MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**



Artikelähnliche Abbildung

**Datenblatt**

**Kabelmarkierer  
CLI M 2-4 GE/SW J MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Halter**



**CLI M-Markierer** befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen **CLI MH**, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

**Vorteile:**

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm<sup>2</sup>
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">0189400000</a>	CLI MH 110 HSTR	Kabelmarkierer, 110 x 10 mm, Polyamid, Farbe: schwarz	4008190144784	100 Stück

**Halter**



**CLI M-Markierer** befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen **CLI MH**, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

**Vorteile:**

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm<sup>2</sup>
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
<a href="#">0524400000</a>	CLI MH 70 HSTR	Kabelmarkierer, 70 x 10 mm, Polyamid, Farbe: schwarz	4008190075057	100 Stück