


**SAI-Passiv  
SAI-4-M 3P IDC UT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

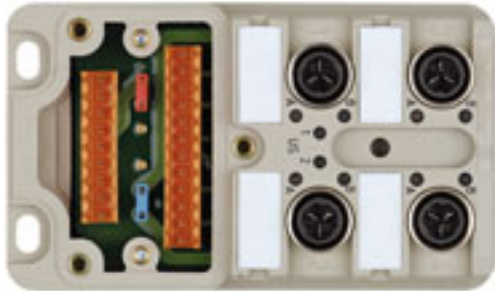

- Kompakter IDC-Anschluss verkürzt Herstell-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten
- Rändelmutter aus Metall - robust, sichere Handhabung bei geringem Kraftaufwand.
- Die Abmessungen der IDC-Verteiler entsprechen denen der Standard-SAI-Verteiler. Sie sind mit ihnen kompatibel.
- 3-polige Ausführung mit je 1 E/A-Signal pro Steckplatz und 4-polige Ausführung mit je 2 E/A-Signale pro Steckplatz,
- individuelle Konfektion der Sensor-/Aktor-Leitungen vor Ort,
- sichere und schnelle Verbindung durch Anschlusselement IDC,
- Schutzart IP 67.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1760041000</a>
Typ	SAI-4-M 3P IDC UT
Ausführung	SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, M12, Haubenversion, Ja
GTIN (EAN)	4032248220274
VPE	2 Stück

**Datenblatt**

**SAI-Passiv  
SAI-4-M 3P IDC UT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	102 mm	Breite	60 mm
Höhe	41,5 mm	Nettogewicht	124,5 g

**Allgemeine Daten**

Brandverhalten	V-0	Gehäusebasismaterial	Pocan
Isolationswiderstand	10 <sup>9</sup> Ω	Kontaktbuchsendurchmesser	M12
Kontaktoberfläche	verzinkt	Leiteraußendurchmesser	1.2 - 1.6mm
Leiteraußendurchmesser, max.	1,6 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	1,2 mm
Schutzart	IP 67	Verschmutzungsgrad	2

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC001856	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.0	27-06-91-90	eClass 7.0	27-06-91-90

**Zulassungen**

Zulassungen

