

MusicFly Pro



Übermittelt ID3 per RDS

Frei wählbare Radiofrequenzen, 7 Speicher

Funktionssteuerung direkt am FM Transmitter (bei USB)

Luxus FM Transmitter mit automatischer Musikdatenübertragung (z.B. ID3 Tag) per RDS

Mit dem MusicFly Pro fliegt Ihre Musik drahtlos von einer beliebigen Audioquelle - wie z.B. CD- oder MP3 Player - zum Autoradio, per Funk ohne Einbau und Installation. Der MusicFly Pro wird einfach in die Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs gesteckt und auf eine freie Radiofrequenz programmiert. Nahezu jede Datenquelle kann über einen integrierten USB Port an den MusicFly Pro angeschlossen werden z. B. Kartenleser, Speichersticks und Festplatten bis 32 GB.

Musikinformationen am Display Ihres RDS Radios

Der MusicFly Pro bietet noch mehr: Über USB angeschlossene Geräte werden gleichzeitig geladen, Musikinformationen wie Titel und Interpret an das Radio mitgesendet und im Display angezeigt. Die Steuerung der Abspielfunktionen und das Ordnermanagement kann direkt an dem intelligenten FM Transmitter erfolgen. Für die Wiedergabe von DRM- oder I-Tune-geschützten Dateien dient ein zusätzlicher Audio-Eingang, an dem die Endgeräte einfach über das zum Lieferumfang gehörende Audiokabel angeschlossen werden.

Luxus FM-Transmitter
mit USB Anschluß
und RDS



 
Arbeitet mit
folgenden Geräten




iPod



CD-Player




Walkman

 

MP3-Player



 Card-Reader



USB-Stick



USB-Laufwerk



::: it's my life :::

MusicFly Pro

Technische Spezifikation

Konnektivität

- Anschluss direkt an den Zigarettenanzünder-Buchse (12 Volt)
- USB Anschluss (Direkte MP3, WMA/DRM Wiedergabe)
- Über den Audio-Eingang ist die Wiedergabe von Musik (auch DRM geschützt) oder Hörbüchern mit dem Autoradio möglich
- Frei wählbare Radiofrequenz: 87,6 ~ 107,9 MHz

Ausstattung

- Frei wählbare Radiofrequenz
- 7 Speicher
- ID3 Tag Information für USB Port
- Funktionssteuerung direkt am FM Transmitter (bei USB)

Technische Daten

- Frequenzbereich: 87,6 ~ 107,9 MHz
- Sendeleistung: 50 nW
- Modulationsart: FM (F3E)
- Audio Frequenzbereich: 20Hz ~ 15 KHz
- Kanaltrennung: 30dB
- Externe Stromversorgung: 12V
- Temperaturbereich: -10 ~ +50 C°


Gehäuse

- Abmessungen: 67 x 32 x 96 mm
- Gewicht: 47g

Lieferumfang

- UKW Sender, Adapter für 2,5 mm Stecker, Audio Kabel, Bedienungsanleitung

MusicFly Pro
Art.-Nr.: 15503
EAN 4011942155037

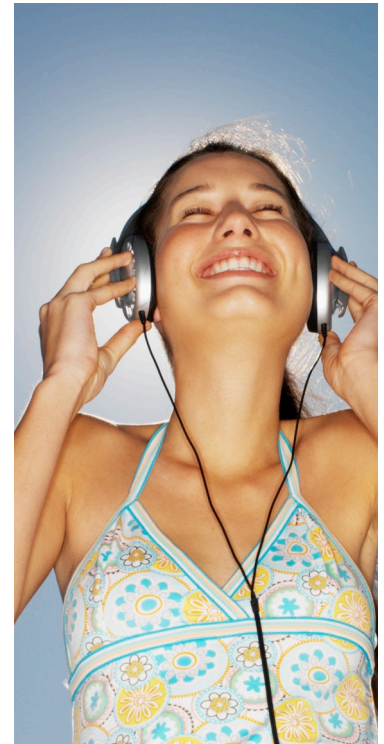

dnt Drahtlose Nachrichtentechnik Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Voltastr. 4
D-63128 Dietzenbach, Germany

Phone +49 (0) 60 74 / 37 14 0
Fax +49 (0) 60 74 / 37 14 37

E-Mail dnt@dnt.de
Internet <http://www.dnt.de>



© 2008 dnt GmbH
Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Halter.
All brand and product names are trademarks of their respective holders.