


# Hier finden Sie die richtige Lautsprechergröße und den passenden Halter!

## Einbauposition Fahrzeug

Fahrzeugtyp	1	2	3	4	5	6	Lautsprecher-Halterung
<b>Alfa</b>							
147, GT, Spider 04.06			G				36 55 56-86
<b>Audi</b>							
A 3 bis 06.03			G				36 55 13-86
A 3 bis 06.03					L		36 58 15-86
A 3 ab 07.03			L		L		37 83 48-86
A 4, A 4 Avant bis 10.00			G				36 55 21-86
A 4, A 4 Avant bis 10.00					L	L	36 58 15-86
A 4 bis 10.00					L		37 14 38-86
A 4, A 4 Avant ab 11.00			L		L		37 83 48-86
A 6 ab 5.97, A 6 Avant ab 03.98			L	L			36 58 15-86
TT			L		L		36 58 15-86
<b>BMW</b>							
Mini			G				37 80 41-86
3 er Compact (E 36)				G			37 83 50-86
3 er (E 36)					N		37 75 29-86
3 er (E46)			G		G		37 64 18-86
5 er bis 12.95, 7 er bis 06.94					G		37 14 61-86
<b>Citroen</b>							
C 3					G		37 14 74-86
<b>Fiat</b>							
Panda bis 09.03	B						37 14 52-86
Panda ab 10.03			L				37 14 98-86
Panda ab 10.03					L		37 14 99-86
Uno ab 11.89	B						37 15 00-86
Punto ab 9.99				G			37 14 69-86
Grande Punto			L				37 14 81-86
Grande Punto					L		37 14 82-86
Idea			L				37 15 01-86
Stilo			L				37 14 72-86
Stilo, 3 Türer					L		37 14 73-86
Bravo, Brava, Marea, Marea Week			G				36 55 56-86
Multipla					G		36 55 56-86
<b>Ford</b>							
Fiesta ab 03.89 bis 04.02			G				37 14 56-86
Fiesta ab 03.89 bis 04.02				B			37 14 57-86
Fiesta ab 05.02			L		L		36 56 37-86
Ka			L				36 56 37-86
Escort/Orion ab 10.90			F				36 55 99-86
Escort/Orion ab 10.90			L				37 80 49-86
Escort/Orion ab 10.90				L			97 15 28-86
Puma			G				37 14 89-86
Focus, Focus Kombi bis 10.04			L		L		36 56 37-86
Focus ab 11.04, C-Max, S-Max			L				37 80 51-86
Focus ab 11.04, C-Max, S-Max					L		37 80 53-86
Tourneo			L		L		36 56 37-86
Transit			L				36 56 37-86
<b>Honda</b>							
CRV bis 06, Accord, Perlude			G				37 14 89-86
Civic 01.02			G				37 15 11-86
HRV				B			37 15 24-86
Accord ab 01.99 bis 12.01					G		37 15 23-86
<b>Lancia</b>							
Y					G		37 14 37-86
Ypsilon			L				37 15 01-86
<b>Mazda</b>							
121 ab 03.96			G				37 14 56-86
121 ab 03.96				B			37 14 57-86
<b>Mercedes</b>							
200-300 (W124) mit Heckkopfst.					F		37 15 29-86
A-Klasse (W168)			L				37 15 09-86
A-Klasse (W168)					L		37 15 14-86
A-Klasse (W169)			L				37 14 84-86
A-Klasse (W169)					L		37 14 85-86
B-Klasse (W 245)			L				37 14 84-86
B-Klasse (W 245)					L		37 14 85-86
C-Klasse (W202)			L				37 15 39-86
C-Klasse (W202)					F		37 15 20-86
C-Klasse (W202)					F		37 14 43-86
C-Klasse (W203)			L				37 14 65-86
C-Klasse (W203)					G		37 14 66-86
E-Klasse (W210)			L				37 14 41-86
E-Klasse (W210)					G		37 14 86-86
E-Klasse (W210)				L			37 14 42-86
CLK (W208)			L				37 15 16-86
SLK			L				37 15 22-86
M-Klasse			L				37 14 68-86

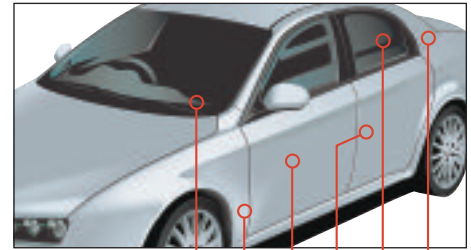

### Lautsprecher-Abmessungen:

B = 100 mm  
 F = 120 mm  
 G = 130 mm  
 L = 165 mm  
 M = 200 mm  
 N = 6x 9"

### Einbauposition Fahrzeug

1 = Armaturenbrett  
 2 = Fußraum  
 3 = vordere Tür  
 4 = Seitenteil Heck  
 5 = Heckklappe  
 6 = hintere Tür und Fond

## Einbauposition Fahrzeug

Fahrzeugtyp	1	2	3	4	5	6	Lautsprecher-Halterung
<b>Nissan</b>							
Patrol, Patrol GR, Sunny, Blue Bird			G				37 14 89-86
Micra ab 11.02			L				37 80 43-86
Micra ab 11.02						G	37 80 45-86
<b>Opel</b>							
Astra, Vectra, Calibra, Omega, Zafira			L				36 56 96-86
Astra, Vectra, Calibra, Omega, Corsa ab 05.93 Tigra			L		F		37 15 07-86
Corsa ab 05.93 Tigra							36 56 70-86
Corsa ab 05.93 Tigra				G			37 15 41-86
Astra ab 2004, Corsa ab 2006			L				37 14 81-86
Astra ab 2004, Corsa ab 2007						B/F	37 14 82-86
<b>Peugeot</b>							
207			G				37 14 87-86
306 XN			L				37 15 35-86
306 XR, XS			G				37 14 89-86
<b>Renault</b>							
Twingo bis 08.98	B						37 15 36-86
Twingo bis 08.99, graues Gitter				F			37 15 40-86
Twingo bis 08.99, beiger Topf gelbes Gitter				F			37 15 15-86
Twingo bis 08.99, beiger Topf graues Gitter				F			37 15 26-86
R 19 Phase II	B						37 15 27-86
Laguna				L			37 15 38-86
Laguna Grand Tour					B		37 14 39-86
Twingo			G				37 14 88-86
<b>Seat</b>							
Marbella	B						37 14 52-86
Arosa			L				36 58 40-86
Ibiza ab 01.99, Cordoba ab 01.99			L				37 15 25-86
Toledo ab 02.99, Leon			L		L		36 58 40-86
<b>Suzuki</b>							
Vitara, Vitara V 6 bis 04.98					F		37 14 97-86
Baleno, Vitara X 90, Vitara ab 05.98					G		37 14 89-86
Swift ab 2005			L			L	37 15 12-86
<b>Toyota</b>							
Yaris 03 bis 06			L		L		37 14 94-86
Corolla ab 01.02			L		L		37 14 95-86
<b>Volvo</b>							
440, 460 ab 09.93			G				37 14 36-86
740, 760			G				37 14 55-86
850, graues Gitter			G				37 14 54-86
850, schwarzes Gitter			G				37 14 53-86
940, 960 bis 12.94			G				37 14 55-86
S 40, V 40			G				37 14 44-86
S 70, V 70 bis 12.99			L				37 14 49-86
S 70, V 70 bis 12.99					L	L	37 14 96-86
S 70 bis 12.99					L		37 14 51-86
S 60, V 70 ab 01.00			L				37 15 02-86
S 60, V 70 ab 01.00					L	L	37 14 79-86
<b>VW</b>							
Lupo, Golf IV, Beetle, Bora, Passat ab 10.96			L				36 58 40-86
Lupo, Golf IV, Beetle, Bora, Passat ab 10.96			M				37 14 71-86
Polo ab 10.99 bis 09.01			L				37 64 06-86
Polo ab 10.99 bis 09.02						L	37 14 70-86
Golf III, Bora			G				37 08 69-86
Golf III, Bora					G		37 15 37-86
Golf V,			L		L		37 80 47-86
Touran, T 5, Caddy			L				37 80 47-86
Touran, T 5,					L		36 58 40-86
Golf V, Touran, T 5, Caddy			M				37 15 10-86