




## LED LENSER® SEO 3

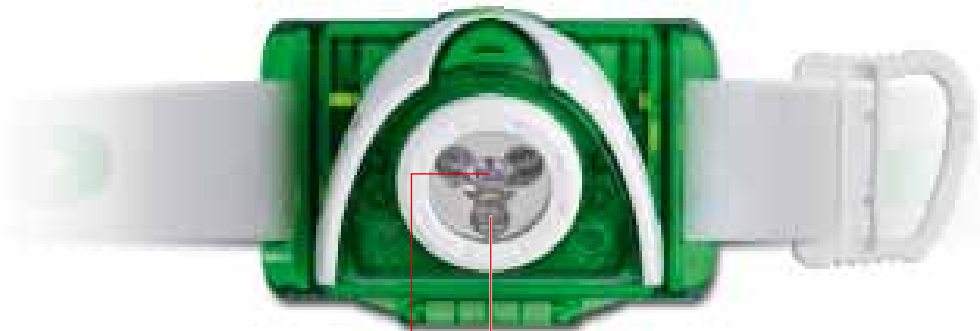

BLENDFREIES ROTES LED-LICHT

3 POWER LEDs  
(MIT BLINKFUNKTION)



100%  
low power 15%  
signal

LED	3 White Power LEDs
	1 Red Power LED
Gewicht	96 g
Lichtstrom	90 lm*
Batterien	3 x AAA
Energietank	4,05 Wh**
Leuchtdauer	10 h*
Leuchtweite	40 m*

Technische Daten

Der Einstieg in die aufregende Stirnlampenserie mit dem jungen Design beginnt mit der SEO 3. Die einfach zu bedienende Lampe strahlt aus ihren aus drei hochwertigen LEDs mit bis zu 90 Lumen. Der Kopf ist schwenkbar, kompakt und so leicht, dass man ihn beim Tragen kaum spürt. Wie alle LED LENSER® SEO-Lampen bietet sie eine Tastensperre um versehentliches Einschalten zu verhindern. Zur Erhaltung der Nachtsichtfähigkeit steht eine Rotlichtfunktion (Night Vision) zur Verfügung. Die LED LENSER® SEO3 ist eine hochwertige Stirnlampe mit perfekter Leistung.

Lieferumfang: Batterien, waschbares Kopfband, Karabinerhaken, Gebrauchsanweisung

Art. Nr. 6103



## LED LENSER® SE05



BLENDFREIES ROTES LED-LICHT

HIGH END POWER LED  
(MIT BLINKFUNKTION)



100%  
dim memory 100-15%  
signal



LED	High End Power LED
Gewicht	105 g
Lichtstrom	180 lm*
Batterien	3 x AAA
Energietank	4,05 Wh*
Leuchtdauer	7 h*
Leuchtweite	130 m*
Technische Daten	

Für Leistungshungrige ist die LED LENSER® SE05 genau das Richtige. Gegenüber dem Einstiegsmodell LED LENSER® SE03 wurde die Lichtleistung verdoppelt und die Leuchtdauer um ein nahezu ein Drittel gesteigert. Direkt am schwenkbaren Lampenkopf werden die Lichtfunktionen geschaltet. Besonders praktisch ist die stufenlose Dimmfunktion, die sich die letzte Einstellung merkt. Der Lichtkegel wird über das Advanced Focus System reguliert und erreicht in der fokussierten Stellung eine erstaunliche Leuchtweite. Die LED LENSER® SE05 ist in zwei Ausführungen erhältlich und bietet neben bester Performance auch die Möglichkeit mit farbigen Kopfbändern die Lampe an den eigenen Stil anzupassen.


Lieferumfang: Batteries, washable headband, carabiner, manual

Grau Art. Nr. 6105 | Rot Art. Nr. 6106



## LED LENSER® SE07R

RECHARGEABL

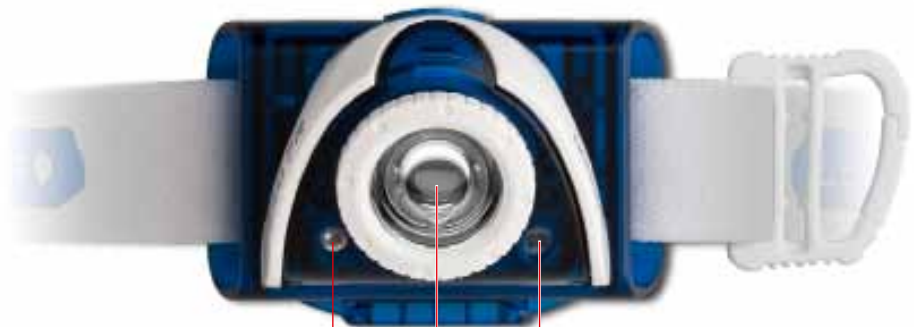

BLENDFREIES ROTES LED-LICHT

HIGH END POWER LED  
(MIT BLINKFUNKTION)

SENSOR FÜR  
ABBLEND AUTOMATIK



100%  
dimm memory 100-15%  
automatic low beam  
signal  
constant current | energy saving mode



LED	High End Power LED
Gewicht	105 g
Lichtstrom	220 lm*
Batterien	Li-ion Battery
Energietank	3,2 Wh*
Leuchtdauer	5 h*
Leuchtweite	130 m*

Technische Daten

Für umweltbewusste Nutzer ist die LED LENSER® SE07R die erste Wahl. Das Topmodell der LED LENSER® SE0-Serie ist aufladbar, fokussierbar und bietet in Punkto Leuchtkraft noch einige Lumen mehr als die anderen Modelle.

Besonders innovativ ist die automatische Dimmung, in Abhängigkeit des reflektierten Lichts. Blickt man beispielsweise zwischendurch mal auf die Karte, muss man die Lichtintensität nicht manuell verringern. Ein Sensor erkennt das reflektierte Licht und dimmt automatisch, um Blendeffekte zu vermeiden. Die LED LENSER® SE07R vereint in einem zeitgemäßen Design die besten Funktionen der Serie und ist durch ihren wiederaufladbaren Akku zudem kostensparend im Betrieb.

Akkus, Ladegerät, waschbares Kopfband, Karabinerhaken, Gebrauchsanweisung