




Marquardt Mechatronik GmbH
 Schloss-Str. 16
 78604 Rietheim-Weilheim
 Deutschland

Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0
 Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399
 Internet: www.marquardt.de
 E-Mail: marquardt@marquardt.de


Produktbild / Zeichnungen



Abbildung ähnlich

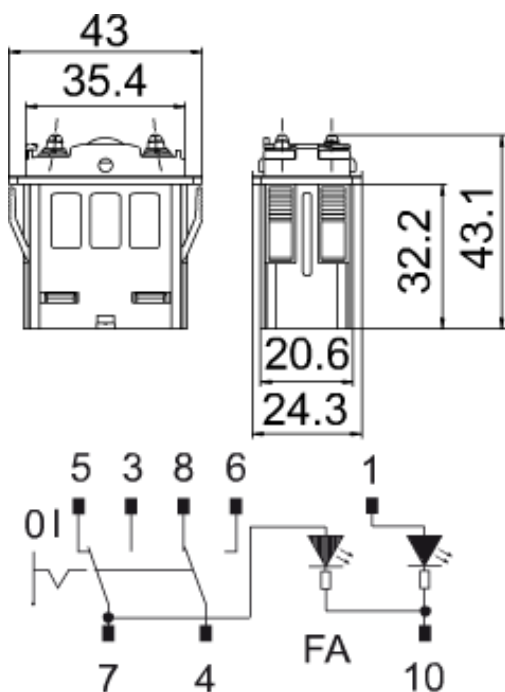

Technische Daten

Produktnummer	3250.0301	
Betätigerfarbe / Bedruckung		
Geschäftsbereich	Schalter & Sensoren	
Produktmanager	Buschle	
Produktfamilie	Wippschalter	
Betätigungsart	direkt	
Verpackungseinheit	50	
Sonstiges (Tabelle Katalog)	Schaltzeichen: 50.29 / mit Funktionsanzeige LED rot / mit Suchbeleuchtung LED grün	
Gewicht	24.500 g	
ROHS Konform	ja	
Produkt-Code	3250-2E-31-1-0	
Ausgabe	Katalog	
Schaltfunktion	Umschalter (DPDT)	
Material fester Kontakt	AgNi	
Polzahl	2 - polig	
Anschlüsse	Steckanschluss, 3,0 x 0,8	
Mechanische Lebensdauer	50E4	
Schaltleistung IEC	10 (5) A 24 V DC 1E5	
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm	
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm	
Kriechstromfestigkeit	250 PTI	
Schutzart	Anschluss Betätiger	IP 40 IP 66 und IP 67
Temperaturangaben	Anschlussseite min. Anschlussseite max. Betätigungsseite min. Betätigungsseite max.	-40 °C 85 °C -40 °C 85 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	PA glasfaserverstärkt, ohne montierte Wippe	
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PP, schwarz Sockel: PA, schwarz	
Anschlussoberfläche	Lageranschluss Außenanschluss	versilbert versilbert
Kontaktmaterial	AgNi	
Beleuchtung	Symbolposition 1: LED, 24 V, grün Funktionsbeleuchtung: LED, rot	
Schaltkraft	7 N bis 12 N +1,5 N	
Sonstiges	Schaltzeichen: 50.29	
Zusatzbeschriftung	50.29	
Befestigungsart	Rastbefestigung	