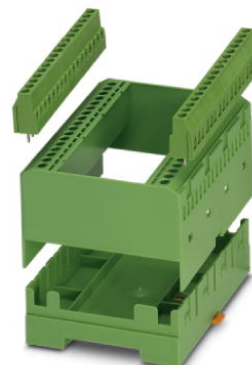



# EMG 90-LG/SET

Codice articolo: 2907884

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907884>

Set di custodia per elettronica, comprendente modulo per elettronica e blocchi di morsetti per circuiti stampati, passo 5

| Dati commerciali            |  |
|-----------------------------|--|
| EAN                         | <br>4 017918 147983 |
| VPE                         | 5 pcs.   |
| Tariffa doganale            | 85369010   |
| Peso lordo pezzi            | 201,52 g   |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 547 (CC-2009)   |

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 06.08.2004



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Informazioni generali**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo di custodia   | Moduli vuoti                       |
| Materiale custodia | Policarbonato rinforzato con fibre |
| Colore             | verde                              |

**Misure/poli**

|           |       |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 75 mm |
|-----------|-------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza di montaggio | 47,5 mm |
| Larghezza            | 90 mm   |
| N. poli              | 34      |
| Passo                | 5 mm    |

#### Dati tecnici

|  |                    |
|--|--------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                                   | -40 °C ... 125 °C  |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                             | V0                 |
| Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale | 4,1 W 4,6 W 7,5 mm |
|  | 5 W 5,7 W 15 mm    |
|  | 6,1 W 7,1 W 52 mm  |

#### Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

| Articolo         | Denominazione | Descrizione   |
|------------------|---------------|---|
| <b>Generale</b>  |               |   |
| 2946272          | P 1-EMG 90    | Circuito stampato per il montaggio di componenti elettronici  |
| <b>Montaggio</b> |               |   |
| 2941824          | EMG 90-ZE     | Elemento intermedio, per aumentare il volume di montaggio   |
| 2941510          | EMG-KA        | Copertura a vite/morsetti, set composto da 50 strisce per morsetti e aperture a vite, 1 striscia copre 12 morsetti. |
| <b>Siglatura</b> |               |   |
| 2947035          | EMG-GKS 12    | Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 12 mm  |
| 2941594          | EMG-GKS 22    | Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 22 mm  |

### Prodotti complementari


| Articolo         | Denominazione       | Descrizione   |
|------------------|---------------------|---|
| <b>Montaggio</b> |                     |   |
| 2945396          | EMG 90-H 7,5MM KLAR | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 7,5 mm                 |
| 2945406          | EMG 90-H 15MM KLAR  | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 15 mm, spessore: 90 mm |
| 2944300          | EMG 90-H 52MM GN    | Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione verde. Altezza: 52 mm, spessore: 90 mm       |

### Set prodotti

| Articolo         | Denominazione | Descrizione  |
|------------------|---------------|--|
| <b>Allgemein</b> |               |  |
| 2946256          | EMG 90-LG     | Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda c.s., senza morsetti a vite e calotta  |
| 1711026          | MKDS 3/ 2     | Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 400 V, Passo: 5 mm, N. poli: 2, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/ scheda: 0 °, Colore: verde, L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli! |
| 1711039          | MKDS 3/ 3     | Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 400 V, Passo: 5 mm, N. poli: 3, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/ scheda: 0 °, Colore: verde, L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli! |
| 1711042          | MKDS 3/ 4     | Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 400 V, Passo: 5 mm, N. poli: 4, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/ scheda: 0 °, Colore: verde, L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli! |

## Disegni


Disegno quotato

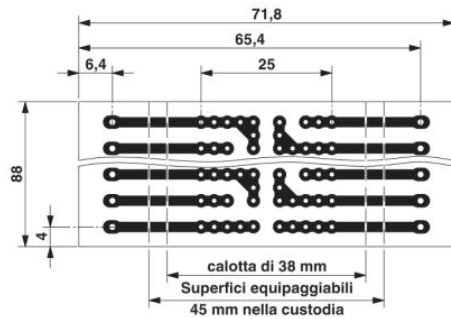

Passo da 5 mm

a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta

b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia

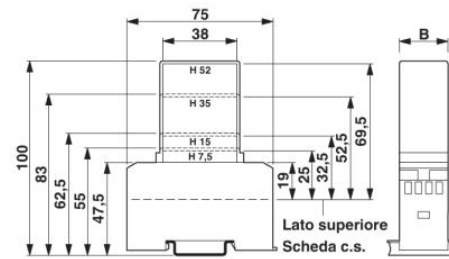

1 = parte superiore c.s.

B = larghezza custodia

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.