


HAFTMAGNET

Elektromagnet

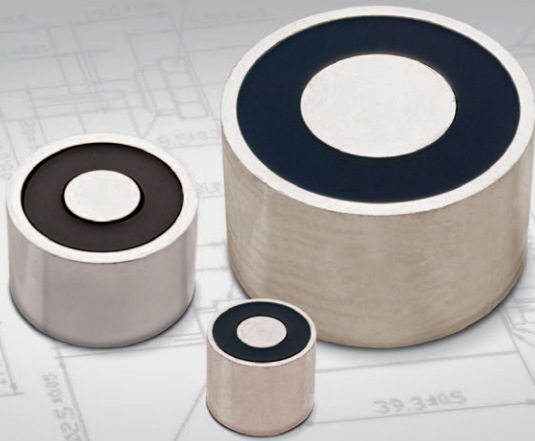

vollverkapselt


robust

kräftig

ITS-MS 2520

M

Bauform

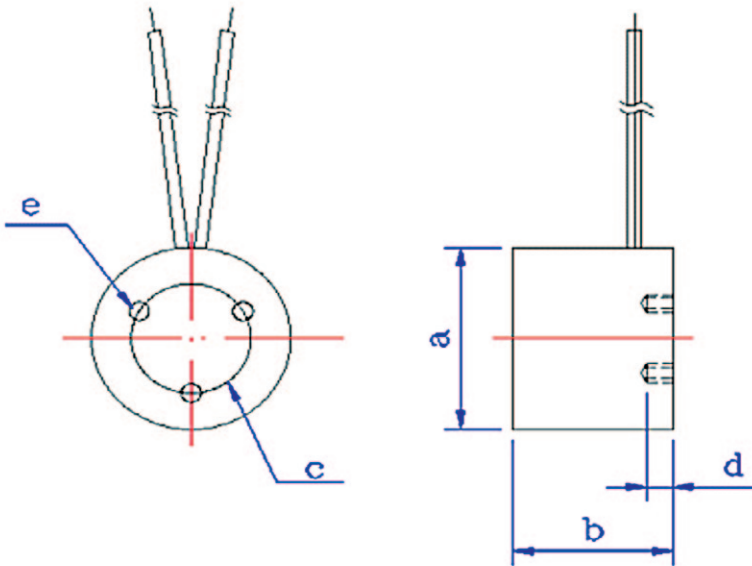

Beschreibung

Gewicht: 50 g

Nennleistung: 4,0 Watt

Haltekraft: 60 N

Anzugsplatte (Mindeststärke): 2,5 mm

Dimension

a	b	c	d	e
25	20	18,5	3	M3

Magnetausführungen

Spannungen:

12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z.B. Abmessungen, Kräfte usw...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)



RED
MAGNETICS®

POWERED BY INTERTEC

Intertec Components GmbH
Fachabteilung: Red Magnetics
Erdinger Straße 45
85356 Freising
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 0049-(0)8161-9913-0
Telefax: 0049-(0)8161-9913-20
E-Mail: service@red-magnetics.com
Info: www.red-magnetics.com