
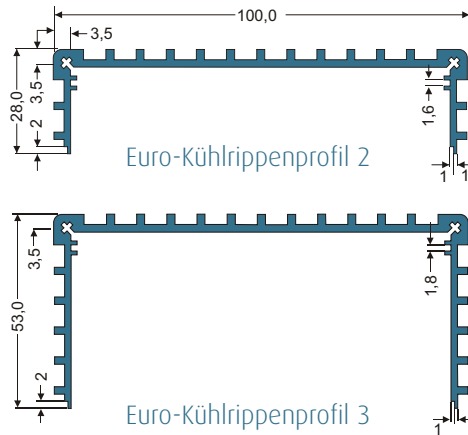


# Euro-Kühlrippenprofil

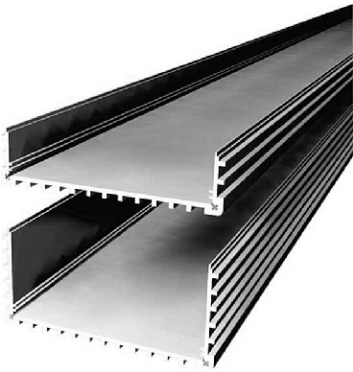

Kühlrippenprofile sind speziell zur Umhausung von Baugruppen der Leistungselektronik entwickelt worden. Hierzu wurde durch eine Rippenstruktur der äußeren Oberfläche die Wärmeableitung der Gehäuse wesentlich verbessert.

- Profile aus Alu-Strangpressprofil, natur eloxiert oder schwarz (andere Farben auf Anfrage)
- Nutzen zur Aufnahme von Platinen
- verbesserte Wärmeableitung durch Rippung der Gehäuseoberfläche
- drei verschiedene Gehäusehöhen durch Kombination der beiden Profile

## Bestell-Informationen

### Euro-Kühlrippenprofil 2

natur eloxiert  
l= 165 mm **Art. Nr. 120020 0165**  
l=1000 mm **Art. Nr. 120020 1000**  
l=3000 mm **Art. Nr. 120020 3000**

### Euro-Kühlrippenprofil 2

schwarz eloxiert  
l= 165 mm **Art. Nr. 120022 0165**  
l=1000 mm **Art. Nr. 120022 1000**  
l=3000 mm **Art. Nr. 120022 3000**

### Euro-Kühlrippenprofil 3

natur eloxiert  
l= 165 mm **Art. Nr. 120030 0165**  
l=1000 mm **Art. Nr. 120030 1000**  
l=3000 mm **Art. Nr. 120030 3000**

### Euro-Kühlrippenprofil 3

schwarz eloxiert  
l= 165 mm **Art. Nr. 120032 0165**  
l=1000 mm **Art. Nr. 120032 1000**  
l=3000 mm **Art. Nr. 120032 3000**

Individueller Profilschnitt bis l=3000 mm, sowie andere Farben auf Anfrage.

Art. Nr.: 1200xx 9999  
+ Länge in mm

# Euro-Kühlrippengehäuse EKG




Zur Montage der Gehäuse müssen die beiden Gehäuseprofile lediglich stirnseitig mit den Frontplatten verschraubt werden. Individuelle Gehäuseabmessungen und Farben sind möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

## Lieferumfang EKG Gehäuse:

- 2x Euro-Kühlrippenprofil
- 2x Abschlussplatten
- 4x Kunststoff-FüÙe
- 8x Blechschrauben

## Zubehörteile

### Frontplatte EKG 1, 2, 3

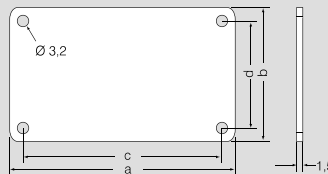

Art.-Nr.:	a	b	c	d
139041	110	54	103	47
139045	110	79	103	72
139049	110	104	103	97

Frontplatte EKG1 (110x54x1,5 mm)  
**Art. Nr. 139041**

Frontplatte EKG2 (110x79x1,5 mm)  
**Art. Nr. 139045**

Frontplatte EKG2 (110x104x1,5 mm)  
**Art. Nr. 139049**

## Montage-Set

8x Blechschraube  $\varnothing 2,9 \times 9,5$  mm,  
4x Kunststoff-FüÙe  $\varnothing 8$  mm  
**Art. Nr. 139140**

## Bestell-Informationen

### Euro-Gehäuse EKG 1

L168 x B110 x H54 mm  
natur eloxiert **Art. Nr. 130040**

### Euro-Gehäuse EKG 2

L168 x B110 x H79 mm  
natur eloxiert **Art. Nr. 130044**

### Euro-Gehäuse EKG 3

L168 x B110 x H104 mm  
natur eloxiert **Art. Nr. 130048**

### Euro-Gehäuse EKG 1s

L168 x B110 x H54 mm  
schwarz, pulverbeschichtet  
**Art. Nr. 130041**

### Euro-Gehäuse EKG 2s

L168 x B110 x H79 mm  
schwarz, pulverbeschichtet  
**Art. Nr. 130045**

### Euro-Gehäuse EKG 3s

L168 x B110 x H104 mm  
schwarz, pulverbeschichtet  
**Art. Nr. 130049**