


## Navodila za Hygrostat, model S22AP

Kat. štev. 53 72 84

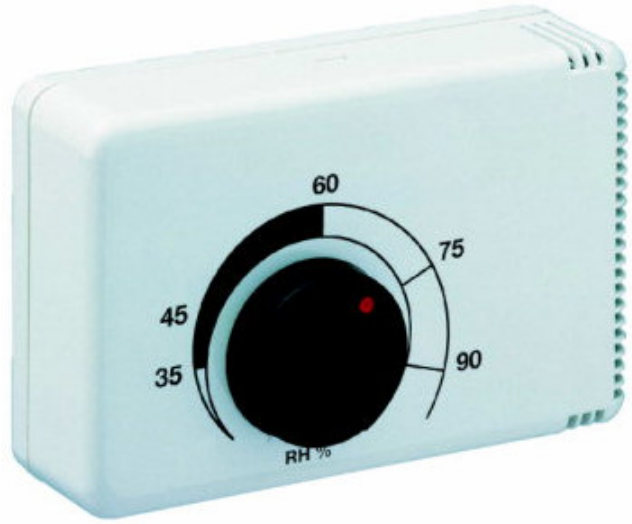

### 1. Tehnični podatki

- Nastavljivi območje vlage 20 do 90 % relativne vlage. Preklopna razlika 6 %.
- Zaščita IP 40
- Izmenična napetost 230 V / 50 Hz
- Za motorje do 150 W.

### 2. Funkcije

Hygrostat vključuje ventilator odvisno od določene vrednosti vlage.

### 3. Montaža in električna priključitev

- Hygrostat mora biti ca. 1,5 m nad tlemi in ne neposredno zraven vlažilnika zraka.
- Pred montažo vedno preverite napetost in frekvenco omrežja.
- Izvlecite nastavitveni gumb in odstranite pokrovno kapo (Glejte sliko 1 v originalnih navodilih). Pritrdite dva vijaka za podstavek na steno in vstavite priloženi zatič (Glejte sliko 2 v originalnih navodilih).
- Nazaj pritrdite pokrovno kapo
- Povežite kable po shemi (Glejte sliko 3 v originalnih navodilih)
- L - N = omrežje
- C = ventilator
- Pri instalaciji mora biti vsepolno stikalo z najmanj 3 mm kontaktno odprtino na vsakem polu.
- Nazaj pritrdite pokrovno kapo.
- Zaščita naprave: klasa II (dvojna izolacija) zato ozemljitev ni potrebna.

### 4. Preizkus

Nastavite gumb na 20 % relativne vlage. Ventilator se mora zagnati.

### 5. Vzdrževanje

Če naprava po dolgi uporabi ne deluje več zadovoljivo, morate z mehkim čopičem očistiti najlonski trak, ki deluje kot indikator.

#### Garancija:

Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

**Baterije:** Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

**Garancijska izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.