




## KR/CTM buntbandsfästen

### Egenskaper och fördelar

KR/CTM ger ett extra stöd för kabeln genom sitt svängda utförande. Monteras enkelt med skruv eller bult och ger ett säkert fäste, särskilt inom områden med höga vibrationer och i kombination med KR-buntbandet.

Detta är något av det mest vibrationssäkra infästningar som finns att få.

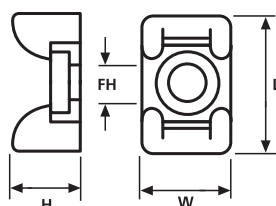



Buntbandsfästen KR6G5, KR8G5 och CTM



### Användningsområde

Utformad för att hålla grövre kabelbuntar. Dessa skruvfästen används inom många olika industriområden från jordbruk till lastbilsproduktion. De fäster säkert många olika sorters grova kabelbuntar ända upp till 7,6 mm breda.



Materialdata	
Material	<b>Polyamid 6.6 (PA66)</b>
Temperaturområde	<b>-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)</b>
Brännbarhetsklass	<b>UL94 V2</b>

Materialdata	
Material	<b>Polyamid 6.6 UV-tålig (PA66W)</b>
Temperaturområde	<b>-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)</b>
Brännbarhetsklass	<b>UL94 V2</b>

Materialdata	
Material	<b>Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS)</b>
Temperaturområde	<b>-40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.)</b>
Brännbarhetsklass	<b>UL94 V2</b>

### Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Hål Ø (FH)	Bandbr max. (G)	Material	Färg
151-24619	–	<b>KR6G5</b>	18,0	12,0	9,0	4,5	6,0	PA66	Naturell (NA)
151-24600	–	<b>KR6G5</b>	18,0	12,0	9,0	4,5	6,0	PA66	Svart (BK)
151-24660	–	<b>KR6G5</b>	18,0	12,0	9,0	4,5	6,0	PA66W	Svart (BK)
151-24819	–	<b>KR8G5</b>	25,0	14,5	12,0	6,5	8,0	PA66	Naturell (NA)
151-24850	–	<b>KR8G5</b>	25,0	14,5	12,0	6,5	8,0	PA66HS	Svart (BK)
151-30301	–	<b>CTM0</b>	14,7	9,5	6,8	3,8	5,1	PA66	Svart (BK)
151-30303	15 164 30	<b>CTM0</b>	14,7	9,5	6,8	3,8	5,1	PA66	Vit (WH)
151-30400	–	<b>CTM1</b>	14,7	9,4	6,8	4,7	5,1	PA66	Svart (BK)
151-30405	15 164 32	<b>CTM1</b>	14,7	9,4	6,8	4,7	5,1	PA66	Vit (WH)
151-30500	–	<b>CTM2</b>	21,8	15,4	9,4	4,5	7,7	PA66	Svart (BK)
151-30504	–	<b>CTM2</b>	21,8	15,4	9,4	4,5	7,7	PA66	Vit (WH)
151-30600	–	<b>CTM3</b>	21,8	15,5	9,5	5,0	7,7	PA66	Svart (BK)
151-30605	–	<b>CTM3</b>	21,8	15,5	9,5	5,0	7,7	PA66	Vit (WH)
151-30700	–	<b>CTM4</b>	21,9	15,6	9,4	6,6	7,8	PA66	Svart (BK)
151-30703	15 164 34	<b>CTM4</b>	21,9	15,6	9,4	6,6	7,8	PA66	Vit (WH)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.