


**Q-mount Montagesockel QM(A)
selbstklebend/schraubbar**


Wenn Kabel und Leitungen akkurat geführt werden sollen, verbinden sich die Q-tie Kabelbinder mit den Q-mount Montagesockeln zu einer professionellen Lösung. Zur Befestigung des Bündelguts kann der Q-tie Kabelbinder aus allen vier Richtungen in den QM Sockel eingeschlaift werden. Für eine zügige Montage der Sockel bietet sich die selbstklebende Version QM(A) an. Alternativ können die Befestigungssockel mit zwei Schrauben fixiert werden. Somit lassen sich auch schwerere Bündel sicher führen. Die besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz und verhindert sogar in vertikaler Position das Herausgleiten des Binders.



Q-mount 4-Wege-Montagesockel QM schraubbar und QM(A) selbstklebend.

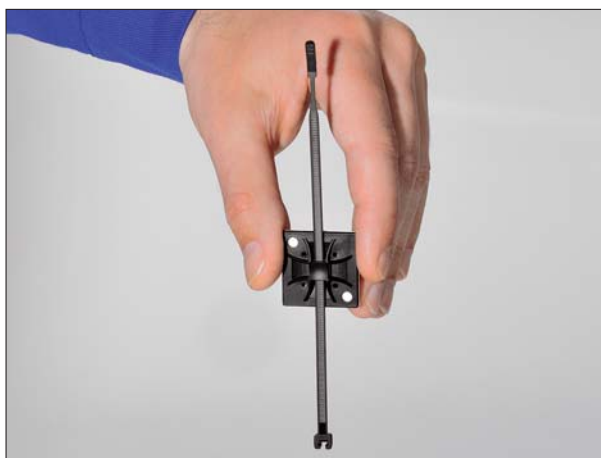


Der Q-mount Montagesockel fixiert den Q-tie Kabelbinder sogar in vertikaler Position - das vereinfacht die Montage!

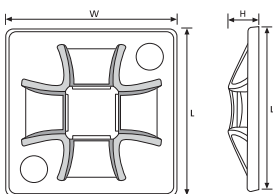

Q-mount Montagesockel QM(A)

Synthesekautschuk	
Trägermaterial	PE-Schaum
Temperaturbereich	mindestens -40 °C bis +60 °C

 

Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA), Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Ø Befestigungsloch (FH)	Binderbreite max. (G)	Material	Farbe	Kleber
151-10901	QM20	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Natur (NA)	-
151-10902	QM30	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Natur (NA)	-
151-10903	QM40	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Natur (NA)	-
151-10904	QM20A	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-10905	QM30A	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-10906	QM40A	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Natur (NA)	Synthesekautschuk
151-10911	QM20	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Schwarz (BK)	-
151-10912	QM30	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Schwarz (BK)	-
151-10913	QM40	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Schwarz (BK)	-
151-10914	QM20A	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Schwarz (BK)	Synthesekautschuk
151-10915	QM30A	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Schwarz (BK)	Synthesekautschuk
151-10916	QM40A	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Schwarz (BK)	Synthesekautschuk

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.