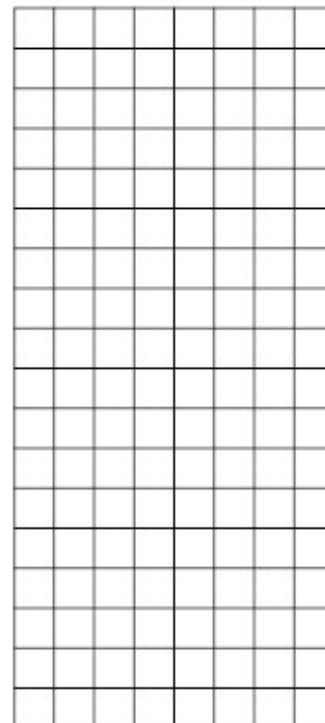
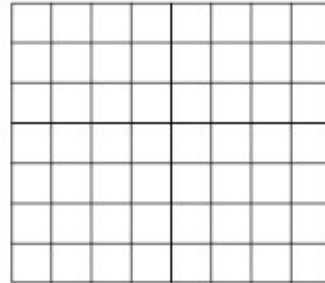


G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

Bestnr. 56 00 74

Duracraft
Luchtontvochtiger
DD-TEC10E



Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.

Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.

© Copyright 2007 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.

Internet: www.conrad.nl of www.conrad.be

Belangrijk! Beslist lezen!

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

Introductie

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de luchtontvochtiger in gebruik neemt.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be.

Inhoudsopgave

	pagina
Belangrijke veiligheidsbepalingen	3
Constructie	5
Eerste ingebruikneming	6
Water afvoeren	6
Gebruiksaanwijzing	7
Reiniging, onderhoud en opslag	8
Verhelpen van problemen	9
Afvalverwijdering	10

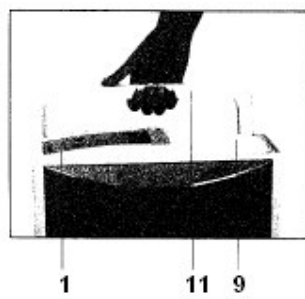
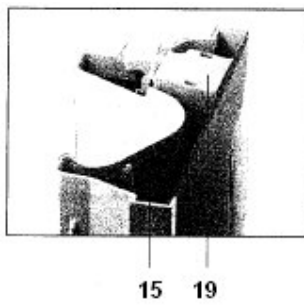
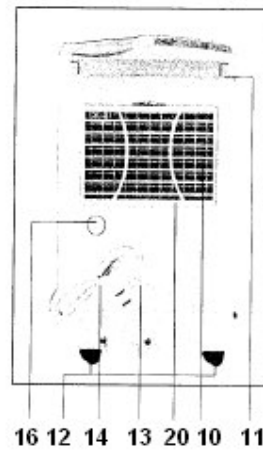
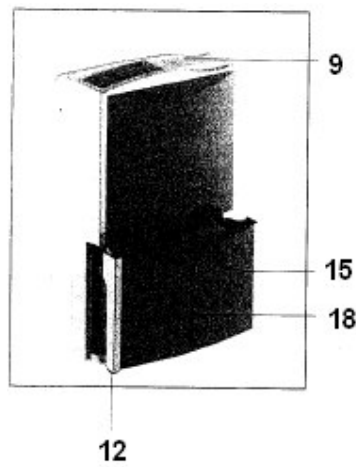
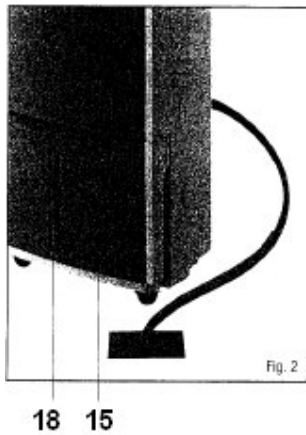
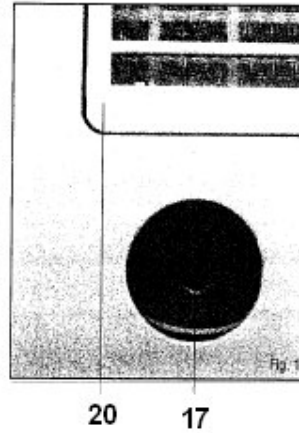
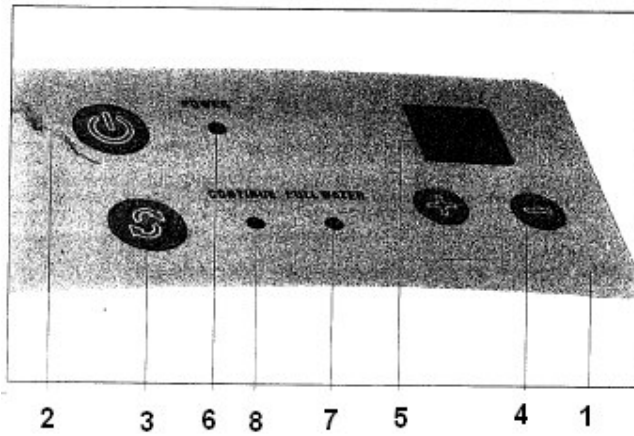
Belangrijke veiligheidsbepalingen



Lees voor de ingebruikneming alle aanwijzingen door, bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

1. Gebruik de luchtontvochtiger niet zonder toezicht in de buurt van kinderen.
2. De luchtontvochtiger is niet geschikt voor buitenshuis.
3. Plaats de luchtontvochtiger op een effen, stabiel oppervlak dat niet gevoelig is voor water. Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger stevig staat, zodat hij niet kan omvallen of ergens vanaf kan vallen. Water kan meubels en vloeroppervlakken beschadigen.
4. Rol het netsnoer helemaal af. Een niet volledig afgerolde kanbel kan tot oververhitting leiden en brand veroorzaken.
5. Gebruik geen verlengsnoer, stekkerdoos of traploze snelheidsregelaar. Dit kan leiden tot oververhitting, brandgevaar of een elektrische schok.
6. Sluit de luchtontvochtiger alleen aan op een eenfasige contactdoos met randaarde met de op het typeplaatje aangegeven netspanning.
7. Schakel de luchtontvochtiger altijd via de bedrijfstoets (2) uit en trek altijd de netstekker (13) uit het stopcontact als de luchtontvochtiger niet wordt gebruikt of als deze wordt verplaatst, aangeraakt of gereinigd. Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact trekt. Trek de netstekker niet uit het stopcontact als de luchtontvochtiger in bedrijf is maar schakel de luchtontvochtiger altijd eerst via de bedrijfstoets (2) uit.
8. De luchtontvochtiger werkt optimaal bij een kamertemperatuur van 13°C tot 35°C. Een optimaal ontvochtigingsvermogen is alleen bij hogere temperaturen (vanaf 22°C) en een hoge luchtvochtigheid (vanaf 70%) mogelijk.
9. Gebruik de luchtontvochtiger niet in de buurt van licht ontvlambare gassen of stoffen, in de buurt van open vuur of op plaatsen waar olie- of waterspetters kunnen voorkomen. Spuit geen insectenverdelgingsmiddelen of soortgelijke middelen op de luchtontvochtiger. Zorg er voor dat de luchtontvochtiger niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Gebruik de luchtontvochtiger niet in een kas of in de buurt van een badkuip, douche of zwembad. Plaats geen hete of zware voorwerpen op de luchtontvochtiger.
10. De luchtinlaat- en uitlaatopeningen (9+10) moeten tijdens de ontvochtiging altijd open zijn. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de luchtinlaat- en uitlaatopeningen (9+10) terecht kunnen komen. Dit kan tot oververhitting, brandgevaar of een elektrische schok leiden. De luchtontvochtiger mag niet achter gordijnen of andere voorwerpen of obstakels geplaatst worden die de luchtcirculatie negatief kunnen beïnvloeden. U dient een veiligheidsafstand van minimaal 50 cm ten opzichte van andere voorwerpen aan te houden. Bovendien moet een veiligheidsafstand van minimaal 60 cm ten opzichte van natte cellen zoals douchecabines, wastafels, spoelbakken, badkuipen enz. aangehouden worden. Een afstand van 120 cm is vereist ten opzichte van vaste waterbronnen.
11. Verwijder de watertank (15) **niet** als de luchtontvochtiger in gebruik is. Water kan meubels en vloeren beschadigen of een elektrische schok veroorzaken.
12. Wacht 3 – 5 minuten nadat u de luchtontvochtiger hebt uitgeschakeld, voordat u hem weer in gebruik neemt.

13. Dompel de luchtontvochtiger niet onder water of andere vloeistoffen en giet geen water of andere vloeistoffen over het apparaat of in de luchtinlaat- en uitlaatopeningen (9+10).
14. Reinig de luchtontvochtiger regelmatig en volg hiervoor de instructies voor het schoonmaken.
15. Transporteer de luchtontvochtiger altijd in staande positie. U moet de luchtontvochtiger na elk transport direct rechtop zetten. Wacht minimaal 60 minuten, voordat u de luchtontvochtiger in gebruik neemt. Leeg voor elk transport de watertank (15).
16. De luchtontvochtiger mag alleen conform de instructies van deze gebruiksaanwijzing gebruikt worden. Bij het niet opvolgen van deze instructies bestaat risico op lichamelijk letsel, brand, een elektrische schok of schade aan het apparaat.
17. De luchtontvochtiger is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik binnenshuis en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
18. Wanneer de netkabel van de luchtontvochtiger beschadigd is, dient de kabel door een door de fabrikant goedgekeurd servicebedrijf te worden gerepareerd, omdat hiervoor speciaal gereedschap nodig is.
19. Neem deze luchtontvochtiger niet in gebruik als deze is beschadigd, beschadigingen vertoont of niet goed werkt. Trek de netstekker uit het stopcontact.

CONSTRUCTIE



- 1 Bedieningsveld
- 2 Bedrijfstoets 
- 3 Toets voor permanente werking 
- 4 Toetsen luchtvochtigheidsgraad \oplus/\ominus
- 5 Display
- 6 Bedrijfsindicatie
- 7 Watertank- controlelampje
- 8 Controlelampje permanente werking

- 9 Luchttuitlaat- opening
- 10 Luchtinlaat- opening
- 11 Transportgreep
- 12 Transportrollen
- 13 Netkabel met netstekker
- 14 Kabelhouder
- 15 Watertank ca. 2,9 liter
- 16 Opening voor waterafvoerslang
- 17 Wateraansluiting
- 18 Waterpeilglas
- 19 Vlotter
- 20 LuchtfILTER

EERSTE INGEBRUIKNEMING

1. Lees voor ingebruikneming van de luchtontvochtiger alle instructies door.
2. Haal de luchtontvochtiger uit de verpakking en verwijder de verpakking volgens de geldende wettelijke milieuriichtlijnen.
3. Plaats de luchtontvochtiger op een vlakke, stabiele en voor water ongevoelige ondergrond. Water kan meubels en vloeren beschadigen of een brand of een elektrische schok veroorzaken. Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger veilig geplaatst is zodat hij niet kan omvallen of ergens vanaf kan vallen. Neem de veiligheidsafstanden in acht zoals genoemd onder "**Belangrijke veiligheidsaanwijzingen**", punt 10".

WATER AFVOEREN

Met de luchtontvochtiger kunt u het condenswater op twee manieren afvoeren.

OPMERKING: het opgevangen water **niet** meer gebruiken.

Watertank 2,9 liter

1. Als de watertank (15) vol is, gaat het controlelampje (7) knipperen. De ontvochtiging wordt automatisch gestopt.
2. Wacht ca. 30 minuten, voordat u de watertank (15) verwijdert, zodat resterend water nog kan uitdruppelen. Verwijder daarom de watertank niet als de luchtontvochtiger nog werkt of net uitgeschakeld werd.
3. Grijp aan de zijkant in de verdiepingen van de watertank (15) en trek hem voorzichtig met beide handen uit de luchtontvochtiger. Op het display (5) wordt "P2" getoond.
4. Verwijder het water via de tegenoverliggende kant van de vlotter (19).
5. Schuif de watertank (15) daarna met beide handen terug op zijn plaats tot hij hoorbaar inklinkt. Het controlelampje (7) gaat uit en op het display (5) wordt de relatieve luchtvochtigheid weergegeven.
6. Als het controlelampje (7) niet uitgaat, trekt u de watertank (15) weer uit de ontvochtiger.
7. Controleer of de vlotter (19) juist is geïnstalleerd. De vlotter mag niet verwijderd worden, omdat anders de automatische onderbreking van de ontvochtiging niet kan worden gewaarborgd. Overlopend water kan voorwerpen en vloeren beschadigen of een elektrische schok veroorzaken.
8. Plaats de watertank (15) opnieuw terug zoals beschreven onder punt 5.

Permanente waterafvoer

Als u een permanente waterafvoer wilt installeren, gaat u als volgt te werk.

Opmerking: de ontvochtigingsprocedure wordt bij deze manier van waterafvoer niet onderbroken.

1. Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger uitgeschakeld is. Trek de netstekker uit het stopcontact.
2. Verwijder met een knijptang of een dergelijk gereedschap het deksel van de opening (16) op de achterzijde van de luchtontvochtiger (fig. 1)
3. Haal de watertank (15) uit de luchtontvochtiger. Schuif een waterslang (binnendiameter 16 mm) door de opening (16) tot aan de wateraansluiting (17) en druk de slang vast op de wateraansluiting. Controleer of de waterslang goed vast zit en niet los kan raken (fig. 2).
4. Leid de waterslang direct in een waterafvoer. Zorg ervoor dat de waterslang over de hele lengte afloopt, niet geknikt is, niet in de knoop ligt of verstopt is zodat het water veilig en ongehinderd kan aflopen. Controleer regelmatig of de waterslang nog goed vastzit en niet lekt.
5. Schuif de watertank (15) met beide handen terug op zijn plaats tot hij hoorbaar inklinkt.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Steek de netstekker in het stopcontact. Raak de netkabel niet met natte handen aan. Het bedrijfscontrolelampje gaat knipperen.
2. Controleer of de luchtinlaat- en uitlaatopening (9+10) open zijn. Deze moeten tijdens gebruik altijd open zijn.
3. Druk op de bedrijfstoets (2) om de luchtontvochtiger in te schakelen. De bedrijfscontrole (6) brandt. Op het display verschijnt de ingestelde relatieve luchtvochtigheid die daadwerkelijk in de kamer aanwezig is.
4. De luchtontvochtiger is vanaf fabriek op 60% relatieve luchtvochtigheid ingesteld. Om de relatieve luchtvochtigheid te verlagen drukt u op de toets \ominus (4); voor het verhogen drukt u op de toets \oplus (4). U kunt kiezen tussen 35 – 80% RH.
5. Als de luchtontvochtiger de geprogrammeerde luchtvochtigheid bereikt heeft, wordt de ontvochtiging onderbroken en pas weer gestart nadat de ingestelde luchtvochtigheid in de kamer bereikt wordt.
6. Om de luchtontvochtiger permanent te laten ontvochten, drukt u op de toets (3). De relatieve luchtvochtigheid kan dan niet via de toetsen \ominus en \oplus (4) geprogrammeerd worden.
7. Voor het transporteren van de luchtontvochtiger gebruikt u de draaggreep (11) en de transportrollen (12).
8. Ter ondersteuning van het ontvochtigingsvermogen sluit u de ramen en deuren in de ruimte waarin u de luchtontvochtiger gebruikt. Bij gebruik in bijv. de waskeuken moet u ervoor zorgen dat er geen water op of in de luchtontvochtiger terecht kan komen en neem hierbij ook de veiligheidsafstanden in acht zoals beschreven onder "**Belangrijke veiligheidsaanwijzingen**", punt 10".
9. Voordat u de luchtontvochtiger beweegt of transporteert, drukt u de bedrijfstoets (2) op UIT en trekt u de netstekker uit het stopcontact. Maak voor elk transport de watertank (15) leeg.
10. Deze luchtontvochtiger is voorzien van een automatische ontdooifunctie. Deze wordt bij een temperatuur van onder 5 °C geactiveerd om de vorming van ijs tegen te gaan. De luchtontvochtiger wekt cyclisch en schakelt zich in en uit.

ONDERHOUD, VERZORGING EN OPSLAG

Wij raden u aan om de luchtontvochtiger vaak te reinigen. Volg de onderstaande instructies voor reiniging, onderhoud en opslag om de werking van de luchtontvochtiger niet te schaden.

Dagelijkse reiniging

1. Voordat u de luchtontvochtiger schoonmaakt schakelt u deze via de bedrijfstoets (2) op UIT en trekt u de netstekker uit het stopcontact.
2. Leeg de watertank (15), zoals beschreven onder "**Water afvoeren**".
3. Spoel de watertank (15) zorgvuldig met lauwwarm water uit.
4. Reinig de buitenkant van de watertank (15) met een zachte vochtige doek.
5. Neem de luchtontvochtiger weer in gebruik zoals beschreven onder "**Gebruiksaanwijzing**".

Wekelijkse reiniging

1. Voordat u de luchtontvochtiger schoonmaakt schakelt u deze via de bedrijfstoets (2) op UIT en trekt u de netstekker uit het stopcontact.
2. Leeg de watertank (15), zoals beschreven onder "**Water afvoeren**".
3. Reinig de watertank (15) met een gebruikelijke schoonmaakmiddel. Spoel de tank vervolgens meerdere keren met warm water. Reinig de buitenkant van de watertank (15) met een zachte vochtige doek.
4. Verwijder het luchtfilter (20) uit de houder en reinig deze met een borstelopzetstuk van uw stofzuiger. In geval van ernstige vervuiling kunt u een gebruikelijk schoonmaakmiddel gebruiken en de luchtfilter (20) in lauwwarm water tot een temperatuur van max. 40°C reinigen. Spoel het luchtfilter (20) vervolgens meerdere keren met warm water uit. Laat het filter daarna goed drogen voordat u deze terugplaatst in de luchtontvochtiger.
5. Schuif het luchtfilter (20) en de watertank (15) weer in de oorspronkelijke positie.
6. Reinig de buitenkant van de luchtontvochtiger met een zachte, vochtige doek en droog het oppervlak met een droge doek af. Gebruik hiervoor geen benzine, verdunner of andere chemicaliën.
7. Neem de luchtontvochtiger weer in gebruik zoals beschreven onder "**Gebruiksaanwijzing**".

Desinfecteren

1. Om de twee weken dient u na de reiniging aanvullend een desinfectie uit te voeren, maar alleen voor de volgende onderdelen van de luchtontvochtiger: watertank binnenkant (15).
2. Gebruik hiervoor een gebruikelijk desinfectiemiddel op alcoholbasis of alcohol met een hoog percentage. Dit oppervlakte- desinfectiemiddel is een alcoholmengsel dat in elke apotheek in een spuitbus verkrijgbaar is. Beide middelen zijn volledig onschadelijk als u de desbetreffende onderdelen na de behandeling zorgvuldig afspoelt.
3. Wrijf de buitenkant met een droge, zachte doek af.
4. Neem de luchtontvochtiger weer in gebruik zoals beschreven onder "**Gebruiksaanwijzing**".

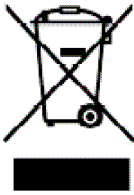
Onderhoud en opslag

1. Wanneer u de luchtontvochtiger langere tijd niet wilt gebruiken (één week of langer), reinigt u het apparaat zoals beschreven onder "**Wekelijkse reiniging**" en "**Desinfecteren**".
2. Laat de luchtontvochtiger en alle onderdelen goed drogen.
3. Rol de netkabel (13) op en bevestig deze met de kabelhouder (14).
4. De luchtontvochtiger mag niet met een vieze luchtfilter (20) en met een gevulde watertank (15) opgeborgen worden.
5. Bewaar de luchtontvochtiger rechtop staand op een koele, droge plaats.

VERHELPEN VAN PROBLEMEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De luchtontvochtiger werkt niet	<ol style="list-style-type: none">1. De netstekker is niet aangesloten op een stopcontact2. Het stopcontact is defect. 3. Het watertank – controlelampje (7) brandt.4. De watertank (15) is niet juist geïnstalleerd. 5. De ontdooifunctie is geactiveerd.	<ol style="list-style-type: none">1. Steek de netstekker in een stopcontact.2. Controleer de zekeringenkast of neem contact op met een expert.3. Leeg de watertank (15). 4. Controleer of de watertank (15) op de juiste manier is geplaatst.5. Na het ontdooien wordt de normale werking weer opgenomen.
De luchtontvochtiger ontvocht niet of slechts heel weinig	<ol style="list-style-type: none">1. De luchtinlaat- of uitlaatopening (9+10) is geblokkeerd of afgedekt.2. Het luchtfilter (20) is verstopt 3. Ramen en deuren van de kamer zijn geopend.	<ol style="list-style-type: none">1. Zorg ervoor dat de openingen (9+10) vrij zijn.2. Reinig het luchtfilter (20) zoals beschreven onder "Wekelijkse reiniging".3. Sluit alle ramen en deuren.
De luchtontvochtiger maakt veel lawaai	<ol style="list-style-type: none">1. De luchtontvochtiger is niet juist geïnstalleerd of staat schuin of wankel. 2. Het luchtfilter (20) is verstopt.	<ol style="list-style-type: none">1. Plaats de luchtontvochtiger op een vlakke, stabiele ondergrond. Plaats eventueel een dempende onderlaag onder de luchtontvochtiger om de geluiden te dempen.2. Reinig het luchtfilter (20) zoals beschreven onder "Wekelijkse reiniging".

Afvalverwijdering



Dit symbool op het product resp. op de verpakking geeft aan, dat het aan het eind van zijn levensduur niet samen met het normale huisvuil verwijderd mag worden maar als afval voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur behandeld moet worden.

Verwijder daarom dit product gescheiden van het andere afval, om geen schade toe te brengen aan het milieu resp. de menselijke gezondheid.

Meer informatie over het recyclen van dit product kunt u bij uw gemeente of het gemeentelijke afvalpunt of bij uw leverancier aanvragen.

KOOPVOORWAARDE

De koper aanvaardt als koopvoorwaarde de verantwoordelijkheid voor het correcte gebruik en onderhoud van dit KAZ- product in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De koper en de gebruiker moet zelf beoordelen wanneer en hoe lang hij dit KAZ- product gebruikt.

LET OP: WANNEER ZICH PROBLEMEN MET DIT KAZ PRODUCT VOORDOEN, NEEM DAN DE AANWIJZINGEN IN DE GARANTIEVOORWAARDEN IN ACHT. PROBEER NOOIT OM DIT KAZ PRODUCT ZELF TE OPENEN OF TE REPAREREN, OMDAT HIERDOOR DE GARANTIE VERVALT EN PERSOONLIJKE LETSELS EN MATERIELE SCHADE KUNNEN ONTSTAAN.

Technische wijzigingen onder voorbehoud.