

EF-881 típusú Páramentesítő készülék

Rendelési szám: 561115

Rendeltetésszerű használat:


A készülék rendeltetésszerű használata zárt helyiségek levegőjének a páramentesítése. A fentitől eltérő használat nem megengedett.

Biztonsági előírások:


- A készüléket ne használjuk kedvezőtlen környezeti körülmények között, pl. 0°C alatti, és 45°C feletti hőmérsékleten, éghető gázok, gőzök, oldószerek, por freccsenő víz vagy nedvesség jelenlétében.
- A páramentesítőt csak zárt helyiségben szabad használni.
- A készüléket csak egy száraz, puha ruhával tisztítsuk. Tisztítás előtt kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a hálózati tápegység tápvezetékét a készülékből, ill. hálózati dugóját a konnektorból.
- A páramentesítő felnyitása előtt válasszuk le minden tápfeszültségforrásról, és ellenőrizzük a feszültségmentességét.
- Ha feltételezhető, hogy a készülék biztonsággal már nem üzemeltethető, mert már nem működik, látható sérülései vannak, durva szállítási igénybevételnek volt kitéve, vagy kedvezőtlen körülmények kötött tárolták, akkor azonnal vonjuk ki a használatból, és gondoskodjunk arról, hogy véletlenül se lehessen üzembe állítani.
- Tápáramforrásul kizárólag az együttszállított hálózati tápegységet szabad alkalmazni.
- A felfogott kondenzvizet nem szabad már többé felhasználni.
- Állítsuk a készüléket egy szilárd, sík felületre, a falaktól legalább 15 cm távolságba, hogy biztosítva legyen a levegő szabad áramlása.
- Ne takarjuk le a készüléket.

Csatlakoztatás és üzembeállítás

1. be-/kikapcsoló
2. zöld „BE” LED
3. sárga „TELJES” LED
4. beépített ventilátor
5. víztartály
6. levegő-kilépőnyílás
7. tápcsatlakozó hüvely
8. gumilábak
9. hálózati tápegység
10. tápcsatlakozó dugó
11. hálózati dugó
12. kondenzvíz-nyílás
13. víztartály
14. hidraulikus lekapcsolás

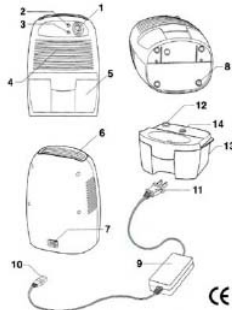

1. A hálózati tápegység (9) csatlakoztatása. Dugjuk be a tápcsatlakozót (10) a táphüvelybe (7), és dugjuk be a hálózati dugót (11) a konnektorba.
2. Kapcsoljuk az „ON” (be) állásba a be-/kikapcsolót (1). A zöld LED kigyullad, a páramentesítő bekapcsolódik. Halljuk és érezzük a kilépő levegőt (6) (1. ábra).
3. A készülék kikapcsoláshoz kapcsoljuk a be-/kikapcsolót (1) az „OFF” (ki) állásba (lásd 2. ábra).

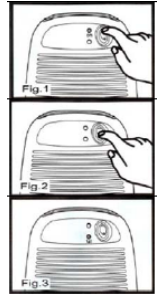

4. Ha tele van a víztartály (5) (kb. 500 ml), a készülék automatikusan kikapcsolódik, és kigyullad a sárga LED (3) (lásd 3. ábra).
5. Mielőtt kiürítenénk a víztartályt (5), kapcsoljuk ki a készüléket. Kiürítés után rakjuk vissza víztartályt (5) a helyére, és kapcsoljuk be a készüléket.

Tárolás: Kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a hálózati tápegység tápvezetékét a készülékből, illetve a hálózati dugóját a dugaszaljából. Majd ürítsük ki a víztartályt (5), és hűvös és száraz helyen tároljuk.

Műszaki adatok

Hálózati tápegység

Bemenőfeszültség:	230V~/50 Hz
Kimenőfeszültség:	9V~/2500 mA
Teljesítményfelvétel:	22,5 W

Páramentesítő

Ventilátor:	80 mm x 80 mm
Víztartály:	500 ml
Páratlanítási teljesítmény:	kb. 250 ml/nap, 30°C, 85%RH
Méretek (ma x sz x mé):	220 mm x 154 mm x 130 mm