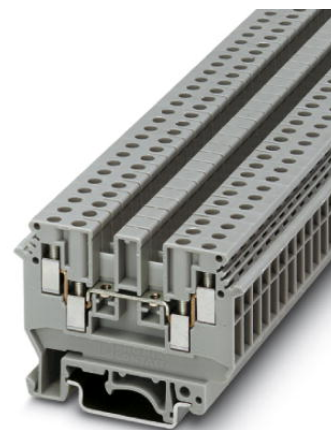



# UDK 4-DIO/L-R

Obj.č.: 2775317

Obrázek ukazuje svorku UDK 4.


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2775317>

Průchozí svornice, Způsob připojení: Šroubové připojení, Způsob montáže: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15

Údaje	
EAN	 4 017918 273859
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01521 kg

#### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.06.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

Izolační materiál	PA
-------------------	----

### Data připojení

Způsob připojení	Šroubové připojení
------------------	--------------------

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

**Montáž**

1201002	NS 32 PERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, perforovaná, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.