


# URDK 6

Obj.č.: 3026706


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3026706>

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, Typ připojení: Šroubové připojení, Průřez: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, AWG: 20 - 10, Šířka: 8,2 mm, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Barva: šedá

## Údaje

EAN	 4 017918 451844
Balení	50 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,02746 kg
Informace v katalogu	Strana 77 (CAT-3-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

**Rozměry**

Délka	91 mm
Šířka	8,2 mm
Výška NS 35/7,5	51 mm
Výška NS 35/15	58,5 mm
Výška NS 32	56 mm

**Technická data**

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud $I_N$	41 A
Jmenovité napětí $U_N$	400 V
Otevřená boční stěna	ja

**Data připojení**

Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	10 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	6 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	8
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,5 mm <sup>2</sup>
	6 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,5 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	2,5 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,5 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	4 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,5 mm <sup>2</sup>

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	2,5 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm <sup>2</sup>
	4 mm <sup>2</sup>
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	10 mm
válečkový kalibr	A5
Závit šroubu	M4
Utahovací moment min.	1,2 Nm
Utahovací moment max	1,4 Nm

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kryt</b>		
3026340	D-URTK 6	Zakončovací kryt, Délka: 91 mm, Šířka: 2 mm, Barva: šedá
<b>Montáž</b>		
3034361	AP-ME METER	Krycí profil, pro zakrytí svorkovnic, osazuje se na nosič krytu APT-ME nebo koncovku APH-ME. Na koncích a v odstupech cca 40 cm je potřeba nasadit nosič krytu. Dodává se v délce: 1 m
3034374	APH-ME	Nosič krytu, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, k upevnění krycího profilu AP-ME
3034358	APT-ME	Nosič krytu, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, k upevnění krycího profilu AP-ME

3022218	CLIPFIX 35	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
3022276	CLIPFIX 35-5	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá
0800886	E/NS 35 N	Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
1201442	E/UK	Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5
1201413	E/UK 1	Koncovka, k vytvoření opěry na koncích dvoupatrových a třípatrových svornic, šířka: 10 mm, barva: šedá
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, perforovaná, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

**Můstky**

2772080	FBRI 10-8 N	Pevný můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná
3026366	SB 2-8-T	Spínací můstek, Počet pólů: 2, Barva: oranžová
3026492	SB 3-8-T	Spínací můstek, Počet pólů: 3, Barva: oranžová
3026379	SB 4-8-T	Spínací můstek, Počet pólů: 4, Barva: oranžová
3026382	SB 10-8-T	Spínací můstek, Počet pólů: 10, Barva: oranžová
3026395	SB 10-8-T SO	Spínací můstek, Počet pólů: 10, Barva: oranžová

**Nářadí**

1205053	SZS 0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x4,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

**Značení**

0818072	UC-TM 8	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,6 x 10,5 mm
0824597	UC-TM 8 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,6 x 10,5 mm
0828740	UCT-TM 8	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,6 x 10,5 mm
0829616	UCT-TM 8 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 7,6 x 10,5 mm

0825011	ZB 8 CUS	Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 8,15 mm
1052002	ZB 8:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 8,15 mm

**Zástrčka / adaptér**


3000722	KSSI 2-8	Zkratovací zástrčka, Šířka: 16,2 mm, Délka: 11 mm, Počet pólů: 2, Barva: černá
3000735	KSSI 4-8	Zkratovací zástrčka, Počet pólů: 4, Barva: černá
3026447	PSBJ-URTK 6 BK	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: černá
3026971	PSBJ-URTK 6 BN	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: hnědá
3026434	PSBJ-URTK 6 BU	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: modrá
3026450	PSBJ-URTK 6 FARBLOS	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: bezbarvá
3026418	PSBJ-URTK 6 GN	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: zelená
3026612	PSBJ-URTK 6 GY	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: šedá
3026719	PSBJ-URTK 6 RD	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: červená
3026421	PSBJ-URTK 6 VT	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: fialová
3026405	PSBJ-URTK 6 YE	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: žlutá

**Výkres/schéma**


Schéma zapojení



Schématický výkres

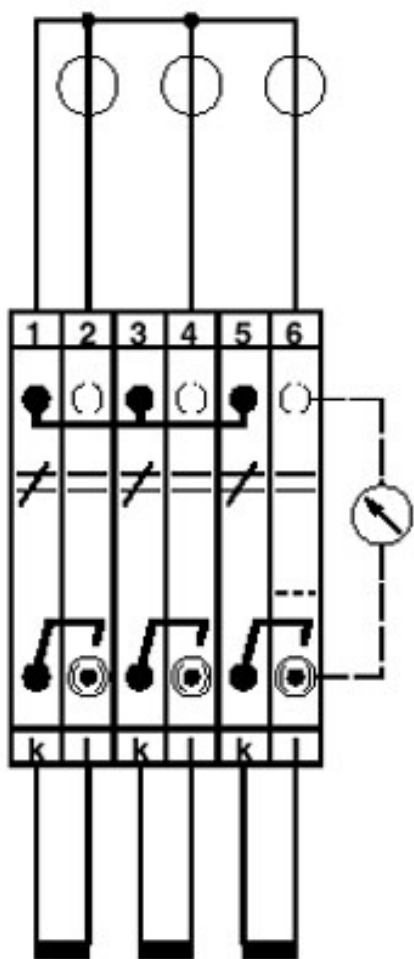

Třífázová sada ke zkoušení měřicích transformátorů proudu

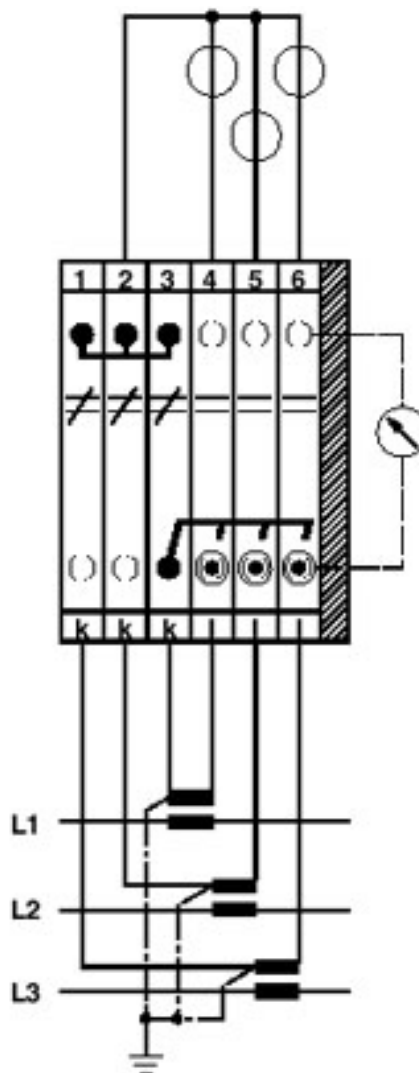

Třífázová sada ke zkoušení propojených měřicích transformátorů proudu

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.