

## SP 4/ 1-R BU


Rendelési szám: 3042829

Az ábrán az SP 4/1-... dugasz változatai szerepelnek különböző színben

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042829>

Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1,  
Keresztmetszet: 0,08 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 10, Szélesség: 6,2 mm,  
Magasság: 41,5 mm, Szín: kék

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 956127
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 421 (CAT-3-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Termék leírás

Jobb dugaszelem, a csatlakozóház bal oldalán rögzítőcsappal, jobb oldalon nyitva, fedéllel

### Muszaki adatok

#### Méretek

Szélesség	6,2 mm
Hossz	21 mm
Magasság	41,5 mm

#### Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	32 A (6 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
I <sub>N</sub> névleges áram	32 A
U <sub>N</sub> névleges feszültség	800 V
Nyitott oldalfal	nein
Pólusszám	1

#### Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,08 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	28
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,08 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	28
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	12
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm <sup>2</sup>
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm <sup>2</sup>
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási mód	Rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	10 mm
Idomszer	A4

## Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, IECCE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Jelölés</b>		
1051993	B-STIFT	jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm
0818153	UC-TMF 5	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm
0824638	UC-TMF 5 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm
0828744	UCT-TMF 5	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm
0829658	UCT-TMF 5 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm
0825025	ZBF 5 CUS	Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm

**szerelés**

3040559	PR	Rögzítő, Pólusszám: 1, Szín: narancssárga
3040630	PR/2	Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga
3040614	PRZ	Rögzítő, Szélesség: 5,2 mm, Hossz: 3 mm, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga
3040591	PSH 3- 6	Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete
3040601	PSH 5-10	Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete
3040627	PZ/2	Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 2, Szín: fekete
3040643	PZ/4	Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 4, Szín: fekete

**Rajzok**

## Diagram

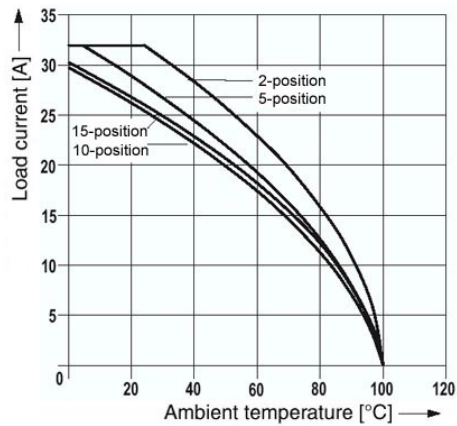


teljesítmény-csökkenési görbe rugós csatlakozókra valamennyi SP 4/... dugasztípusnál .

## Kapcsolási rajz



Sematikus rajz

---

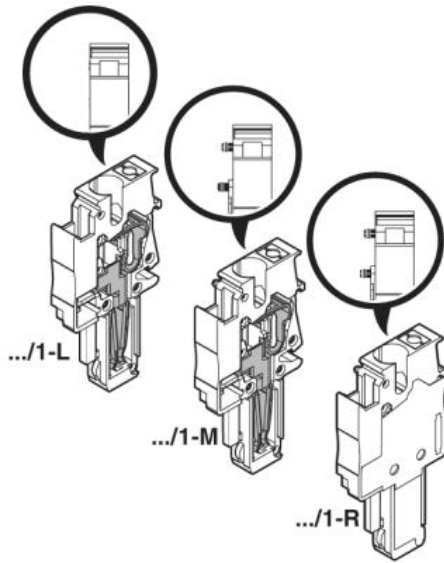

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;