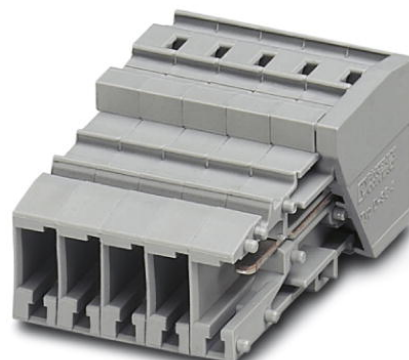


## SC 4/ 2


Obj.č.: 3042450

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu výrobku


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042450>

Spojka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez: 0,08 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Šířka: 12,4 mm, Výška: 22,3 mm, Barva: šedá

### Údaje

EAN	 4 046356 012591
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,01217 kg
Informace v katalogu	Strana 398 (CAT-3-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Rozměry

Šířka	12,4 mm
Délka	48,6 mm
Výška	22,3 mm

**Technická data**

Zatěžovací proud maximální	32 A (při průřezu vodiče 6 mm <sup>2</sup> )
Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 61984
Jmenovitý proud I <sub>N</sub>	32 A
Jmenovité napětí U <sub>N</sub>	800 V
Otevřená boční stěna	ja
Počet pólů	2

**Data připojení**

Min. průřez vodiče, tuhý	0,08 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	28
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Min. průřez vodiče, ohebný	0,08 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče ohebný AWG	28
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm <sup>2</sup>
	4 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm <sup>2</sup>
	1 mm <sup>2</sup>
Způsob připojení	Připojení tažnou pružinou
Délka odstranění izolace	10 mm
válečkový kalibr	A4

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kryt</b>		
3043307	D-SC 4	Zakončovací kryt, Délka: 48,6 mm, Šířka: 2,2 mm, Barva: šedá
<b>Montáž</b>		
3043831	CZ/2	Odlehčovač tahu, Počet pólů: 2, Barva: černá
<b>Nářadí</b>		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
<b>Zástrčka / adaptér</b>		
3002885	ISH 4/0,5	Izolační dutinka, Barva: šedá
3002898	ISH 4/1,0	Izolační dutinka, Barva: černá
0201731	MPS-IH BK	Izolační dutinka, Barva: černá
0201689	MPS-IH BU	Izolační dutinka, Barva: modrá
0201702	MPS-IH GN	Izolační dutinka, Barva: zelená
0201728	MPS-IH GY	Izolační dutinka, Barva: šedá
0201676	MPS-IH RD	Izolační dutinka, Barva: červená
0201663	MPS-IH WH	Izolační dutinka, Barva: bílá
0201692	MPS-IH YE	Izolační dutinka, Barva: žlutá
0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka

**Výkres/schéma**

Schéma zapojení

---



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.