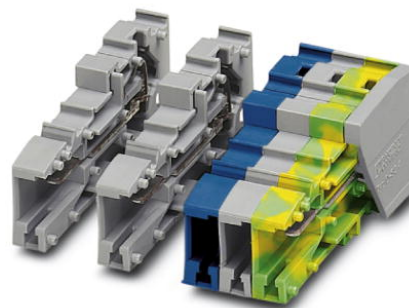



## SC 4/ 1-L GNYE

Rendelési szám: 3042612

A képen a termék különböző színváltozatai láthatóak

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042612>

Átalakító, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 1,  
Keresztmetszet: 0,08 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 10, Szélesség: 6,2 mm,  
Magasság: 22,3 mm, Szín: zöld-sárga

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 012751
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 399 (CAT-3-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok	
<b>Méretek</b>	
Szélesség	6,2 mm
Hossz	48,6 mm
Magasság	22,3 mm
<b>Műszaki adatok</b>	
Maximális terhelőáram	32 A (6 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén)

Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
I <sub>N</sub> névleges áram	32 A
U <sub>N</sub> névleges feszültség	800 V
Nyitott oldalfal	ja
Pólusszám	1

#### Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,08 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	28
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,08 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	28
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	12
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm <sup>2</sup>
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm <sup>2</sup>
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	1 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási mód	Rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	10 mm
Idomszer	A4

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Fedél</b>		
3043307	D-SC 4	Lezárófedél, Hossz: 48,6 mm, Szélesség: 2,2 mm, Szín: szürke
<b>dugasz/adapter</b>		
3002885	ISH 4/0,5	Szigetelő hüvely, Szín: szürke
3002898	ISH 4/1,0	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201731	MPS-IH BK	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék
0201702	MPS-IH GN	Szigetelő hüvely, Szín: zöld
0201728	MPS-IH GY	Szigetelő hüvely, Szín: szürke
0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös
0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér
0201692	MPS-IH YE	Szigetelő hüvely, Szín: sárga
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz
<b>szerelés</b>		
3043831	CZ/2	Húzó tehermentesítés, Pólusszám: 2, Szín: fekete
<b>szerszámok</b>		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

## Rajzok

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;