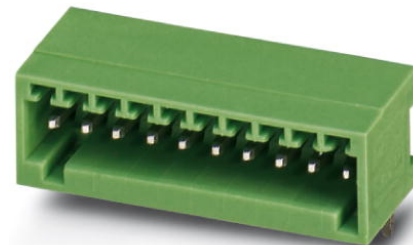


MC 0,5/ 8-G-2,5


Obj.č.: 1881503

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1881503>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 4 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 8, Měřítka rastru: 2,5 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

Údaje

EAN	 4 017918 156749
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00164 kg
Informace v katalogu	Strana 172 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	10,1 mm
Výška	8,1 mm
Měřítka rastru	2,5 mm
Rozměr a	17,5 mm
Počet pólů	8

rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,2 mm

Technická data

Rodina výrobků	MC 0,5/...-G
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	1,5 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	2,5 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	2,5 kV
jmenovité napětí (III/2)	160 V
jmenovité napětí (II/2)	320 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	4 A
Jmenovité napětí U_N	80 V
Zatěžovací proud maximální	4 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	125 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	4 A

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IECIEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
0804853	SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-99, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 2,54 mm

Zástrčka / adaptér


1881435	CP-MC 0,5	Kódovací profil, vsune se do drážky na zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu
---------	-----------	--

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1881383	FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5	Zástrčka, Jmenovitý proud: 4 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 8, Měřítka rastru: 2,5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

Výkres/schéma


Vrtací schéma/geometrie pájecí desky

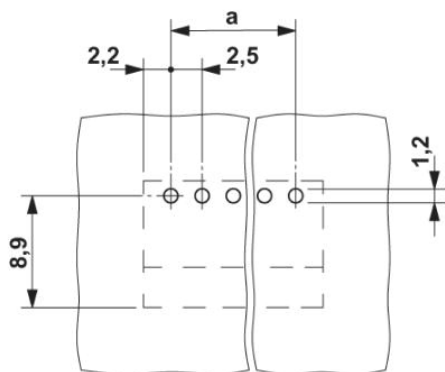

Diagram

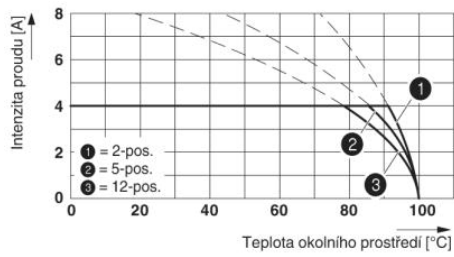


Typ: FK-MC 0,5/...-ST-2,5 s MC 0,5/...-G-2,5

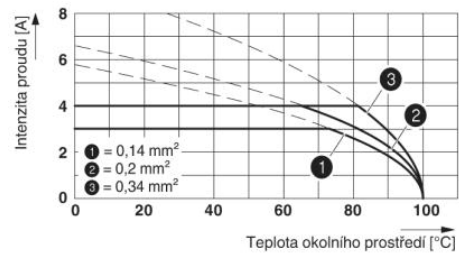

Typ: FK-MC 0,5/...-ST-2,5 s MC 0,5/...-G-2,5

Výkres v měřítku

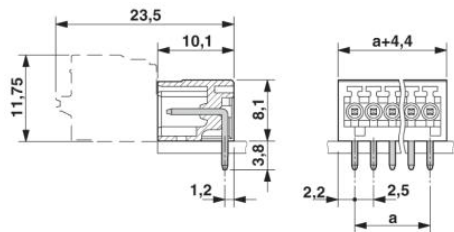

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.