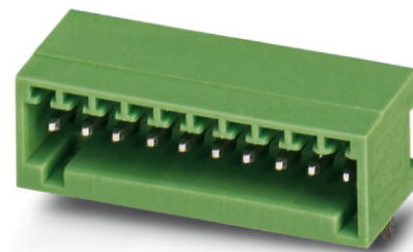


MC 0,5/ 8-G-2,5


Rendelési szám: 1881503

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1881503>

Alap készülékház, Névleges áram: 4 A, Méretezési feszültség (III/2):
160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 2,5 mm, Színe: zöld, Érintkező
felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|--|
| EAN |  4 017918 156749 |
| Csomag | 50 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 172 (CAT-1-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méreték / pólusok

| | |
|--------------|---------|
| Hossz | 10,1 mm |
| Magasság | 8,1 mm |
| Raszterméret | 2,5 mm |
| „a” méret | 17,5 mm |
| Pólusszám | 8 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Csapméretek | 0,8 x 0,8 mm |
| Furatlyuk átmérője | 1,2 mm |

Műszaki adatok

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Termékcsalád | MC 0,5/...-G |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 1,5 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 160 V |
| Méretezési feszültség (II/2) | 320 V |
| Szabvány szerinti csatlakozás | EN-VDE |
| I _N névleges áram | 4 A |
| U _N névleges feszültség | 80 V |
| Maximális terhelőáram | 4 A |
| Szigetelőanyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szín | zöld |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 125 V |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram | 4 A |

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IEC/IEC CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|----------------|--------------------------|---|
| Jelölés | | |
| 0804853 | SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-99-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 2,54 mm |

dugasz/adapter


| | | |
|---------|-----------|--|
| 1881435 | CP-MC 0,5 | Kódolóprofil, az aljzatba tolható, piros szigetelőanyagból |
|---------|-----------|--|

További termékek


| Termék | Típus leírás | Leírás |
|------------------|---------------------|---|
| Általános | | |
| 1881383 | FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 | Dugaszrész, Névleges áram: 4 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 2,5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |

Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria

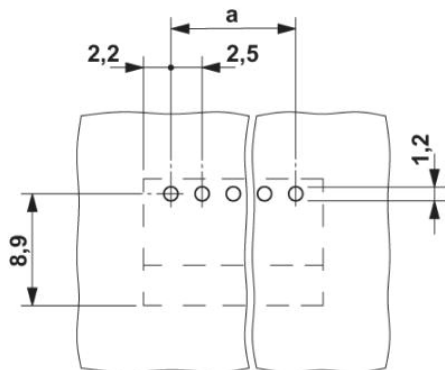

Diagram

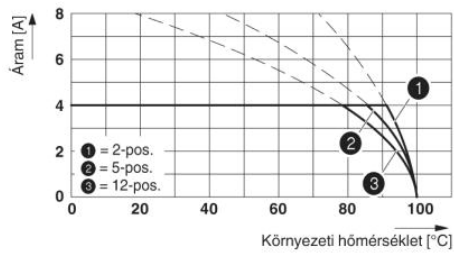


Típus: FK-MC 0,5/...-ST-2,5 az MC 0,5/...-G-2,5-vel

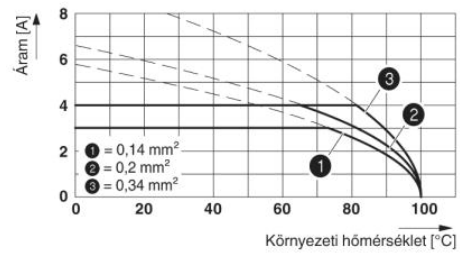

Típus: FK-MC 0,5/...-ST-2,5 az MC 0,5/...-G-2,5-vel

Méretrajz

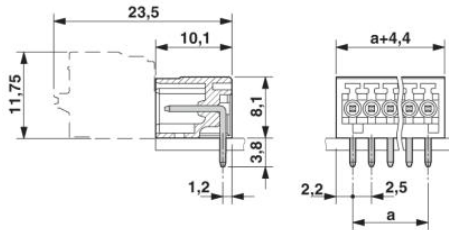

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;