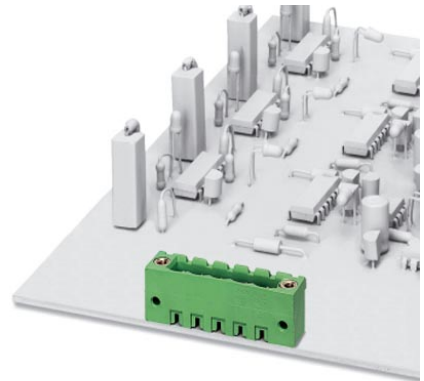



# MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 AU

Référence: 1806737

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1806737>

Embase, Intensité nominale: 12 A, Nbre. pôles: 5, Pas: 5,08 mm,  
Coloris: vert, Surface des contacts: or, Surface de contact plaquée or /  
coloris : vert RAL 6021

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 330330
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Approbatons



Homologations

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECIEE CB Scheme


Homologations demandées :

Homologations EX :

## Schémas


Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

---

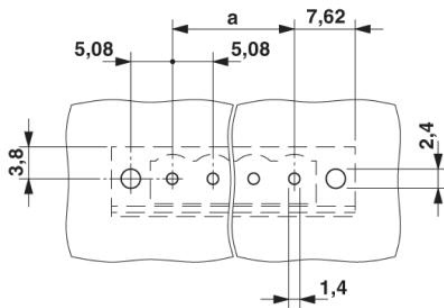

Dessin coté

---

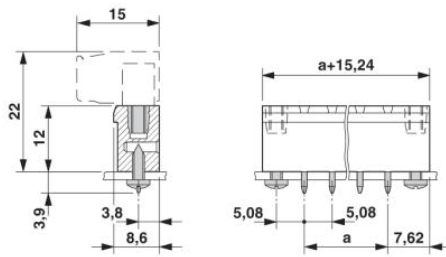

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques