

MDSTBV 2,5/ 3-G


Rendelési szám: 1763045

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1763045>

Alap készülékház, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Sorolható! Rögzítőperem: 1836477, 1836480 cikksz. Az MVSTB vagy FKCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR) csatlakozót kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozórészekkel nem kombinálható!

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 031619
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 330 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méreték / pólusok

Hossz	23,7 mm
Raszterméret	5 mm

„a” méret	10 mm
Pólusszám	3
Csapméretek	1 x 1 mm
Furatlyuk átmérője	1,4 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	MDSTBV 2,5/...-G
Szigetelőanyag csoport	IIIa
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	10 A
U _N névleges feszültség	250 V
Maximális terhelőáram	10 A
Szigetelőanyag	PBT
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	zöld
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	12 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	12 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IECIEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0804183	SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5 mm

dugasz/adapter

1734401	CR-MSTB	Kódolóelem, a készülékház kikönnyítésébe ill. az invertált dugaszba kell betolni, piros szigetelőanyagból
---------	---------	---

szereles

1786679	MDSTB-SE	Oldalelem, az MSTB csatlakozók oldalsó eltolásához, 2,54 mm vastag, színe: zöld
1755477	MSTB-BL	Vakdugó, részképzéshez, a pólus csapjára kell felhelyezni, zöld szigetelőanyagból

Általános

1836477	MDSTBV 2,5/ 2-GFL-5,08	Alap készülékház, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, A termék különböző pólusszámokkal sorolható! Az MVSTB vagy FKCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR) csatlakozót kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozórészekkel nem kombinálható!
1836480	MDSTBV 2,5/ 2-GFR-5,08	Alap készülékház, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, A termék különböző pólusszámokkal sorolható! Az MVSTB vagy FKCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR) csatlakozót kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozórészekkel nem kombinálható!

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
szereles		
1909223	FKCT 2,5/ 3-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1779848	MSTBT 2,5/ 3-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink


Általános

1910364	FKC 2,5/ 3-ST	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1910539	FKC 2,5/ 3-STF	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1909414	FKCT 2,5/ 3-STF	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1909728	FKCVR 2,5/ 3-ST	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1909896	FKCVR 2,5/ 3-STF	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1910047	FKCVW 2,5/ 3-ST	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1910212	FKCVW 2,5/ 3-STF	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1779424	FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1779657	FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1754465	MSTB 2,5/ 3-ST	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1786844	MSTB 2,5/ 3-STF	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1765784	MSTBP 2,5/ 3-ST	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1792029	MVSTBR 2,5/ 3-ST	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1835481	MVSTBR 2,5/ 3-STF	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1792537	MVSTBW 2,5/ 3-ST	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink


1835290	MVSTBW 2,5/ 3-STF	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1768778	SMSTB 2,5/ 3-ST	Dugasrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

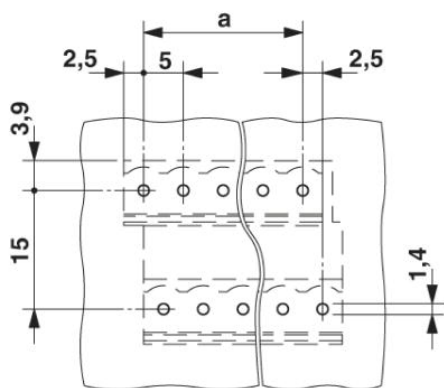

Méretrajz

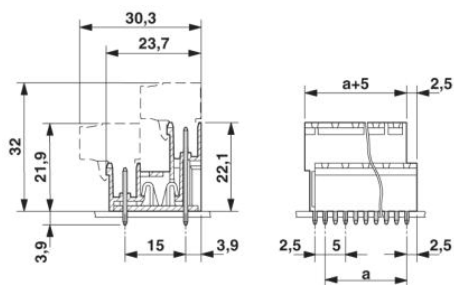

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;