

HC-HV 3-AMLD


Rendelési szám: 1773572



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1773572>

HEAVYCON falra szerelhető tokozat HV3, hosszanti kengyellel,
magassága: 27 mm, fedéllel

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 037765
Csomag	10
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 245 (PC-2005)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	HC-HV3 érintkezőbetétekhez
Kialakítás	HV3
Magasság	27 mm
Szélesség	43 mm
Hossz	93 mm
Elektronikaház típus	Falra szerelhető tokozat

Reteszelés módja	hosszanti kengyellel
Védőfedél	igen
A készülékház védettsége	IP65
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Elektronikaház anyaga	Fröccsöntött alumínium
Készülékház felületének anyaga	porral bevont, szürke
Reteszelés anyaga	Rozsdamentes acél, markolat: PA
A fogantyú reteszelés anyaga	PA
A védőfedél anyaga	PA
Szerelőkivágás hossza	64 mm
Szerelőkivágás szélessége	35 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

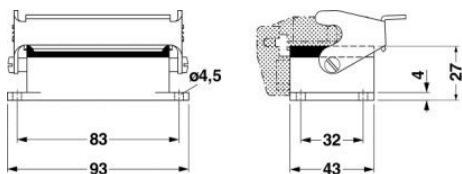

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;