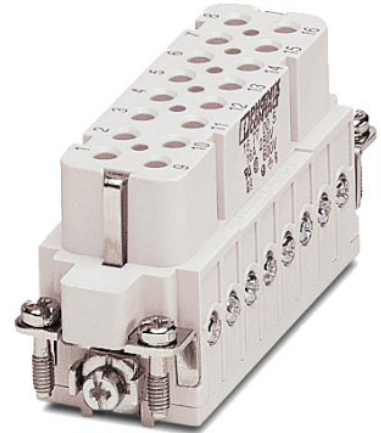



HC-A 16-EBUC

Rendelési szám: 1677018

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1677018>

HEAVYCON aljzatbetét, A16 sorozat, 16 pólusú, krimpcsatlakozással

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 129637
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 417 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Megjegyzés	HC-D25/HC-D50 tokozathoz, CK2,5-ED krimpérintkezők (a krimpérintkezőket nem mellékeljük)
Csatlakozástechnika	Krimpcsatlakozás
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt)
Szennyeződési fok	3

Túlfeszültség kategória	III
Építési és vizsgálati előírások	DIN VDE 0627/86 DIN VDE 0110/02.79 DIN VDE 0110-1/04.97 IEC 60664-1, DIN IEC 60512 IEC 60352
Pólusszám	16+PE
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Kialakítás	D25
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási keresztmetszet	0,5 mm ² ... 4 mm ²
AWG csatlakozási keresztmetszet	20 ... 12
Az egyes erek csupaszolási hossza	8 mm
Szerelési utasítás	A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők.

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	Rézötvezet
Érintkezőfelület anyaga	Ag (alternatíva: Au)
Érintkezőtartó anyaga	PA

Villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési átütési szilárdság	4 kV
Méretezési áram	16 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1662722	CK2,5-EWZ	Reteszelészlító szerszám, csavart CK- 2,5-... érintkezőkhöz

Általános

1584868	HC-A-PES	PE csavar A sorozatú érintkezőbetétekhez
1772722	HC-CB	Kódolócsap, legfeljebb hat azonos pólusszámú dugasz tévesztésmentes csatlakoztatását teszi lehetővé
1676860	HC-CBU	Kódolóaljzat legfeljebb 16 dugasz kódolásához
1676857	HC-CST	Kódolótüske legfeljebb 16 dugasz kódolásához
1604023	HC-SMR-D25	HEAVYCON dugasz-szerelőkeret, D25 kialakítású érintkezőbetétekhez


Rajzok

Diagram

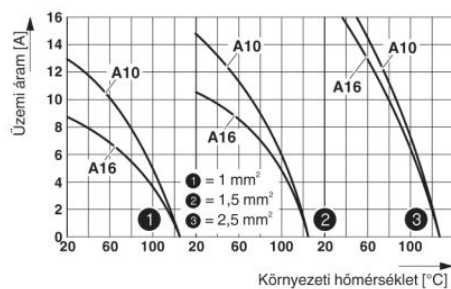



Derating görbe: HC-A...C sorozat

Méretrajz

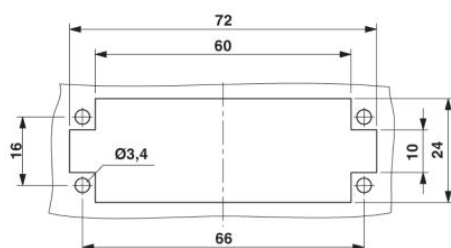

Szerelési kivágás

Sematikus rajz

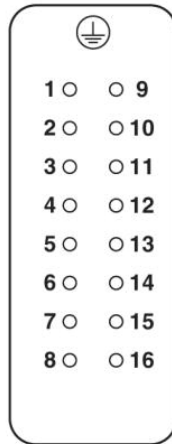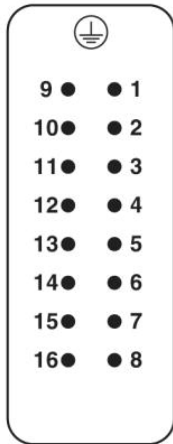

Csatlakozóoldali pólusrajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;