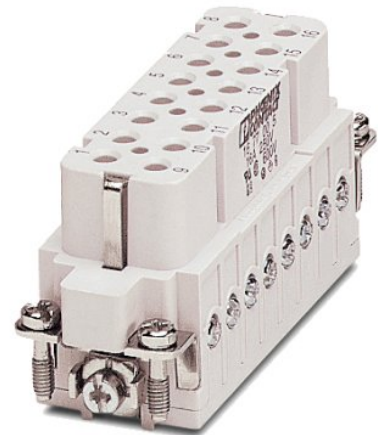


HC-A 16-EBUC

Codice articolo: 1677018

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1677018>

Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie A16, 16 poli, attacco a crimpare

Dati commerciali

EAN	 4 017918 129637
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	42,55 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 425 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 31.01.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Nota:	per custodie HC-D25 / HC-D50, contatto a crimpare CK2,5-ED (contatti a crimpare non inclusi nella fornitura)
Tecnica di connessione	Attacco a crimpare
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento)
Grado d'inquinamento	3

Categoria di sovratensione	III
Norme costruttive e di verifica	DIN VDE 0627/86 DIN VDE 0110/02.79 DIN VDE 0110/-1/04.97 IEC 60664-1, DIN IEC 60512 IEC 60352
N. poli	16+PE
Cicli di manovra	≥ 500
Esecuzione	D25
Attacco a norma	IEC / EN
Sezione di collegamento	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Sezione di collegamento AWG	20 ... 12
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	8 mm
Indicazione per il montaggio	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/ tensione.

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag (in alternativa Au)
Materiale inserto portacontatti	PA

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Corrente di dimensionamento	16 A

Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1584868	HC-A-PES	Vite PE per inserti portacontatti della serie A
1772722	HC-CB	Perno di codifica, consente la connessione sicura di un massimo di sei connettori con identico numero di poli
1676860	HC-CBU	Perno di codifica femmina per codificare fino a 16 connettori
1676857	HC-CST	Perno di codifica maschio per codificare fino a 16 connettori
1604023	HC-SMR-D25	Telaio di montaggio HEAVYCON, per inserti portacontatti della serie D25

Utensili

1662722	CK2,5-EWZ	Utensile di sbloccaggio, per contatti torniti CK- 2,5-...
---------	-----------	---


Disegni

Diagramma

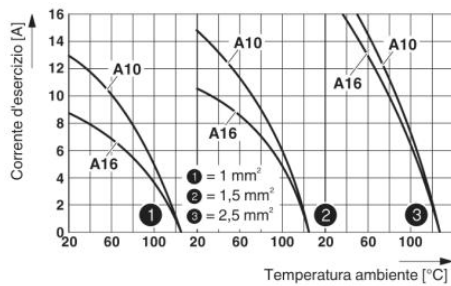



Curva di derating: Serie HC-A...C

Disegno quotato

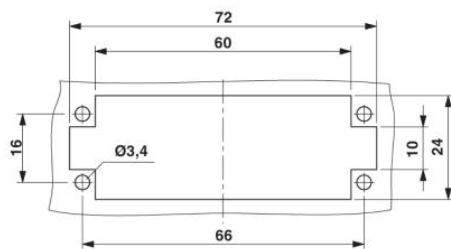

Dima di foratura:

Disegno schema

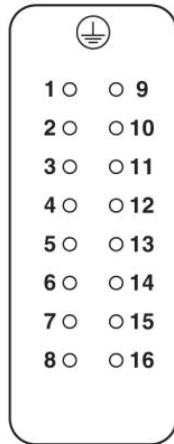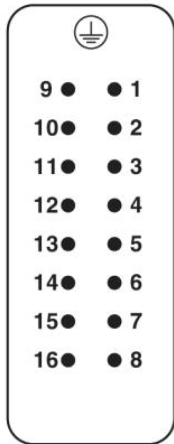

Pinning lato collegamenti

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.