


# HC-B 6-KML-N-O1STM20

Obj.č.: 1460137


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1460137>

Pouzdro spojky HEAVYCON B6, s podélným zámekem, výška 62 mm, se závitem 1x M20, vývod vedení přímý

## Údaje

EAN	 4 046356 695121
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,02222 kg
Informace v katalogu	Strana 488 (CAT-4-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.09.2011



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Poznámka	pro kontaktní vložky HC-B6, BB10, DD24, M
Typ konstrukce	B6
Výška	62 mm
Šířka	43 mm
Délka	73 mm

Druh pouzdra	Pouzdro spojky
druh zajištění	s podélnou západkou
Počet kabelových vývodů	1
kabelový vývod	přímo
Šroubení	bez
Druh šroubení	1x M20
Krytí pouzdra	IP65
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Materiál pouzdra	Hliníkový tlakový odlitek
Materiál povrchu pouzdra	práškově povrstvený, šedý
Materiál těsnění	NBR
Materiál zajištění	Ušlechtilá ocel, rukojeť: PA
Materiál zajištění těla úchytky	PA-GF

#### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

#### Výkres/schéma


Výkres v měřítku

Schéma s rozměry

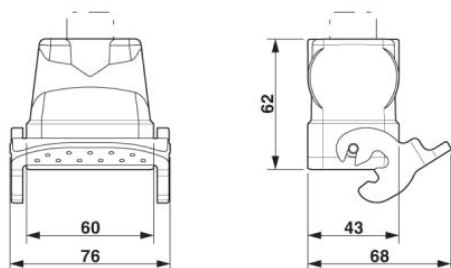

Schématický výkres

---

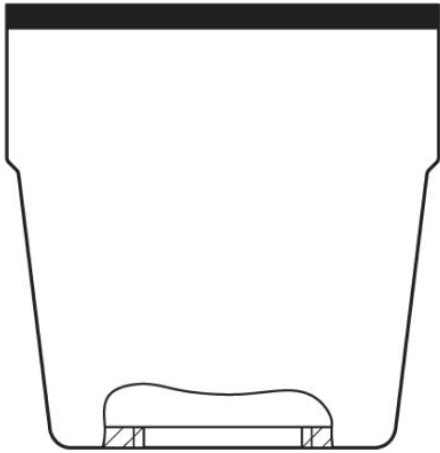

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.