


## HC-B 24-TFQ-76/M1PG29G

Artikelnummer: 1771794

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1771794>Tüllengehäuse, für Querbügel, Höhe 76 mm, mit Verschraubung, 1x  
Pg29, Kabelabgang gerade

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 036515
Verkaufsgruppe	D002
VPE	10 stk.
Zolltarif	85389099
Katalogseitenangabe	Seite 579 (PC-2011)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
31.01.2006

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, M
Bauform	B24
Höhe	76 mm
Breite	43 mm

Länge	120 mm
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Verriegelungsart	für Querbügel
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	mit
Art der Verschraubung	1x Pg29
Schlüsselweite-Überwurfmutter	37 mm
Leitungsaußendurchmesser	18 mm ... 27 mm
Schutzart Gehäuse	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Kabeldichtung	NBR

## Approbationen




Approbationen

GOST

## Zeichnungen

Maßzeichnung

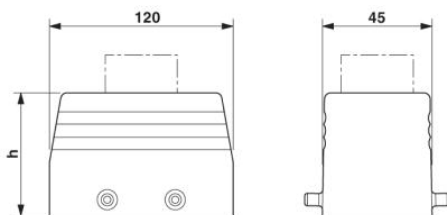

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten